



ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"

Акредитований у Національному агентстві з акредитації України
(атестат акредитації № 10146 від 26.10.2020 р.)



10146

Серія АВ

№ 10.004С

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY

Згідно статті 24 розділ VI Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" від 15.01.2015 р. за № 124-VIII

Зареєстрований у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TS.10146.1110.04-22

Зарегистрирован в Реестре ООО "ЕВРО-ТИСК" под №

Registration number №

Термін дії з 11 жовтня 2022 р. до 10 жовтня 2032 р.

Срок действия с по

Term of validity from to

Продукція

Продукция/

Герметичні компресорно-конденсаторні агрегати торговельної марки Danfoss, (ідентифікація згідно Додатку)

8418

Description of products

Повна назва, тип, вид, марка, (товарний знак)
Полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак)/
(complete product name, type, kind, model, merchandisemark (trademark))

(код(и) УКТ ЗЕД; ДК 016)
(код(ы) ТНВЭД; ДК 016)
(UKTZED code (s), DK 016)

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

Comply with the requirement

ДСТУ EN 378-2:2017 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація, ДСТУ EN ISO 12100:2016 Безпечність машин. Загальні принципи проектування оцінювання ризиків та зменшення ризиків.

(назва та позначення нормативних документів)/
(название и обозначение нормативных документов)/(name and denotation of normative documents)

Виробник(и) продукції

Изготовитель продукции

Manufacturer

anfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark, Данія
Потужності виробництва (згідно Додатку)

Сертифікат видано

Сертификат выдан

Certificate is issued on

anfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark, Данія

Схема сертифікації

Схема сертификации

Certification system

3 (сертифікація серійної продукції)

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно
Запасні частини та комплектуючі до зазначеної вище продукції розповсюджуються тільки через сервісну мережу ТОВ з ІІ «Данфосс ТОВ».
Умови чинності сертифікату: сертифікат чинний – до закінчення строку дії у разі відсутності змін до нормативної документації на продукцію, в конструкції та технологію виготовлення, внесення змін сировини, матеріалів та комплектувальних виробів
Додаток є невід'ємною частиною сертифікату

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом по оценке соответствия

Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3, Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30, тел. 757-81-59, 757-81-60. www.tysk.com.ua

На підставі

На основании

Test report reference/ examination of technical documentation

Висновок № від 22.09.2022 р.
(ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3, Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30)


Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия/

Head of conformity assessment body

М.П./М.П./Stamp

Ф.20 UA редакція від 01.02.2019 р.

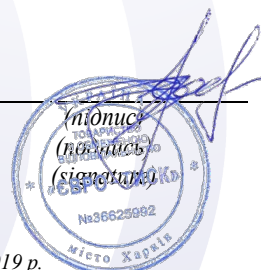

О.Е. Сердюков

(ініціали, прізвище)

(инициалы, фамилия)/

(initials, family name)





**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"**
Акредитований у Національному агентстві з акредитації України
(атестат акредитації № 10146 від 26.10.2020 р.)



10146
СеріяADD

№ 10.005Д

ДОДАТОК

ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
ATTACHMENT TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Згідно статті 24 розділ VI Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" від 15.01.2015 р. за № 124-VIII

Зареєстрований у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TS.10146.1110.04-22

Зареєстрован в Реєстрі ООО"ЕВРО-ТИСК" под №

Registration number №

Термін дії з 11 жовтня 2022 р. до 10 жовтня 2032 р.

Срок действия с по

Term of validity from to

Герметичні компресорно-конденсаторні агреги торговельної марки Danfoss, моделей:

OP-MS*** - Q0 0,8-11 кВт, Ne 0,5-7кВт
OP-LS*** - Q0 0,3-4 кВт, Ne 0,3-3,6 кВт
OP-MP*** - Q0 0,8-16 кВт, Ne 0,5-10 кВт
OP-LP*** - Q0 0,3-7 кВт, Ne 0,3-6,4 кВт
OP-LC*** - Q0 0,1-3,6 кВт, Ne 0,1-3,2 кВт
OP-LG*** - Q0 2-7,4 кВт, Ne 2-6,4 кВт
OP-MC*** - Q0 0,3-12 кВт, Ne 0,2-5,8 кВт
OP-MG*** - Q0 9,5-23 кВт, Ne 4,3-11,7 кВт
IPS*** - Q0 5 кВт, Ne 1,3 кВт

Ідентифікаційний опис

Технічні характеристики герметичних компресорно-конденсаторних агрегатів торговельної марки Danfoss:

№	Найменування параметрів Одиниця виміру	Показник	Типовий представник
			OP-LSQM068NT
1	Робоче середовище	Холодоагент	Холодоагент
2	Номінальна холодопродуктивність	0,1 - 23 кВт	1,6 кВт
3	Номінальна потужність, що споживається	0,1 - 11,7 кВт	1,33 кВт


Потужності виробництва:

"J & E Hall Refrigeration Sdn. Bhd.", Lot 10, Jalan Perusahaan 8, Kawasan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor Darul Ehsan, Malaysia/Малайзія,
«Secops.r.o.», Továrnská 49, Zlaté Moravce, 953 01, Slovakia/Словаччина ,
«Rivacold S.R.L. «Costruzione Gruppi Frigoriferi e Accessori, 61020, Montecchio (PU) Italy – Via Sicilia, 7 Italy/Італія,
«BlueStar Limited» Village Vasuri Khurd, Khanivali Road, PO Khupari, Taluka Wada, Dist Thane 421 312, India/Індія.

Керівник органу з оцінки відповідності

*Руководитель органа по оценке соответствия/
Head of conformity assessment body*

М.П./М.П./Stamp

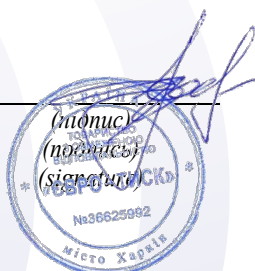

О.Е.Сердюков

*(ініціали, прізвище)
(инициалы, фамилия)/
(initials, family name)*

