

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ  
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"  
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО  
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ  
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)  
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ  
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 12.01.2022 р.)



UA.TR.089

(номер призначеного органу, унікальний формальний код)

Серія АА

№ 03.007С

# СЕРТИФІКАТ CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.0330.03-23  
Registration number №

Термін дії з 30 березня 2023 р. до 14 жовтня 2032 р.  
Term of validity from to

Продукція  
Description of  
products

Герметичні та напівгерметичні компресори  
торговельної марки Danfoss,  
(ідентифікація згідно Додатку), категорія II-IV.

8414

Повна назва, тип, вид, марка, (товарний знак)  
(complete product name, type, kind, model, trademark)

(код(и) УКТ ЗЕД; ДК 016)  
(код(ы) ТНВЭД; ДК 016)  
(custom code (s), DK 016)

Відповідає вимогам  
Comply with the requirement

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (затвердженого  
Постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 р. № 27), згідно ДСТУ EN 13445-5:2015

(назва та позначення нормативних документів)  
(reference standards and directives)

Виробник(и) продукції  
Manufacturer

Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark, Данія,  
Потужності виробництва згідно Додатку

Сертифікат видано  
Certificate is issued on

Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark, Данія

Модуль оцінки відповідності  
Conformity assessment module

В (експертиза типу)

Додаткова інформація  
Additional information

Умови чинності сертифікату: сертифікат чинний – до закінчення строку дії у разі відсутності змін до нормативної документації на продукцію, в конструкції та технологію виготовлення, внесення змін сировини, матеріалів та комплектувальних виробів Технічну документацію згідно п. 14 ТЕХНІЧНОМУ РЕГЛАМЕНТУ обладнання, що працює під тиском, зберігає заявник.

(Додаток є невід'ємною частиною сертифікату)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності  
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32,  
корп.3, Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30,  
тел. 757-81-59, 757-81-60. www.tysk.com.ua

На підставі  
Test report reference/ examination of  
technical documentation

Рішення № UA.TR.089/21-10.TR від 28.03.2023 р.  
за результатами робіт з оцінки відповідності продукції  
(ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3,  
Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30)

Керівник органу з оцінки відповідності  
Head of conformity assessment body

О. Е. Сердюков


(підпис)  
(signature)

(ініціали, прізвище)  
(initials, family name)



Ф.00.16 TR редакція від 18.07.2019 р.

Чинність сертифікатів можна перевірити в базі  
даних органу з оцінки відповідності  
ТОВ «ЄВРО-ТИСК», що розміщена  
www.tysk.com.ua

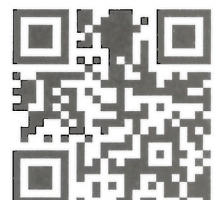



№ 10.010Д

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ  
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"  
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО  
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ  
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)  
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ  
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 12.01.2022 р.)



UA.TR.089

Серія АА

# ДОДАТОК 1

ДО СЕРТИФІКАТУ  
ATTACHMENT TO CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.0330.03-23

Registration number №

Термін дії з 30 березня 2023 р. до 14 жовтня 2032 р.

Term of validity from to

Герметичні компресори типів (моделей) торговельної марки Danfoss:

DCJ\*\*\* - Q0 19-27 кВт, Не 6-9 кВт, 50Гц;  
DSH\*\*\* - Q0 50-129 кВт, Не 15-41 кВт, 50Гц;  
DSF\*\*\* - Q0 59-117 кВт, Не 18-35 кВт, 50Гц;  
DSG\*\*\* - Q0 53-101 кВт, Не 15-29 кВт, 50Гц;  
DCH\*\*\* - Q0 72-73 кВт, Не 21-22 кВт, 50Гц;  
HRM\*\*\* - Q0 5-15 кВт, Не 1-5 кВт, 50Гц  
HLM\*\*\* - Q0 16-20 кВт, Не 5-6 кВт, 50Гц  
HCM\*\*\* - Q0 23-30 кВт, Не 6-9 кВт, 50Гц  
HRP\*\*\* - Q0 5-14 кВт, Не 1-5 кВт, 50Гц  
HLP\*\*\* - Q0 15-20 кВт, Не 5-6 кВт, 50Гц  
HCP\*\*\* - Q0 21-29 кВт, Не 6-9 кВт, 50Гц  
HRH\*\*\* - Q0 7-14 кВт, Не 2-5 кВт, 50Гц  
HLH\*\*\* - Q0 15-17 кВт, Не 4-6 кВт, 50Гц  
HLJ\*\*\* - Q0 17-21 кВт, Не 5-7 кВт, 50Гц  
HCJ\*\*\* - Q0 22-30 кВт, Не 7-10 кВт, 50Гц  
SH\*\*\* - Q0 44-118 кВт, Не 13-36 кВт, 50Гц  
SM\*\*\* - Q0 30-50 кВт, Не 6-12 кВт, 50Гц  
SZ\*\*\* - Q0 21-100 кВт, Не 4-24 кВт, 50Гц  
SY\*\*\* - Q0 35-95 кВт, Не 11-28 кВт, 50Гц  
VRJ\*\*\* - Q0 12-21 кВт, Не 2-4 кВт, 50Гц  
VZH\*\*\* - Q0 12-82 кВт, Не 4-27 кВт, 50Гц  
PSH\*\*\* - Q0 19-39 кВт, Не 6-13 кВт, 50Гц  
LLZ\*\*\* - Q0 1-8 кВт, Не 1-6 кВт, 50Гц  
MLZ\*\*\* - Q0 2-51 кВт, Не 1-26 кВт, 50Гц  
MLM\*\*\* - Q0 3-51 кВт, Не 1-22 кВт, 50Гц  
VLZ\*\*\* - Q0 5-15 кВт, Не 3-9 кВт, 50Гц  
MT\*\*\* - Q0 3-39 кВт, Не 1-14 кВт, 50Гц  
MTZ\*\*\* - Q0 1-38 кВт, Не 0,1-14 кВт, 50Гц  
NTZ\*\*\* - Q0 0,1-7 кВт, Не 0,1-6 кВт, 50Гц  
VTZ\*\*\* - Q0 3-33 кВт, Не 1-13 кВт, 50Гц  
LU\*\*\* - Q0 0,06-1,3 кВт, Не 0,06-1 кВт, 50Гц  
\*U\*\*\* - Q0 0,2-1,3 кВт, Не 0,2-1 кВт, 50Гц  
\*L\*\*\* - Q0 0,03-1,7 кВт, Не 0,03-1 кВт, 50Гц  
\*P\*\*\* - Q0 0,2-2,1 кВт, Не 0,2-1 кВт, 50Гц  
\*X\*\*\* - Q0 0,4-3 кВт, Не 0,4-2 кВт, 50Гц  
\*S\*\*\* - Q0 1-5,3 кВт, Не 1-4 кВт, 50Гц  
\*B\*\*\* - Q0 0,05-0,5 кВт, Не 0,05-0,5 кВт, 50Гц  
LRZ\*\*\* - Q0 1,5-6,5 кВт, Не 1,5-6,5 кВт, 50Гц  
MRZ\*\*\* - Q0 1-3 кВт, Не 1-2 кВт, 50Гц  
VRV\*\*\* - Q0 1-6 кВт, Не 1-6 кВт, 50Гц  
VRZ\*\*\* - Q0 1-10 кВт, Не 1-10 кВт, 50Гц

LRN\*\*\* - Q0 0,2-2 кВт, Не 0,2-1 кВт, 50Гц;  
MRN\*\*\* - Q0 0,5-5 кВт, Не 0,5-2,5 кВт, 50Гц;  
VRN\*\*\* - Q0 0,5-6 кВт, Не 0,5-6 кВт, 50Гц;

Напівгерметичні гвинтові компресори типів (моделей):

KS\*\*\* - Q0 180-500 кВт, Не 60-170 кВт, 50Гц;  
KL\*\*\* - Q0 180-500 кВт, Не 60-170 кВт, 50Гц.

(де \*\*\* - літери та/або цифри, що визначають особливості дизайну, комплектацію, колір виробу, конструктивні відмінності, що не впливають на показники безпеки)

Керівник органу з оцінки відповідності  
Head of conformity assessment body

М.П./М.П./Stamp


Ф 00.16 TR редакція від 18.07.2019 р.



(підпис)  
(signature)


О. Е. Сердюков

(ініціали, прізвище)  
(initials, family name)

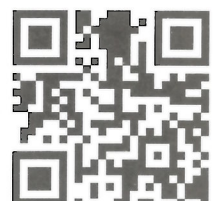

Чистість сертифікатів можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «Євро-Тиск», що розміщена [www.tysk.com.ua](http://www.tysk.com.ua)



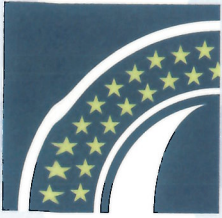

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ  
**ТОВ "ЄВРО-ТИСК"**  
 ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО  
 РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
 ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ  
 (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)  
 АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ  
 (АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 12.01.2022 р.)



№ 10.011Д

## ДОДАТОК 2

ДО СЕРТИФІКАТУ  
 ATTACHMENT TO CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.0330.03-23  
 Registration number №  
 Термін дії з 30 березня 2023 р. до 14 жовтня 2032 р.  
 Term of validity from to

### Ідентифікаційний опис типу

Технічні характеристики герметичних та напівгерметичних компресорів торговельної марки Danfoss:

№	Найменування параметрів Одиниця виміру	Показник	Типовий представник
			DSH295
1	Робоче середовище	Холодоагент	Холодоагент
2	Робочий тиск (PN) bar	1,5...50	1,5...46,1
3	Температура робочого середовища	-40...+150 °C	-30...+70 °C
4	Номінальна холодопродуктивність	0,1 - 500 кВт	62,304 кВт
5	Номінальна потужність, що споживається	0,1 - 170 кВт	19,07 кВт

### Потужності виробництва:

"Secops.r.o.", Tovarenska 49, ZlateMoravce, 953 01, Slovakia/Словачія;  
 "SecopCompressors (Tianjin) Co.,Ltd.", No.27 KaiyanRoad, 301700, Tianjin, China/Китай;  
 "SecopGmbH", Mads-ClausenStrasse 7, D-24939, Flensburg, Germany/Німеччина;  
 "Danfoss LLC", CommercialCompressorsdivision, 1 ScrollDrive, Arkadelphia, AR 71923, USA/США;  
 "Danfoss CommercialCompressors", TrevouxPlant B.P.331, Z.I. de Reyrieux, 01603, TrevouxCedex, France/Франція;  
 "SecopAustriaGmbH", JahnStrasse 30, 8280, Furstenfeld, Germany/Німеччина;  
 "SecopKompresorjd.o.o.", UlicaHerojaStariha, 24, 8340 Cromelj, Slovenia/Словенія;  
 "HUAYI COMPRESSOR BARCELONA S L", AntoniForrellad 2, SantQuirzeDelValles, 08192 Barcelona, Spain/Іспанія;  
 "Danfoss (Tianjin) Ltd.", No. 5, FuyuanRoad, WuqingDevelopmentArea, Tianjin 301700, China/Китай;  
 "Huayi Compressor CO, Ltd.", No.1 ChanghongRoad (Hi-TechDevelopmentzone), Jingdezhenjianxi, China/Китай.

Керівник органу з оцінки відповідності  
 Head of conformity assessment body



О. Е. Сердюков  
 (ініціали, прізвище)  
 (initials, family name)

М.П./М.П./Stamp

00.16 TR редакція від 18.07.2019 р.

Цілісність сертифікатів можна перевірити в базі  
 даних органу з оцінки відповідності  
 ТОВ «Євро-ТИСК», що розміщена [www.tysk.com.ua](http://www.tysk.com.ua)

