



DEVImat/DEVlcomfort Set

Dünnbettheizmatten Komplettsset mit Uhrenthermostat

Das Dünnbettset ist ein komplettes Set mit Dünnbett-Heizmatte, Thermostat und Zubehör.

DEVImat Set 150/Smart


- 1 Dünnbett-Heizmatte DEVImat 150 mit Abschirmung 150 W/m², 230 V, Ø 3,5 mm und 4 m Kaltleitung
- Zur Verlegung in Ausgleichsmasse oder Flexkleber
- Selbstklebendes Trägernetz
- Die beiden äußeren Klebestreifen zusätzlich mit Spezialhaftkleber beschichtet

DEVImat Set 150/Touch

- 1 Dünnbett-Heizmatte DEVImat 150 mit Abschirmung 150 W/m², 230 V, Ø 3,5 mm und 4 m Kaltleitung
- Zur Verlegung in Ausgleichsmasse oder Flexkleber
- Selbstklebendes Trägernetz
- Die beiden äußeren Klebestreifen zusätzlich mit Spezialhaftkleber beschichtet

DEVlcomfort Set 150/Opti

- 1 Dünnbett-Heizmatte DEVlcomfort 150 mit Abschirmung 150 W/m², 230 V, Ø 4 mm und 2,3 m Kaltleitung
- Zur Verlegung in Ausgleichsmasse oder Flexkleber
- Selbstklebendes Trägernetz

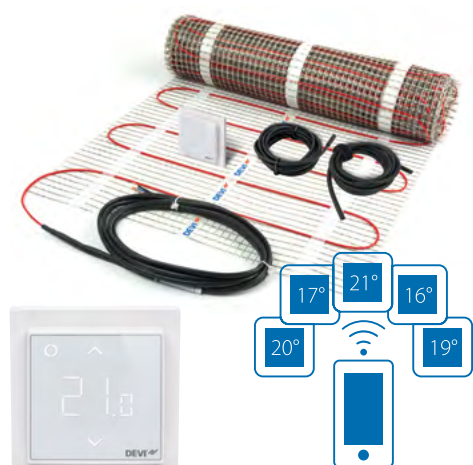

DEVlreg Smart mit Fühler:

- Set mit 1 Fühlerschutzrohr Ø 10 mit Fühlerhülse
- Kunststoffnägel
- Mit Touchscreen
- Farbe: Reinweiß
- WLAN-Konnektivität
- Fernsteuerbar über die DEVlsmart App
- 5 Jahre Garantie auf DEVlreg Smart

DEVlreg Touch mit Fühler:

- Set mit 1 Fühlerschutzrohr Ø 10 mit Fühlerhülse
- Kunststoffnägel
- Mit Touchscreen
- Farbe: Reinweiß
- 5 Jahre Garantie auf DEVlreg Touch

DEVlreg Opti mit Fühler:

- Set mit 1 Fühlerschutzrohr Ø 10 mit Endkappe
- Kunststoffnägel
- Farbe: Polarweiß
- 2 Jahre Garantie auf DEVlreg Opti

DEVImat Set 150 / Smart

Artikel-Nr.	Typ	Beheizte Fläche [m ²]	Abmessungen [B x L m]	Heizleistung [W]	Spannung [V]	EAN-Nr.
140F1650	DEVImat Set 150/Smart	1,0	0,5 x 2	150	230	5703466240014
140F1651	DEVImat Set 250/Smart	1,5	0,5 x 3	250	230	5703466240021
140F1652	DEVImat Set 300/Smart	2,0	0,5 x 4	300	230	5703466240038
140F1653	DEVImat Set 375/Smart	2,5	0,5 x 5	375	230	5703466240045
140F1654	DEVImat Set 450/Smart	3,0	0,5 x 6	450	230	5703466240052
140F1655	DEVImat Set 525/Smart	3,5	0,5 x 7	525	230	5703466240069
140F1656	DEVImat Set 600/Smart	4,0	0,5 x 8	600	230	5703466240076
140F1657	DEVImat Set 750/Smart	5,0	0,5 x 10	750	230	5703466240083
140F1658	DEVImat Set 900/Smart	6,0	0,5 x 12	900	230	5703466240090
140F1659	DEVImat Set 1050/Smart	7,0	0,5 x 14	1050	230	5703466240106
140F1660	DEVImat Set 1200/Smart	8,0	0,5 x 16	1200	230	5703466240113
140F1661	DEVImat Set 1350/Smart	9,0	0,5 x 18	1350	230	5703466240120
140F1662	DEVImat Set 1500/Smart	10,0	0,5 x 20	1500	230	5703466240137

DEVImat Set 150 / Touch

Artikel-Nr.	Typ	Beheizte Fläche [m ²]	Abmessungen [B x L m]	Heizleistung [W]	Spannung [V]	EAN-Nr.
140F0816	DEVImat Set 150/Touch	1,0	0,5 x 2	150	230	5703466216507
140F0817	DEVImat Set 225/Touch	1,5	0,5 x 3	225	230	5703466216514
140F0818	DEVImat Set 300/Touch	2,0	0,5 x 4	300	230	5703466216521
140F0819	DEVImat Set 375/Touch	2,5	0,5 x 5	375	230	5703466216538
140F0820	DEVImat Set 450/Touch	3,0	0,5 x 6	450	230	5703466216545
140F0821	DEVImat Set 525/Touch	3,5	0,5 x 7	525	230	5703466216552
140F0822	DEVImat Set 600/Touch	4,0	0,5 x 8	600	230	5703466216569
140F0823	DEVImat Set 750/Touch	5,0	0,5 x 10	750	230	5703466216576
140F0824	DEVImat Set 900/Touch	6,0	0,5 x 12	900	230	5703466216583
140F0825	DEVImat Set 1050/Touch	7,0	0,5 x 14	1050	230	5703466216590
140F0826	DEVImat Set 1200/Touch	8,0	0,5 x 16	1200	230	5703466216606
140F0827	DEVImat Set 1350/Touch	9,0	0,5 x 18	1350	230	5703466216613
140F0828	DEVImat Set 1500/Touch	10,0	0,5 x 20	1500	230	5703466216620

DEVlcomfort Set 150 / Opti

Artikel-Nr.	Typ	Beheizte Fläche [m ²]	Abmessungen [B x L m]	Heizleistung [W]	Spannung [V]	EAN-Nr.
140F1700	DEVlcomfort Set 150/Opti	1,0	0,5 x 2	150	230	5703466243183
140F1701	DEVlcomfort Set 225/Opti	1,5	0,5 x 3	225	230	5703466243190
140F1702	DEVlcomfort Set 300/Opti	2,0	0,5 x 4	300	230	5703466243206
140F1703	DEVlcomfort Set 375/Opti	2,5	0,5 x 5	375	230	5703466243213
140F1704	DEVlcomfort Set 450/Opti	3,0	0,5 x 6	450	230	5703466243220
140F1705	DEVlcomfort Set 525/Opti	3,5	0,5 x 7	525	230	5703466243237
140F1706	DEVlcomfort Set 600/Opti	4,0	0,5 x 8	600	230	5703466243244
140F1707	DEVlcomfort Set 750/Opti	5,0	0,5 x 10	750	230	5703466243251
140F1708	DEVlcomfort Set 900/Opti	6,0	0,5 x 12	900	230	5703466243268
140F1709	DEVlcomfort Set 1050/Opti	7,0	0,5 x 14	1050	230	5703466243275
140F1710	DEVlcomfort Set 1200/Opti	8,0	0,5 x 16	1200	230	5703466243282
140F1711	DEVlcomfort Set 1350/Opti	9,0	0,5 x 18	1350	230	5703466243299
140F1712	DEVlcomfort Set 1500/Opti	10,0	0,5 x 20	1500	230	5703466243305
140F1713	DEVlcomfort Set 1800/Opti	12,0	0,5 x 24	1800	230	5703466243312