
 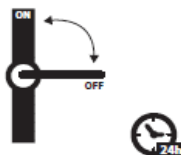


Magnetventiler: Godkända för Dricksvatten

| EV220BW servostyrda magnetventiler utan spole Medie: Vatten 90°C | | | | | | | | RSK |
|--|------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|----------------|---------|-----|
| Anslutning | Typ | Material ventilhus/tätningar | Differenstryck(bar) | Kv-värde(m ³ /h) | NC/NO | Beställningsnr | | |
| 1/2" | EV220BW 15 | ECO-Brass/EPDM | 0,3-10 | 4 | NC | 132U1500 | 4894245 | |
| 3/4" | EV220BW 20 | ECO-Brass/EPDM | 0,3-10 | 8 | NC | 132U2000 | 4894246 | |
| 1" | EV220BW 25 | ECO-Brass/EPDM | 0,3-10 | 11 | NC | 132U2500 | 4894247 | |
| 1/2" | EV220BW 15 | ECO-Brass/EPDM | 0,3-10 | 4 | NO | 132U1501 | 4894248 | |
| 3/4" | EV220BW 20 | ECO-Brass/EPDM | 0,3-10 | 8 | NO | 132U2001 | 4894249 | |
| 1" | EV220BW 25 | ECO-Brass/EPDM | 0,3-10 | 11 | NO | 132U2501 | 4894250 | |

| Högeffektiva spolar | | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|---------|--|
| Anslutning | Typ | Matarspänning | Beställningsnummer | RSK | |
| Clip on | Spole | 24V AC | 018F7358 | 4528191 | |
| Clip on | Spole | 220V-230V AC | 018F7351 | 4528192 | |
| Clip on | Spole | 12V DC | 018F7396 | 4528197 | |
| Clip on | Spole | 24V DC | 018F7397 | 4528193 | |
| | Perm.magnet | | 018F0091 | 4528080 | |
| | Kabelkontakt | | 042N1256 | 4528104 | |

Montera alltid ett filter före magnetventilen I applikationer med vatten, ska magnetventiler aktiveras minst en gång/dygn



- I överensstämmelse med:
 - Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
 - EN60730-1
 - EN60730-2-8
 - Pressure Equipment Directive 2014/68/EU
- RoHS-direktivet 2011/65/EU
- Material i kontakt med media i enlighet med BBR, DVGW, 4MS (4 medlemsländer Tyskland, Holland, Frankrike och Storbritannien), KTW och W270
- Certifierat av RISE
 -
- Inspektion av DTI
 -

Mer information om Danfoss industriprodukter hittar du på vår supportsida iasupport.danfoss.se

ENGINEERING
TOMORROW



Magnetventiler: Godkända för Dricksvatten

| EV250BW Tvångsservostyrda magnetventiler utan spole Medie: Vatten 90°C | | | | | | | RSK |
|--|-------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|----------------|---------|
| Anslutning | Typ | Material ventilhus/tätningar | Differenstryck(bar) | Kv-värde(m ³ /h) | NC/NO | Beställningsnr | |
| 3/8" | EV250 BW 10 | ECO-Brass/EPDM | 0-10 | 2,5 | NC | 132U2450 | 4894252 |
| 1/2" | EV250BW 12 | ECO-Brass/EPDM | 0-10 | 4 | NC | 132U2452 | 4894253 |
| 3/4" | EV250BW 18 | ECO-Brass/EPDM | 0-10 | 6 | NC | 132U2454 | 4894254 |
| 1" | EV250BW 22 | ECO-Brass/EPDM | 0-10 | 7 | NC | 132U4256 | 4894255 |
| 3/8" | EV250BW 10 | ECO-Brass/EPDM | 0-10 | 2,5 | NO | 132U2451 | 4894256 |
| 1/2" | EV250BW 12 | ECO-Brass/EPDM | 0-10 | 4 | NO | 132U2453 | 4894257 |
| 3/4" | EV250BW 18 | ECO-Brass/EPDM | 0-10 | 4,9 | NO | 132U2455 | 4894258 |
| 1" | EV250BW 22 | ECO-Brass/EPDM | 0-10 | 5,2 | NO | 132U2457 | 4894259 |

| Anslutning | Typ | Matarspänning | Beställningsnummer | RSK |
|------------|--------------|---------------|--------------------|---------|
| Clip on | Spole | 24V AC | 018F7358 | 4528191 |
| Clip on | Spole | 220V-230V AC | 018F7351 | 4528192 |
| Clip on | Spole | 12V DC | 018F7396 | 4528197 |
| Clip on | Spole | 24V DC | 018F7397 | 4528193 |
| | Perm.magnet | | 018F0091 | 4528080 |
| | Kabelkontakt | | 042N1256 | 4528104 |

Montera alltid ett filter före magnetventilen

  I applikationer med vatten, ska magnetventiler aktiveras minst en gång/dygn



- I överensstämmelse med:
 - Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
 - EN60730-1
 - EN60730-2-8
 - Pressure Equipment Directive 2014/68/EU
- RoHS-direktivet 2011/65/EU
- Material i kontakt med media i enlighet med BBR, DVGW, 4MS (4 medlemsländer Tyskland, Holland, Frankrike och Storbritannien), KTW och W270
- Certifierat av RISE
 -
- Inspektion av DTI
 -

Mer information om Danfoss industriprodukter hittar du på vår support sida iasupport.danfoss.se

ENGINEERING
TOMORROW

