

Anhang

Anhang zum Datenblatt Danfoss Leanheat® Monitor

Liste der vom Danfoss Leanheat® Monitor unterstützten Applikationsschlüssel

Applikationsschlüssel	Unteranwendung	Beispiel	Danfoss Leanheat® Monitor ohne OPC	Danfoss Leanheat® Monitor mit OPC-Schlüsselversion ¹⁾	Bestell-Nr.
A214	A214.1	a + b + c + d + e	Unterstützt	Nicht unterstützt	087H3811
	A214.2	a + b	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A214.3	a + b	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A214.4	a + b	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A214.5	a + b + c	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A214.6	a + b	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A314.1	a + b + c	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A314.2	a + b + c + d	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A314.3	a + b	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A314.4	a + b + c + d + e	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A314.5	a + b + c + d + e	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A314.6	a + b + c	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A314.7	a + b + c	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A314.9	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
A217 / A317	A217.1	a + b + c + d	Unterstützt	Nicht unterstützt	087H3829
	A217.2	a + b	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A217.3	a + b + c + d	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A317.1	a + b + c + d	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A317.2	a + b	Unterstützt	Nicht unterstützt	
A230	A230.1	a + b	Unterstützt	v1.14, v2.20, v2.23, v2.34	087H3820
	A230.1	c + d	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A230.2	a + b + c	Unterstützt	Nicht unterstützt	
A231 / A331	A231.1	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	087H3805
	A231.2	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A331.1	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A331.2	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
A232 / A332	A232.1	a + b + c + d + e + f	Unterstützt	Nicht unterstützt	087H3812
	A332.1	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A332.2	a + b + c + d	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A332.3	a + b	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A332.4	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	

¹⁾ DECS 2.0 – Version 29 und höher bzw. neuer
Die Schlüsselversion wird auf dem Aufkleber auf dem Applikationsschlüssel und im Anzeigemenü des ECL-Reglers angezeigt:
Allgemeine Reglereinstellungen > Schlüsselfunktionen > Schlüsselübersicht

Liste der vom Danfoss Leanheat® Monitor unterstützten Applikationsschlüssel (Fortsetzung)

Applikationsschlüssel	Unteranwendung	Beispiel	Danfoss Leanheat® Monitor ohne OPC	Danfoss Leanheat® Monitor mit OPC-Schlüsselversion ¹⁾	Bestell-Nr.
A237 / A337	A237.1	a + b + c + d	Unterstützt	v1.10, v2.14, v2.20, v2.23, v2.34	087H3821
	A237.2	a + b	Unterstützt	v1.10, v2.14, v2.20, v2.23, v2.34	
	A337.1	a + b + c + d	Unterstützt	v1.10, v2.14, v2.20, v2.23, v2.34	
	A337.2	a + b	Unterstützt	v1.10, v2.14, v2.20, v2.23, v2.34	
A247 / A347	A247.1	a + b + c	Unterstützt	v1.10, v2.20, v2.23, v2.34	087H3822
	A247.2	a + b + c	Unterstützt	v1.10, v2.20, v2.23, v2.34	
	A247.3	a + b + c	Unterstützt	v2.34	
	A347.1	a + b + c + d	Unterstützt	v1.10, v2.20, v2.23, v2.34	
	A347.2	a + b + c + d	Unterstützt	v1.10, v2.20, v2.23, v2.34	
	A347.3	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
A260	A260.1	a + b + c + d	Unterstützt	v1.10, v2.20, v2.23, v2.34	087H3823
	A260.1	e + f + g	Unterstützt	Nicht unterstützt	
A266	A266.1	a + b + c	Unterstützt	v1.10, v2.20, v2.23, v2.34	087H3824
	A266.2	a	Unterstützt	v1.10, v2.20, v2.23, v2.34	
	A266.2	b + c	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A266.9	a	Unterstützt	v2.23, v2.34	
	A266.10	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
A267	A267.1	a + b + c + d + e	Unterstützt	Nicht unterstützt	087H3828
A275 / A375	A275.1	a + b	Unterstützt	Nicht unterstützt	087H3814
	A275.2	a + b + c + d	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A275.3	a + b + c + d + e + f + g	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A375.1	a + b + c + d + e + f + g + h + i	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A375.2	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A375.3	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A375.4	a + b	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A375.5	a + e + f + g	Unterstützt	Nicht unterstützt	
Nur A302.dk	A302.1	a + b + c + d + z	Unterstützt	Nicht unterstützt	087H3819
	A302.2	a + b	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A302.3	a + b + z	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A302.4	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A302.5	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
Nur A302.com	A302.1	a + b + c + d	Unterstützt	Nicht unterstützt	087H3819
	A302.2	a + b	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A302.3	a + b	Unterstützt	Nicht unterstützt	
A318	A318.1	a + b + c + d	Unterstützt	Nicht unterstützt	087H3835

¹⁾ DECS 2.0 – Version 29 und höher bzw. neuer
 Die Schlüsselversion wird auf dem Aufkleber auf dem Applikationsschlüssel und im Anzeigemenü des ECL-Reglers angezeigt:
 Allgemeine Reglereinstellungen > Schlüsselfunktionen > Schlüsselübersicht

Liste der vom Danfoss Leanheat® Monitor unterstützten Applikationsschlüssel (Fortsetzung)

Applikationsschlüssel	Unteranwendung	Beispiel	Danfoss Leanheat® Monitor ohne OPC	Danfoss Leanheat® Monitor mit OPC-Schlüsselversion ¹⁾	Bestell-Nr.
A319	A319.1	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	087H3831
	A319.2	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
A333	A333.1	a + b + c + d + e	Unterstützt	Nicht unterstützt	087H3818
	A333.2	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A333.3	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
A361	A361.1	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	087H3804
	A361.2	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
A367	A367.1 (A267.1)	a + b + c + d + e	Unterstützt	v1.10, v2.20, v2.23, v2.34	087H3825
	A367.2	a + b + c	Unterstützt	v1.10, v2.20, v2.23, v2.34	
A368	A368.1	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	087H3803
	A368.2	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A368.3	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A368.4	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A368.5	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A368.6	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
A376	A376.1	a + b	Unterstützt	Nicht unterstützt	087H3810
	A376.2	a + b	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A376.3	a + b	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A376.4	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A376.9	a + b	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A376.10	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
A377	A377.1	a + b + c	Unterstützt	v1.10, v2.20, v2.23, v2.34	087H3827
	A377.2	a + b + c	Unterstützt	v1.10, v2.20, v2.23, v2.34	
	A377.3	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
A390	A390.1	a + b + c	Unterstützt	Nicht unterstützt	087H3832
	A390.2	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A390.3	a + b	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A390.11	a + b + c + d + e	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A390.12	a + b	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	A390.13	a + b	Unterstützt	Nicht unterstützt	

¹⁾ DECS 2.0 – Version 29 und höher bzw. neuer
 Die Schlüsselversion wird auf dem Aufkleber auf dem Applikationsschlüssel und im Anzeigemenü des ECL-Reglers angezeigt:
 Allgemeine Reglereinstellungen > Schlüsselfunktionen > Schlüsselübersicht


Anhang **Anhang zum Datenblatt Danfoss Leanheat® Monitor**

Liste der vom Danfoss Leanheat® Monitor unterstützten Applikationsschlüssel (Fortsetzung)

Applikationsschlüssel	Unteranwendung	Beispiel	Danfoss Leanheat® Monitor ohne OPC	Danfoss Leanheat® Monitor mit OPC-Schlüsselversion ¹⁾	Bestell-Nr.
Nur P314.dk	P314.4	a + c + d + e	Unterstützt	Nicht unterstützt	087H3841
	P314.5	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	P314.6	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	P314.7	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	P314.8	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	P314.10	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
	P314.11	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	
Nur P330.at	P330.1, P330.2, P330.3, P330.4, P330.5, P330.6, P330.7, P330.8, P330.9, P330.10, P330.11, P330.12, P330.13, P330.14	a	Unterstützt	v2.16, v2.32, v2.34	087H3840
	P330.15	a	Unterstützt	v2.32, v2.34	
Nur P348.com	P348.1	a + b + c + d	Unterstützt	Nicht unterstützt	087H3843
Nur P501.dk	P501.1	a	Unterstützt	Nicht unterstützt	087H3842

¹⁾ DECS 2.0 – Version 29 und höher bzw. neuer
Die Schlüsselversion wird auf dem Aufkleber auf dem Applikationsschlüssel und im Anzeigemenü des ECL-Reglers angezeigt:
Allgemeine Reglereinstellungen > Schlüsselfunktionen > Schlüsselübersicht

Schlüsselversion (Beispiel):

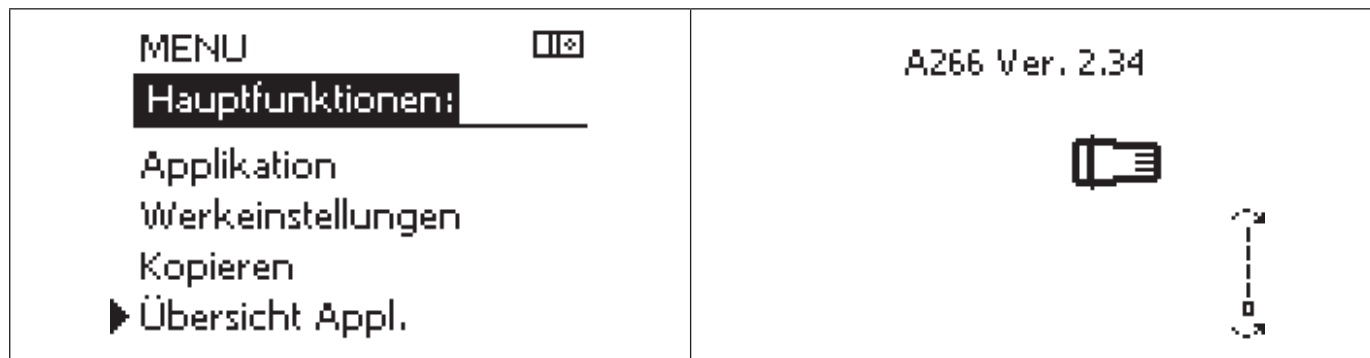

Danfoss GmbH, Deutschland: Climate Solutions • danfoss.de • +49 69 8088 5400 • cs@danfoss.de
Danfoss Ges.m.b.H., Österreich: Climate Solutions • danfoss.at • +43 720548000 • cs@danfoss.at
Danfoss AG, Schweiz: Climate Solutions • danfoss.ch • +41 615100019 • cs@danfoss.ch

Alle Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen zur Auswahl von Produkten, ihrer Anwendung bzw. ihrem Einsatz, zur Produktgestaltung, zum Gewicht, den Abmessungen, der Kapazität oder zu allen anderen technischen Daten von Produkten in Produkthandbüchern, Katalogbeschreibungen, Werbungen usw., die schriftlich, mündlich, elektronisch, online oder via Download erteilt werden, sind als rein informativ zu betrachten, und sind nur dann und in dem Ausmaß verbindlich, als auf diese in einem Kostenvoranschlag oder in einer Auftragsbestätigung explizit Bezug genommen wird. Danfoss übernimmt keine Verantwortung für mögliche Fehler in Katalogen, Broschüren, Videos und anderen Drucksachen. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen. Dies gilt auch für bereits in Auftrag genommene, aber nicht gelieferte Produkte, sofern solche Anpassungen ohne substantielle Änderungen der Form, Tauglichkeit oder Funktion des Produkts möglich sind.
 Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum von Danfoss A/S oder Danfoss-Gruppenunternehmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.