

Afsnit 9

Beskrivelse	Type	Side
Ventilationsunits	a ² , a ³ og w ²	64
Betjeningspaneler	Link CC og Air Dial	64
Filtersæt til Air Units	Standard/pollen	64
Tilbehør	64
Varmeflader til Air Units	64
Reserve dele	a ² , a ³ , w ¹ og w ²	64
Projekt units	V1.60	65
Styring	V1.25 og V1.60	65
Filtre	V1.25 og V1.60	65
Reserve dele	V1.25 og V1.60	65
Air Flex	Kanalsystem	66




Danfoss Air
Ventilation med varmegenvinding

9 Ventilation


Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Danfoss Air

Air Units ekskl. betjeningspanel

Model a ²	089F0231	35 9200.020	28.234	Mrk. 89	Ventilationsunit til gulvmontage i uopvarmede rum, aut. bypass 0-300 m ³ /h	
Model a ³	089F0232	35 9200.030	40.957	Mrk. 89	Ventilationsunit til gulvmontage i uopvarmede rum, aut. bypass 0-500 m ³ /h	
Model w ²	089F0234	35 9201.020	28.234	Mrk. 89	Ventilationsunit til vægmontage i opvarmede rum, aut. bypass 0-300 m ³ /h	

Betjeningspaneler

CC	014G0286	40 3221.814	2.906	Mrk. 86	Danfoss Link CC, central controller, WI-FI, inkl. PSU strømforsyning (i væg)	
Air Dial	089F0258	35 9209.258	1.077	Mrk. 89	Air Dial betjeningspanel, trådløs (tidligere 089F0292)	

Filtersæt til Danfoss Air Units

G4/G4	089F0236	35 9209.236	423	Mrk. 89	Standard filtersæt til Danfoss Air a ² unit	min. 10 stk.	210x443x48 mm
G4/G4	089F0237	35 9209.237	480	Mrk. 89	Standard filtersæt til Danfoss Air a ³ unit	min. 5 stk.	210x643x48 mm
G4/G4	089F0238	35 9209.238	364	Mrk. 89	Standard filtersæt til Danfoss Air w ¹ unit	min. 10 stk.	165x288x48 mm
G4/G4	089F0239	35 9209.239	423	Mrk. 89	Standard filtersæt til Danfoss Air w ² unit	min. 10 stk.	185x430x48 mm
G4/F7	089F0240	35 9209.240	771	Mrk. 89	Standard/pollenfiltersæt til Danfoss Air a ² unit	min. 5 stk.	210x443x48 mm
G4/F7	089F0241	35 9209.241	872	Mrk. 89	Standard/pollenfiltersæt til Danfoss Air a ³ unit	min. 5 stk.	210x643x48 mm
G4/F7	089F0242	35 9209.242	555	Mrk. 89	Standard/pollenfiltersæt til Danfoss Air w ¹ unit	min. 5 stk.	165x288x48 mm
G4/F7	089F0243	35 9209.243	771	Mrk. 89	Standard/pollenfiltersæt til Danfoss Air w ² unit	min. 5 stk.	185x430x48 mm

Tilbehør

	089F0262	35 9209.260	566	Mrk. 89	Vandlås for montage ved kondensafløb, 320 x 120 x 30 mm, Ø19 mm slange
	089F0089	35 9208.001	561	Mrk. 89	Emhættekabel, a2/w2/a3/w1

Varmeflader til Danfoss Air Units

	089F0355	35 9523.025	9.911	Mrk. 90	Eftervarmeflade, vandbåren *	Ø 250
	089F0354	35 9250.025	8.213	Mrk. 90	Geotermisk køle-varmeflade, beregnet for brine *	Ø 250
	089F0356	35 9256.090	5.663	Mrk. 90	Forvarmeflade, elektrisk	Ø 125, 900 W
	089F0357	35 9256.150	6.231	Mrk. 90	Forvarmeflade, elektrisk	Ø 160, 1500 W
	089F0358	35 9252.210	6.796	Mrk. 90	Forvarmeflade, elektrisk	Ø 250, 2100 W
	089F0367	35 9209.270	2.689	Mrk. 90	Filterboks for GEO250 forvarmeflade	
	089F0368	35 9209.250	559	Mrk. 90	Erstatningsfilter G3 til FDBU (10 stk.)	
Udgår	089F0359	35 9257.090	5.663	Mrk. 90	Eftervarmeflade, elektrisk *	Ø 125, 900 W
Udgår	089F0361	35 9257.210	6.796	Mrk. 90	Eftervarmeflade, elektrisk *	Ø 250, 2100 W

*) Eftervarmeflader og geotermisk køle-/varmeflade kan ikke tilmeldes et Danfoss Air system styret via Danfoss Link CC betjeningspanel.

Reserve dele

Anlæg

a2/a3/w1/w2	089F0259	35 9208.023	160	Mrk. 89	Forsyningsledning 230V IEC320 DK+Shuck
a2/a3/w1/w2	089F0261	35 9208.013	100	Mrk. 89	3 m CCM kabel (RIA/Molex terminal)
a2/a3/w1/w2	089F0345	35 9208.060	518	Mrk. 89	Connection panel m/ IEC, a2/a3/w1/w2
a2/a3/w1/w2	089F0257	35 9209.257	814	Mrk. 89	Communication module CCM (tidligere 089F0291)
w1/w2	089F0263	35 9208.030	316	Mrk. 89	Vægbeslag, w1/w2

Ventilatorer


w1	089F0316	35 9208.040	3.209	Mrk. 89	Ventilator for w1-Ø133, 650mm ledning
w2/a2	089F0318	35 9208.041	4.229	Mrk. 89	Ventilator for w2/a2-Ø190, 1300mm ledning
a3	089F0319	35 9208.042	4.519	Mrk. 89	Ventilator for a3-Ø225, 1300mm ledning

Sensorer

w1	089F0333	35 9208.050	206	Mrk. 89	Internt kabel: temp. sensor kit, w1 fra efter 1/1/2012, w2 efter medio 2014
a2/a3	089F0336	35 9208.051	206	Mrk. 89	Internt kabel: temp. sensor kit, a2/a3
a2/a3/w1/w2	089F0337	35 9208.090	1.001	Mrk. 89	Internt kabel: fugtsensor, SHT 15
w1/w2	089F0661	35 9208.080	963	Mrk. 89	Servicekit og temp. sensor kit, w2 og w1 før 2012

Enhedsprint

w1	089F0350	35 9208.070	1.130	Mrk. 89	Enhedsprint PCB, w1
w2/a2	089F0351	35 9208.071	1.969	Mrk. 89	Enhedsprint PCB, a2/w2
a3	089F0352	35 9208.072	1.969	Mrk. 89	Enhedsprint PCB, a3

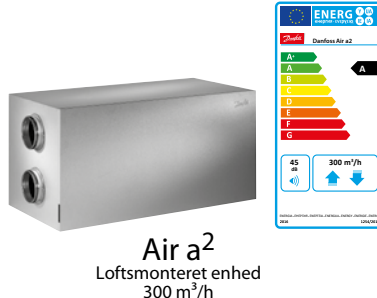

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Projektunits



Air units ekskl. styringsenhed

V1.60	089F2100	35 9202.210	20.399	Mrk. 89	Danfoss Air V1.60, ventilationsunit til vægmontage, venstre-model, 50-225 m3/h	
V1.60-R	089F2200	35 9202.220	20.399	Mrk. 89	Danfoss Air V1.60-R, ventilationsunit til vægmontage, højre-model, 50-225 m3/h	

Styring

	089F2005	35 9203.310	408	Mrk. 89	Styringsenhed til Danfoss Air V1.25 og V1.60	
--	--------------------------	-------------	-----	---------	--	---

Filtre

G4/G4	089F2010	35 9202.910	272	Mrk. 89	G4/G4 filtersæt - V1.25	
G3/G3	089F2011	35 9202.911	272	Mrk. 89	G3/G3 filtersæt - V1.25	
G3/G3	089F2012	35 9202.912	3.674	Mrk. 89	50 stk. G3 filtre - V1.25 , inkl. filterrammer	
G4/G4	089F2013	35 9202.913	3.674	Mrk. 89	50 stk. G4 filtre - V1.25 , inkl. filterrammer	
F7	089F2009		643	Mrk. 89	Filter F7, V1.25	
G4/G4	089F2101	35 9203.010	415	Mrk. 89	G4/G4 filtersæt - V1.60	
G3/G3	089F2102	35 9203.011	415	Mrk. 89	G3/G3 filtersæt - V1.60	
G3/G3	089F2103	35 9203.020	3.498	Mrk. 89	30 stk. G3 filtre - V1.60 , inkl. filterrammer	
G4/G4	089F2104	35 9203.021	3.498	Mrk. 89	30 stk. G4 filtre - V1.60 , inkl. filterrammer	
F7	089F2114		665	Mrk. 89	Filter F7, V1.60	
	089F2029		237	Mrk. 89	10 stk. Tidsstrimmel til filterudskiftning - V1.25 & V1.60	


Reserve dele

V1.25

089F2014	408	Mrk. 89	Kondensbakke - V1.25
089F2015	1.605	Mrk. 89	Print MPCB - V1.25
089F2016	206	Mrk. 89	Kondensstuds - V1.25
089F2017	12	Mrk. 89	10 stk. pakninger - V1.25
089F2018	4.353	Mrk. 89	Ventilator - V1.25 (anlæg før sept. 2016)
089F2028	4.146	Mrk. 89	Ventilator - V1.25 (anlæg efter sept. 2016)
089F2019	214	Mrk. 89	Temp. føler - V1.25 & V1.60
089F2020	113	Mrk. 89	Vægbeslag - V1.25 & V1.60
089F2021	40	Mrk. 89	Sikkerhedsbeslag - V1.25
089F2023	6.121	Mrk. 89	Varmeveksler - V1.25

V1.60

089F2105	1.660	Mrk. 89	Unit main PCB - V1.60
089F2106	949	Mrk. 89	Unit main PSU - V1.60
089F2107	237	Mrk. 89	Kondensstuds - V1.60
089F2108	119	Mrk. 89	10 stk. pakninger - V1.60
089F2109	3.914	Mrk. 89	Ventilator - V1.60
089F2019	214	Mrk. 89	Temp. føler - V1.25 & V1.60
089F2020	113	Mrk. 89	Vægbeslag - V1.25 & V1.60
089F2110	113	Mrk. 89	Sikkerhedsbeslag - V1.60
089F2112	4.033	Mrk. 89	Varmeveksler - V1.60
089F2131	356	Mrk. 89	Fugtsensor, 600 mm ledning

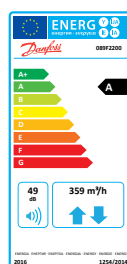

Air V1.60 / Air V1.60-R

Vægmonteret projektunit
50-225 m3/h

9 Ventilation

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
Danfoss Air Flex						
Manifold						
DMF-160/10-R	089F0644	35 9227.161	1.820	Mrk. 91	Flex manifold Ø 160	10 x 75-R
DMF-160/10-L	089F0645	35 9227.160	1.820	Mrk. 91	Flex manifold Ø 160	10 x 75-L
DMF-160/12-R	089F0646	35 9227.163	2.045	Mrk. 91	Flex manifold Ø 160	12 x 75-R
DMF-160/12-L	089F0647	35 9227.162	2.045	Mrk. 91	Flex manifold Ø 160	12 x 75-L
DMF-125/8-R	089F0648	35 9227.126	1.820	Mrk. 91	Flex manifold Ø 125	8 x 75-R
DMF-125/8-L	089F0649	35 9227.125	1.820	Mrk. 91	Flex manifold Ø 125	8 x 75-L
DMF-125/10-R	089F0650	35 9227.128	1.820	Mrk. 91	Flex manifold Ø 125	10 x 75-R
DMF-125/10-L	089F0651	35 9227.127	1.820	Mrk. 91	Flex manifold Ø 125	10 x 75-L
DMF-125/6	089F0616	35 9228.125	1.709	Mrk. 91	Flex manifold Ø 125	6 x 75
DMF-160/10	089F0617	35 9228.160	1.820	Mrk. 91	Flex manifold Ø 160	10 x 75
DMF-160/14	089F0618	35 9228.161	2.045	Mrk. 91	Flex manifold Ø 160	14 x 75
DMF-125/6x75-C	089F0666	35 9226.125	1.709	Mrk. 91	Flex manifold Ø 125	6 x 75 - C
DMF-160/8x75-C	089F0667	35 9226.126	1.820	Mrk. 91	Flex manifold Ø 160	8 x 75 - C
DMF-160/10x75-C	089F0668	35 9226.160	2.045	Mrk. 91	Flex manifold Ø 160	10 x 75 - C
Slange og tilbehør						
DFF-75	089F0601	35 9210.075	1.932	Mrk. 91	Flex slange 50 m	Ø 75
DPC-75	089F0607	35 9211.075	22	Mrk. 91	Flex muffe	Ø 75
DPE-75	089F0654	35 9209.265	27	Mrk. 91	Flex 90° bøjning m/m	Ø 75
DSR-75	089F0610	35 9235.075	178	Mrk. 91	Flex o-ring (10 stk.)	Ø 75
DEC-75	089F0613	35 9234.075	239	Mrk. 91	Flex endebund for slange (10 stk.)	Ø 75
Trykfordelingsbokse						
DPV-100	089F0619	35 9220.100	407	Mrk. 91	Flex loft-/vægboкс (for ventil Ø 100)	2 x 75
DPV-125	089F0620	35 9220.125	614	Mrk. 91	Flex loft-/vægboкс (for ventil Ø 125)	3 x 75
DPV-100-300	089F0657	35 9222.100	407	Mrk. 91	Flex loft-/vægboкс, lang hals	2 x 75
DPV-125-300	089F0658	35 9222.125	614	Mrk. 91	Flex loft-/vægboкс, lang hals	3 x 75
DPGF-200	089F0621	35 9224.200	617	Mrk. 91	Flex gulvboks 200 x 100	2 x 75
DPGF-300	089F0622	35 9224.300	691	Mrk. 91	Flex gulvboks 300 x 100	3 x 75
DPGW-200	089F0623	35 9221.200	511	Mrk. 91	Flex loft-/vægboкс (for vægrist)	2 x 75
DPGW-300	089F0624	35 9221.300	570	Mrk. 91	Flex loft-/vægboкс (for vægrist)	3 x 75
DEC-77	089F0615	35 9234.077	239	Mrk. 91	Flex endebund for boks og manifold	Ø 77 (10 stk.)
Armaturer						
DFVS-100	089F0625	35 9240.100	134	Mrk. 91	Flex indblæsningsventil	Ø 100
DFVS-125	089F0626	35 9240.125	143	Mrk. 91	Flex indblæsningsventil	Ø 125
DFVE-100	089F0628	35 9243.100	106	Mrk. 91	Flex udsugningsventil	Ø 100
DFVE-125	089F0629	35 9243.125	120	Mrk. 91	Flex udsugningsventil	Ø 125
DFG-200	089F0631	35 9232.200	553	Mrk. 91	Flex rist 200 x 100	
DFG-300	089F0632	35 9232.300	589	Mrk. 91	Flex rist 300 x 100	
DDG-200	089F0633	35 9233.200	363	Mrk. 91	Flex spjæld 200 x 100	
DDG-300	089F0634	35 9233.300	483	Mrk. 91	Flex spjæld 300 x 100	
Taghætter						
DRH-160-B	089F0655	35 9236.026	2.548	Mrk. 91	Komplet taghætte, inkl. gennemføring, sort	
DRH-160-R	089F0656	35 9236.027	2.548	Mrk. 91	Komplet taghætte, inkl. gennemføring, rød	