


ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Smart Heating im eigenen **Smart-Home System**

Inklusive Feller Edizio oder als Option Feller Standard due Schalterraahmen
und Heizen/ Kühlen Funktion



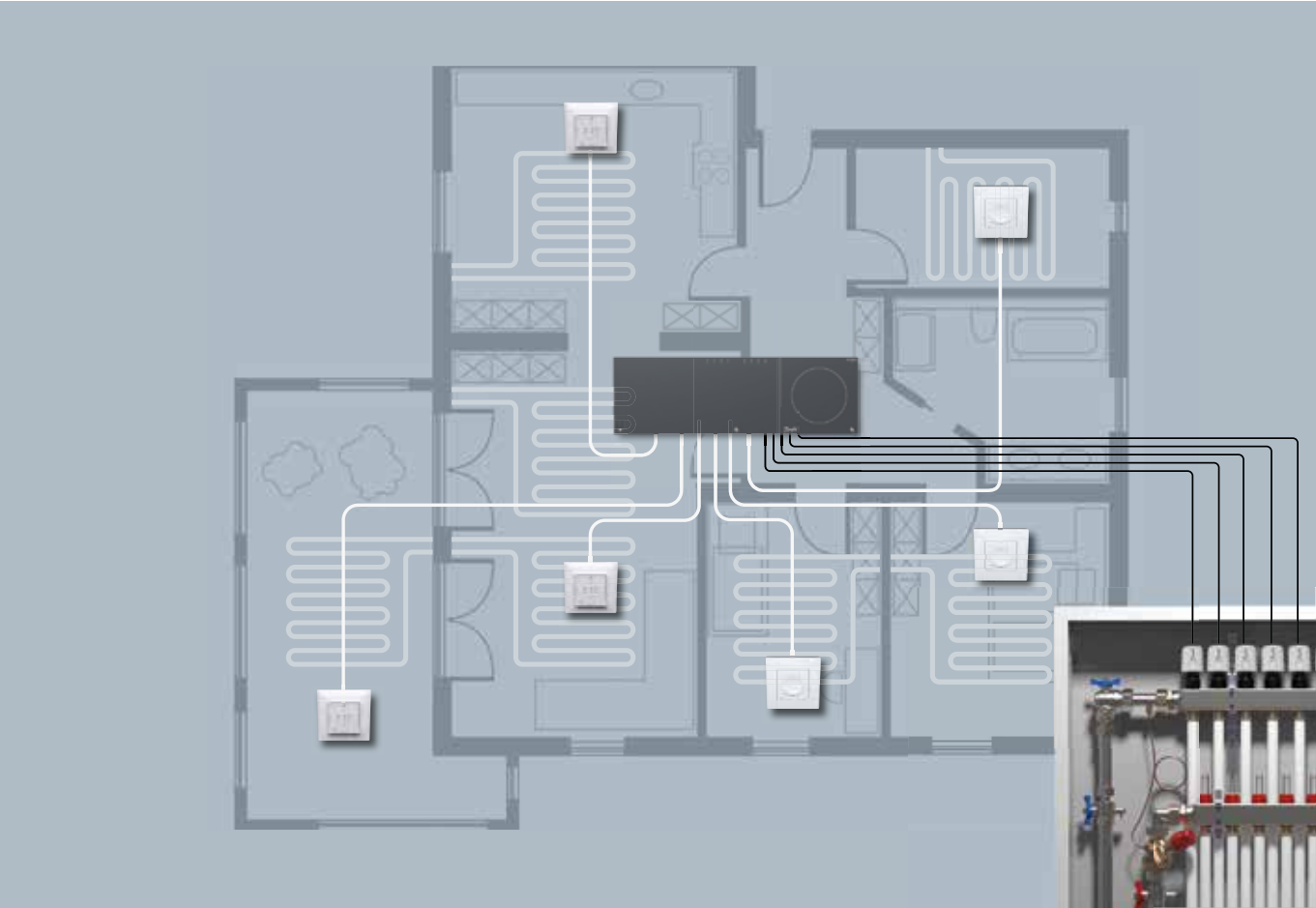

Smart Heating – Danfoss Icon™ Regelsystem 230V Verdrahtet für Fussbodenheizungen

- Heizen / Kühlen*
 - Automatischer hydraulischer Abgleich in allen Lastzuständen durch das Danfoss Icon™ Anschlusset AB-PM
 - Raumthermostat inkl. Feller Edizio Schalterrahmen
 - Adaptives Lernen der gewünschten Raumtemperatur
 - Antiblockierfunktion
 - Einfache Verdrahtung und Inbetriebnahme
 - Integriertes Passstück im Danfoss Icon™ AB-PM Set für den Wärmezähler
 - 360° zulässige Montagelage (IP54) für die Danfoss Icon™ ABN-FBH Stellantriebe
 - 1W Leistungsverbrauch der Danfoss Icon™ ABN-FBH Stellantriebe
 - Feller Standard Due 1-Fach Schalterrahmen erhältlich (separat erhältlich)
- * Verdrahtung siehe Datenblatt



Icon Standard (088U1002)
mit Feller Standard Due Schalterrahmen
(088U1112)



Icon Diaplay (088U1012)
mit Feller Standard Due Schalterrahmen
(088U1112)



Icon Diaplay (088U1022)
mit Feller Standard Due Schalterrahmen
(088U1112)

Smart Heating – Danfoss Icon™ Regelsystem 230V – Verdrahtet für Fussbodenheizungen

Danfoss Icon™ elektronische Unterputz- Raumthermostate 230 V inkl. original Feller Edizio Schalterrahmen

Typ	Ausführung	Bereich °C	Schaltleistung	Bestell- Nr
Icon Standard, UP	230 V, Heizen	5-30 °C	3 A bei 230 V~	088U1002
Icon Display, UP	230 V, Heizen	5-35 °C	3 A bei 230 V~	088U1012
Icon Display H/C, UP	230 V, Heizen / Kühlen	5-35 °C	3 A bei 230 V~	088U1022

für den Anschluss von maximal 5 Icon ABN Stellantriebe

Zubehör zu Danfoss Icon™ 230V Unterputz- Raumthermostaten

Original Feller Standard Due 1-fach Schalterrahmen für Icon UP Raumthermostate	088U1112
--	----------

Danfoss Icon™ elektronische Aufputz- Raumthermostate 230 V

Typ	Ausführung	Bereich °C	Schaltleistung	Bestell- Nr
Icon Standard, AP	230 V, Heizen	5-30 °C	3 A bei 230 V~	088U1005
Icon Display, AP	230 V, Heizen	5-35 °C	3 A bei 230 V~	088U1015
Icon Display H/C, AP	230 V, Heizen / Kühlen	5-35 °C	3 A bei 230 V~	088U1025

für den Anschluss von maximal 5 Icon ABN Stellantriebe

Zubehör zu Danfoss Icon™ Display H/C Raumthermostate

Danfoss Icon™ Bodenfühler	Widerstand 47 kΩ, Kabellänge 3 m, Schutzart IP 67	088U1110
---------------------------	---	----------

Danfoss Icon™ Regelverteiler 230 V

Typ	Ausführung	Bestell- Nr
Icon™ Master H/C 8 B	230 V, 8 Kanal, Heizen/Kühlen, f. max. 14 Stk. Icon ABN-FBH	088U1041

Danfoss Icon™ Anschlusset AB-PM - Automatischer hydraulischer Abgleich für Fussbodenheizung

Anschlusset für Fussbodenheizungsverteiler in vertikaler oder horizontaler Ausführung inkl. Absperrhahnen, Verschraubungen und Wärmezähler-Passstück. Der im Set enthaltene Differenzdruckregler mit Mengenbegrenzung AB-PM garantiert den automatischen hydraulischen Abgleich aller handelsüblichen Fabrikate von Fussbodenheizungsverteiler speziell im Teillastbereich.

Typ	Ausführung	Bestell- Nr
Icon Anschlusset AB-PM DN15	Vertikal	003Z1470
Icon Anschlusset AB-PM DN20	Vertikal	003Z1472
Icon Anschlusset AB-PM DN25	Vertikal	003Z1474
Icon Anschlusset AB-PM DN15	Horizontal	003Z1476
Icon Anschlusset AB-PM DN20	Horizontal	003Z1478
Icon Anschlusset AB-PM DN25	Horizontal	003Z1480


Zubehör zu Danfoss Icon™ Anschlusset AB-PM

Verschraubung für FBH-Verteiler mit 1" AG	003Z3191
Verschraubung für FBH-Verteiler mit 1" IG	003Z3192
Passstück Wärmemengenzähler 110mm 3/4"	003Z1468
Passstück Wärmemengenzähler 130mm 1"	003Z1469


Danfoss Icon™ Stellantrieb

Ausführung mit Schnappbefestigung, Funktionskontrolle, Stellungsanzeige, 360° Montagelage und fixe 1m Anschlussleitung, Schutzklasse IP54 Adapter für Ventilanpassung ist nicht in Verpackung enthalten und muss bei Bedarf separat bestellt werden.

Typ	Ausführung	Bestell- Nr
Icon ABN-FBH 230NC	230 V, 1W, stromlos geschlossen	193B2147

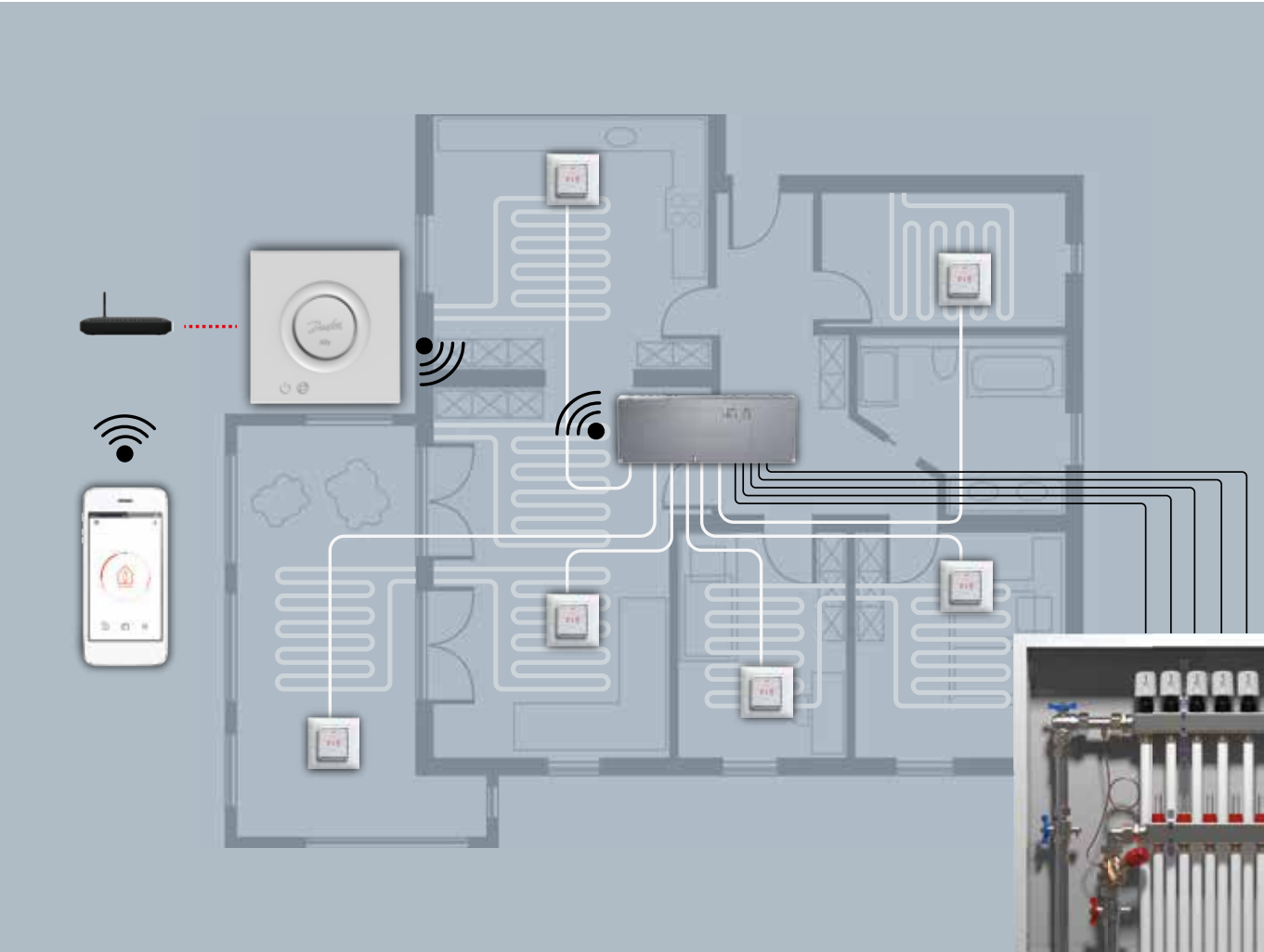

Smart Heating – Danfoss Icon2™ 24 V Regelsystem
Verdrahtet für Fussbodenheizungen mit App - Fernsteuerung

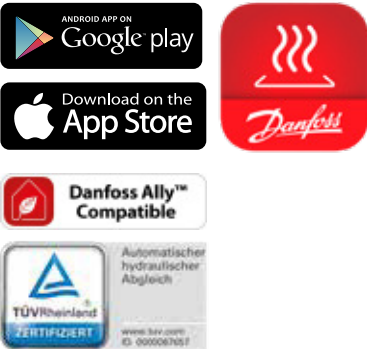

- Fernzugriff via Danfoss Ally™ App
 - Heizen / Kühlen*
 - Kühlfunktion kann für definierte Räume deaktiviert werden (z.B. Badezimmer)
 - Automatischer hydraulischer Abgleich in allen Lastzuständen durch das Danfoss Icon™ Anschlussset AB-PM
 - Adaptives Lernen der gewünschten Raumtemperatur
 - Antiblockierfunktion
 - Einfache Verdrahtung und Inbetriebnahme
 - Integriertes Passstück im Danfoss Icon™ AB-PM Set für den Wärmezähler
 - 360 ° zulässige Montagelage (IP54) für die Danfoss Icon™ ABN-FBH Stellantriebe
 - 1 W Leistungsverbrauch der Danfoss Icon™ ABN-FBH Stellantriebe
 - Automatischer thermischer Abgleich durch den MC 10
 - Raumthermostat inkl. Feller Edizio Schalterahmen
 - Feller Standard Due 1-Fach Schalterahmen erhältlich (separat erhältlich)
- * Verdrahtung siehe Datenblatt

Smart Heating – Danfoss Icon2™ 24 V Regelsystem
– Verdrahtet für Fussbodenheizungen mit App - Fernsteuerung

Danfoss Icon2™ elektronische Unterputz- Raumthermostate 24 V inkl. original Feller Edizio Schalterahmen

Typ	Ausführung	Bereich °C	Bestell- Nr
Icon Display, UP	24 V, Heizen/Kühlen	5-35 °C	088U2127

Zubehör zu Danfoss Icon2™ Unterputz- Raumthermostaten

Original Feller Standard Due 1-fach Schalterahmen für Icon UP Raumthermostate	088U1112
---	----------

Danfoss Icon™ elektronische Aufputz- Raumthermostate 24 V

Typ	Ausführung	Bereich °C	Bestell- Nr
Icon Display, AP	24 V, Heizen/Kühlen	5-35 °C	088U2128

Zubehör zu Danfoss Icon™ Display Raumthermostate

Danfoss Icon™ Bodenfühler	Widerstand 47 kΩ, Kabellänge 3 m, Schutzart IP 67	088U1110
---------------------------	---	----------

Danfoss Icon2™ Hauptregler 24 V

Typ	Ausführung	Bestell- Nr
Hauptregler Icon2, Basisversion	24 V, 15 Kanal, für max. 15 Stk. Icon ABN-FBH Heizen/Kühlen mit einem Umschaltkontakt (2-Rohr-System)	088U2101
Hauptregler Icon, Erweiterte Version	24 V, 15 Kanal, für max. 15 Stk. Icon ABN-FBH Heizen/Kühlen mit 3- oder 4-Rohr-System	088U2111

Zubehör zu Danfoss Icon™ Regelverteiler 24 V

Danfoss Ally™ LAN Gateway	Das Danfoss Ally™ LAN Gateway verbindet alle Danfoss Ally und Danfoss Icon2 Systemkomponenten via App mit dem Internet.	014G2400
Taupunktsensor	Verhindert bei Kaltwasserzufuhr die Bildung von Kondenswasser	088U0251

Danfoss Icon™ Anschlussset AB-PM - Automatischer hydraulischer Abgleich für Fussbodenheizung

Anschlussset für Fussbodenheizungsverteiler in vertikaler oder horizontaler Ausführung inkl. Absperrhahnen, Verschraubungen und Wärmezähler-Passstück. Der im Set enthaltene Differenzdruckregler mit Mengenbegrenzung AB-PM garantiert den automatischen hydraulischen Abgleich aller handelsüblichen Fabrikate von Fussbodenheizungsverteiler speziell im Teillastbereich.

Typ	Ausführung	Bestell- Nr
Icon Anschlussset AB-PM DN15	Vertikal	003Z1470
Icon Anschlussset AB-PM DN20	Vertikal	003Z1472
Icon Anschlussset AB-PM DN25	Vertikal	003Z1474
Icon Anschlussset AB-PM DN15	Horizontal	003Z1476
Icon Anschlussset AB-PM DN20	Horizontal	003Z1478
Icon Anschlussset AB-PM DN25	Horizontal	003Z1480


Zubehör zu Danfoss Icon™ Anschlussset AB-PM

Verschraubung für FBH-Verteiler mit 1" AG	003Z3191
Verschraubung für FBH-Verteiler mit 1" IG	003Z3192
Passstück Wärmemengenzähler 110mm 3/4"	003Z1468
Passstück Wärmemengenzähler 130mm 1"	003Z1469

Danfoss Icon™ Stellantrieb


Ausführung mit Schnappbefestigung, Funktionskontrolle, Stellungsanzeige, 360° Montagelage und fixe 1 m Anschlussleitung, Schutzklasse IP54 Adapter für Ventilanpassung ist nicht in Verpackung enthalten und muss bei Bedarf separat bestellt werden.

Typ	Ausführung	Bestell- Nr
Icon ABN-FBH 24NC	24 V, 1W, stromlos geschlossen	193B2148

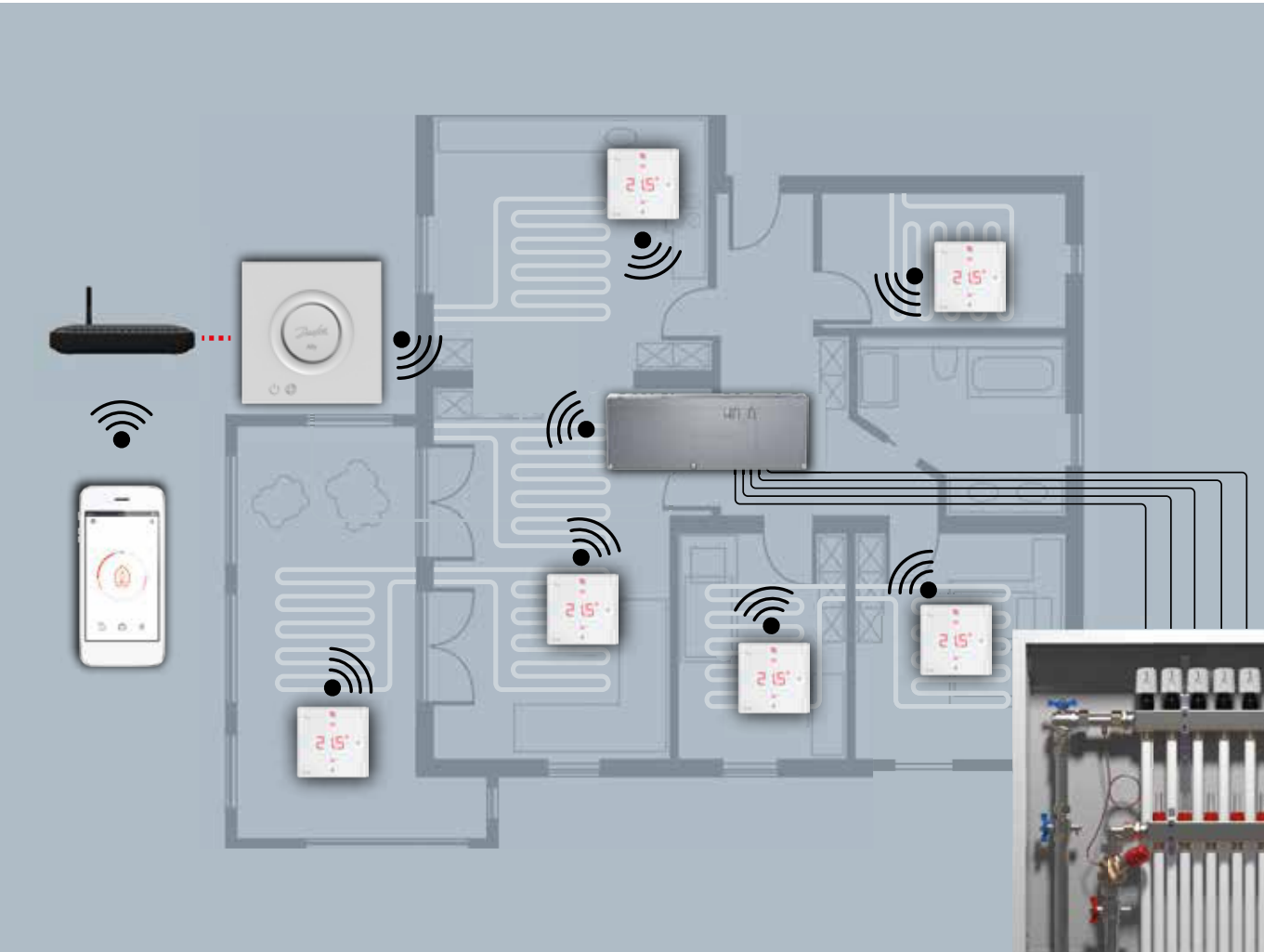

Smart Heating – Danfoss Icon2™ Regelsystem

Drahtlos für Fussbodenheizungen mit App - Fernsteuerung

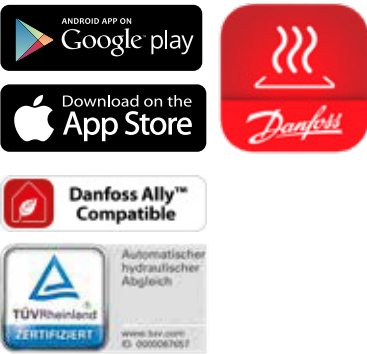

- Drahtlose Funk - Kommunikation mit Fernzugriff via Danfoss Ally™ App
 - Heizen / Kühlen*
 - Kühlfunktion kann für definierte Räume deaktiviert werden (z.B. Badezimmer)
 - Automatischer hydraulischer Abgleich in allen Lastzuständen durch das Danfoss Icon™ Anschlussset AB-PM
 - Adaptives Lernen der gewünschten Raumtemperatur
 - Antiblockierfunktion
 - Einfache Verdrahtung und Inbetriebnahme
 - Integriertes Passstück im Danfoss Icon™ AB-PM Set für den Wärmezähler
 - 360 ° zulässige Montagelage (IP54) für die Danfoss Icon™ ABN-FBH Stellantriebe
 - 1 W Leistungsverbrauch der Danfoss Icon™ ABN-FBH Stellantriebe
 - Feller Standard Due 1-Fach Schalterrahmen erhältlich (separat erhältlich)
- * Verdrahtung siehe Datenblatt

Smart Heating – Danfoss Icon2™ 24 V Regelsystem

– Drahtlos für Fussbodenheizungen mit App - Fernsteuerung

Danfoss Icon2™ elektronische Aufputz- Funk- Raumthermostate

Typ	Ausführung	Bereich °C	Bestell- Nr
Danfoss Icon2™ Funk Raum-Sensor ohne Display	Aufputz, Batteriebetrieben*	5-35 °C	088U2120
Danfoss Icon2™ Funk-Raumthermostat	Aufputz, Batteriebetrieben* Heizen/Kühlen	5-35 °C	088U2121
Danfoss Icon2™ Funk-Raumthermostat mit Infrarot-Fussboden-sensor	Aufputz, Batteriebetrieben* Heizen/Kühlen	5-35 °C	088U2122

* 2 x AA-L6 Batterien im Lieferumfang enthalten

Danfoss Icon2™ Hauptregler 24 V

Typ	Ausführung	Bestell- Nr
Hauptregler Danfoss Icon2™, Basisversion, CH	24 V, 15 Kanal, für max. 15 Stk. Icon ABN-FBH Heizen/Kühlen mit einem Umschaltkontakt (2-Rohr-System)	088U2101
Hauptregler Danfoss Icon2™, Erweiterte Version	24 V, 15 Kanal, für max. 15 Stk. Icon ABN-FBH Heizen/Kühlen mit 3- oder 4-Rohr-System	088U2111

Zubehör zu Danfoss Icon™ Regelverteiler 24 V

Danfoss Ally™ LAN Gateway	Das Danfoss Ally™ LAN Gateway verbindet alle Danfoss Ally und Danfoss Icon2 Systemkomponenten via App mit dem Internet.	014G2400
Icon Zigbee Signaverstärker	Zur Erweiterung der Funkreichweite für das Zigbeesignal	088U1131
Taupunktsensor	Verhindert bei Kaltwasserzufuhr die Bildung von Kondenswasser	088U0251

Danfoss Icon™ Anschlussset AB-PM - Automatischer hydraulischer Abgleich für Fussbodenheizung

Anschlussset für Fussbodenheizungsverteiler in vertikaler oder horizontaler Ausführung inkl. Absperrhahnen, Verschraubungen und Wärmezähler-Passstück. Der im Set enthaltene Differenzdruckregler mit Mengenbegrenzung AB-PM garantiert den automatischen hydraulischen Abgleich aller handelsüblichen Fabrikate von Fussbodenheizungsverteiler speziell im Teillastbereich.

Typ	Ausführung	Bestell- Nr
Icon Anschlussset AB-PM DN15	Vertikal	003Z1470
Icon Anschlussset AB-PM DN20	Vertikal	003Z1472
Icon Anschlussset AB-PM DN25	Vertikal	003Z1474
Icon Anschlussset AB-PM DN15	Horizontal	003Z1476
Icon Anschlussset AB-PM DN20	Horizontal	003Z1478
Icon Anschlussset AB-PM DN25	Horizontal	003Z1480

Zubehör zu Danfoss Icon™ Anschlussset AB-PM


Verschraubung für FBH-Verteiler mit 1" AG	003Z3191
Verschraubung für FBH-Verteiler mit 1" IG	003Z3192
Passstück Wärmemengenzähler 110mm 3/4"	003Z1468
Passstück Wärmemengenzähler 130mm 1"	003Z1469

Danfoss Icon™ Stellantrieb

Ausführung mit Schnappbefestigung, Funktionskontrolle, Stellungsanzeige, 360° Montagelage und fixe 1m Anschlussleitung, Schutzklasse IP54 Adapter für Ventilanpassung ist nicht in Verpackung enthalten und muss bei Bedarf seperat bestellt werden.


Typ	Ausführung	Bestell- Nr
Icon ABN-FBH 24NC	24 V, 1W, stromlos geschlossen	193B2148



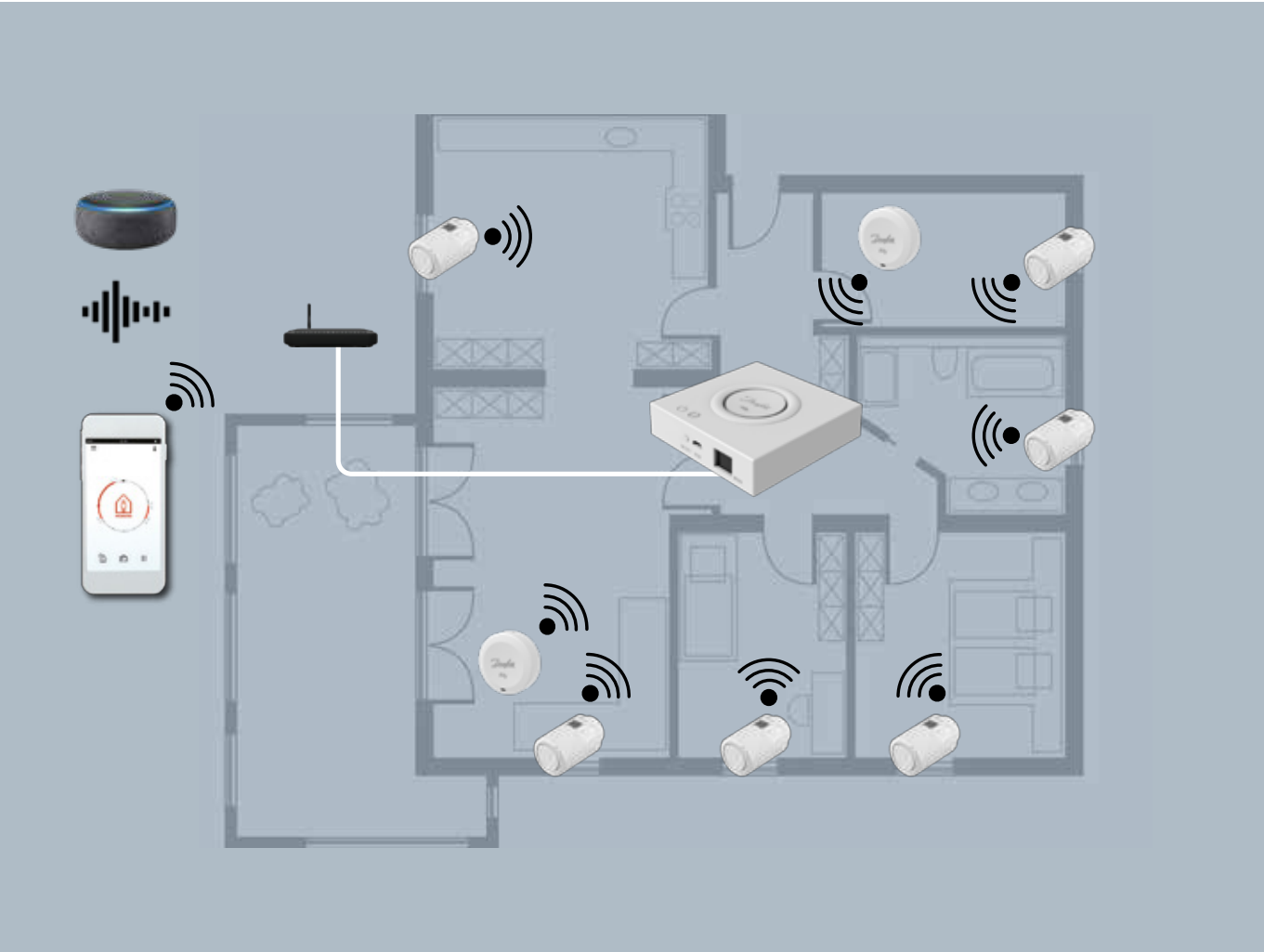

Smart Heating – Danfoss Ally™ Regelsystem

Drahtlos für Radiatorenheizungen mit App - Fernsteuerung

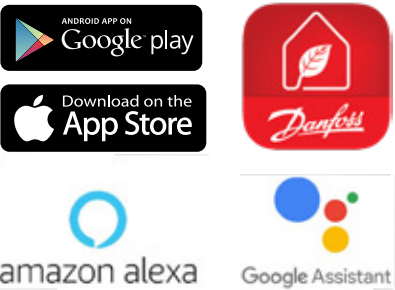

- Drahtlose Funk - Kommunikation mit Fernzugriff via Danfoss Ally™ App
- Automatischer hydraulischer Abgleich in allen Lastzuständen durch das Danfoss RA-DV Thermostatventil
- Tag- und Nachttemperaturabsenkung
- Wochenplan, Urlaubs- und Pausenfunktion
- Einfache Installation und Inbetriebnahme
- Adaptives Lernen der gewünschten Raumtemperatur
- Antiblockierfunktion
- Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant

Smart Heating – Danfoss Ally™ Regelsystem

- Drahtlos für Radiatorenheizungen mit App - Fernsteuerung

Danfoss Ally™ LAN Gateway

Typ	Ausführung	Bestell- Nr
Danfoss Ally™ LAN Gateway	Das Danfoss Ally™ LAN Gateway verbindet alle Danfoss Ally Systemkomponenten via App mit dem Internet. Ein Ethernet Kabel für die Verbindung mit ihrem Router und eine Spannungsversorgung für das LAN Gateway sind im Lieferumfang enthalten.	014G2400

Danfoss Ally™ - elektronischer Heizkörperthermostat

Typ	Ausführung	Bestell- Nr
Danfoss Ally™ Heizkörperthermostat	Danfoss Ally™ Funk Heizkörperthermostat wird mit dem Danfoss Ally™ LAN Gateway für die Steuerung der Heizkörper via App verwendet. Der Danfoss Ally™ Funk Heizkörperthermostat kann auch mit einem Zigbee Zertifizierten Gateway betrieben werden.*	014G2420
Danfoss Ally™ Raum-Sensor	Wird in Kombination mit Danfoss Ally™ Heizkörperthermostaten bei verdeckten Heizkörper eingesetzt.	014G2480

* 2x 1.5 V AA Batterien und 1x RA, 1x M30x1.5 Montageadapter sind im Lieferumfang enthalten.

Danfoss Icon2™ Regelverteiler - für gemischte Systeme von Fussboden- und Radiatorenheizungen

Typ	Ausführung	Bestell- Nr
Hauptregler Danfoss Icon2™, Basisversion, CH	24 V, 15 Kanal, für max. 15 Stk. Icon ABN-FBH Heizen/Kühlen mit einem Umschaltkontakt (2-Rohr-System)	088U2101
Hauptregler Danfoss Icon2™, Erweiterte Version	24 V, 15 Kanal, für max. 15 Stk. Icon ABN-FBH Vorlauftemperaturregelung für eine feste oder eine bedarfsgeführte Vorlauftemperatur Heizen/Kühlen mit 3- oder 4-Rohr-System	088U2111

Danfoss Icon2™ Funk- Raumthermostat mit 2-Punkt Characteristic

Danfoss Icon2™ Funk- Raumthermostat	Batteriebetrieben** Heizen/Kühlen	088U2121
-------------------------------------	--------------------------------------	----------

** 2 x AA-L6 Batterien im Lieferumfang enthalten

Zubehör zu Danfoss Icon™ Regelverteiler 24 V

Icon Zigbee Signalverstärker	Zur Erweiterung der Funkreichweite für das Zigbeesignal	088U1131
------------------------------	---	----------

Danfoss Icon™ Stellantrieb

Ausführung mit Schnappbefestigung, Funktionskontrolle, Stellungsanzeige, 360° Montagelage und fixe 1m Anschlussleitung, Schutzklasse IP54 Adapter für Ventilanpassung ist nicht in Verpackung enthalten und muss bei Bedarf seperat bestellt werden.

Icon ABN-FBH 24NC	24 V, 1W, stromlos geschlossen	193B2148
-------------------	--------------------------------	----------

Typ	Ausführung	Anschluss	Bereich Q (l/h)	Best.-Nr.
-----	------------	-----------	-----------------	-----------

Druckunabhängiges Thermostatventil RA-DV mit Voreinstellung der konstanten Wassermenge

RA-DV 10/6	RA-DV 10/6 Eckventil	3/8"	15 - 135	013G7721
RA-DV 15/6	RA-DV 15/6 Eckventil	1/2"	15 - 135	013G7723
RA-DV 20/6	RA-DV 20/6 Eckventil	3/4"	15 - 135	013G7725
RA-DV 10/6	RA-DV 10/6 Durchgangsventil	3/8"	15 - 135	013G7722
RA-DV 15/6	RA-DV 15/6 Durchgangsventil	1/2"	15 - 135	013G7724
RA-DV 20/6	RA-DV 20/6 Durchgangsventil	3/4"	15 - 135	013G7726
RA-DV 10/6	RA-DV 10/6 Eck. Spezial	3/8"	15 - 135	013G7709
RA-DV 15/6	RA-DV 15/6 Eck. Spezial	1/2"	15 - 135	013G7710
RA-DV 10/6	RA-DV 10/6 Winkeleck rechts DN10	3/8"	15 - 135	013G7717
RA-DV 15/6	RA-DV 15/6 Winkeleck rechts DN15	1/2"	15 - 135	013G7719
RA-DV 10/6	RA-DV 10/6 Winkeleck links DN10	3/8"	15 - 135	013G7718
RA-DV 15/6	RA-DV 15/6 Winkeleck links DN15	1/2"	15 - 135	013G7720

Ausführung	Anschluss	Ventil DN	Best.-Nr.
------------	-----------	-----------	-----------

Zubehör zu Thermostatventil RA-DV

Nippel Standard	3/8"	10	013G3181
Überwurfmutter Standard	3/8"	10	013G3182
Nippel Standard	1/2"	15	013G3183
Überwurfmutter Standard	1/2"	15	013G3184
Nippel Standard	3/4"	20	013G3185
Überwurfmutter Standard	3/4"	20	013G3186



Smart Heating – Danfoss Eco™ Bluetooth
Heizkörperthermostat mit Bluetooth-Schnittstelle und App-Bedienung



- Einfache Einstellung mit einer App über Bluetooth
- Energiesparend
- Leichte, schnelle Installation und einfache Bedienung
- Automatischer hydraulischer Abgleich in allen Lastzuständen durch das Danfoss RA-DV Thermostatventil
- Adaptives Lernen
- Tag- und Nachttemperaturabsenkung mit Wochenplan, Urlaubs- und Pausenfunktion
- Gut lesbare und drehbare LCD-Anzeige
- PIN Code Schutz

Smart Heating Danfoss Eco™ Bluetooth
- Heizkörperthermostat mit Bluetooth Schnittstelle und App Bedienung



Typ	Ausführung	Bereich °C	Bestell- Nr
Danfoss Eco™ Bluetooth	inkl. Adapter für Danfoss RA und M30 x 1.5 Ventile. Batteriebetrieben*	4-28 °C	014G1001

* 2 x AA-L6 Batterien im Lieferumfang enthalten

Elektrothermische Stellantriebe

Typ	Ausführung	Betriebsspannung	Best.-Nr.
Danfoss Icon™ Stellantriebe Icon ABN-FBH für Fussbodenheizung 230/24V inklusive 1m Anschlussleitung fix			
Ausführung mit Schnappbefestigung, Funktionskontrolle, Stellungsanzeige, 360° Montagelage und fixe 1m Anschlussleitung, Schutzklasse IP54, lichtgrau RAL 7035			
Icon ABN-FBH-230NC	Auf/Zu Regelung, stromlos geschlossen	230 V, 1 W	193B2147
Icon ABN-FBH-230NO	Auf/Zu Regelung, stromlos offen	230 V, 1 W	193B2149
Icon ABN-FBH-24NC	Auf/Zu, Regelung stromlos geschlossen	24 V, 1 W	193B2148
Icon ABN-FBH-24NO	Auf/Zu, Regelung stromlos offen	24 V, 1 W	193B2150

*Preise ohne Adapter.

Danfoss Icon™ Stellantriebe Icon ABN-RAD für Radiatorheizung 230/24V inklusive steckbarer 1m Anschlussleitung			
Ausführung mit Schnappbefestigung, Funktionskontrolle, Stellungsanzeige, 360° Montagelage, verkehrsweiss RAL 9016			
Icon ABN-RAD-230NC	Auf/Zu Regelung, stromlos geschlossen	230 V, 1 W	193B2151
Icon ABN-RAD-230NO	Auf/Zu Regelung, stromlos offen	230 V, 1 W	193B2153
Icon ABN-RAD-24NC	Auf/Zu Regelung, stromlos geschlossen	24 V, 1 W	193B2152
Icon ABN-RAD-24NO	Auf/Zu Regelung, stromlos offen	24 V, 1 W	193B2154

*Preise ohne Adapter.

steckbare Anschlussleitung für Icon ABN-RAD / ABN A5 elektrothermische Antriebe:	
1 m 2-polige Anschlussleitung für Icon ABN-RAD/ABN A5 On/Off Antrieb	193B2143
5 m 2-polige Anschlussleitung für Icon ABN-RAD/ABN A5 On/Off Antrieb	193B2107
10 m 2-polige Anschlussleitung für Icon ABN-RAD/ABN A5 On/Off Antrieb	193B2108
1 m 2-polige Anschlussleitung halogenfrei für Icon ABN-RAD/ABN A5 On/Off Antrieb	082F1147
5 m 2-polige Anschlussleitung halogenfrei für Icon ABN-RAD/ABN A5 On/Off Antrieb	082F1148
10 m 2-polige Anschlussleitung halogenfrei für Icon ABN-RAD/ABN A5 On/Off Antrieb	082F1149

Ventilmontageadapter für Elektrothermische Stellantriebe



Typ	Passend zu Ventilgehäuse/Verteiler	Best.-Nr.
Achtung: 5er Verpackungseinheit		
VA16 H	Buderus, Polytherm (M28 x 1,5)	193B2016
VA 78	Danfoss RA	193B2005
VA 32	Tour & Andersson	193B2008
VA 50	AB-QM, Honeywell&Brauk., Reich, Landis&Stäfa, Cazzaniga, MNG	193B2010
VA 70 H	Comap (M28 x 1,5), Universa	193B2011
VA 81 H	Strawa (Edelstahlverteiler) bis 2003, Stramax (Tobler)	193B2012
VA 04 H	Beulco (bis 2005)	193B2015
VA 50 H	Böhmisch, Caloflex	193B2018
VA 10	Dumser, Walter Meier, Simplex, KaMo, Beulco (ab 2006), Oventrop (M30 x 1,5), Strawa ab 2003, Buderus	193B2025
VA 16	Herz, Neo-Vac (M28 x1,5)	193B2027
VA 39	Oventrop (M30 x1,0), bis 1998	193B2030
VA 80	Heimeier,Herb,Onda,Schlösser(ab93),Oventrop(M30x1,5), Dynacon, Prolux TA(ab99),Comap(M30 x 1,5),Caleffi,Magra,Profitec, Taconova	193B2032
VA 26	Giacomini M30 x 1,5	193B2017
VA 02	Velta, Taconova	193B2009
VA 20 H	Schlösser (vor 1993)	193B2118
VA 90	Uponor, Giacomini Edelstahlverteiler	193B2101
VA 39 H	Oventrop (M30 x 1,0), bis 1998	193B2031
VA 41	Danfoss AB-QM DN 15 bis DN 32 , Jet Fussbodenverteiler	082F1072
ACHTUNG : Einzel-Verpackungseinheit		
VA 72	Danfoss RAV (ehemals 193B2006)	193B3001
VA 59	Danfoss RAVL (ehemals 193B2007)	193B3002
VA 97	Temset (ehemals 193B2013)	193B3003

Danfoss Ally™ Pro

Gebäude intelligenter verwalten

Gebäudeautomation leicht gemacht

Das Danfoss Ally™ Pro ist ein webbasierendes, kostenloses und einfach zu bedienendes Gebäudeleitsystem. Es wurde speziell für die Visualisierung und Regulierung von Gebäuden mit 30 bis 200 Radiatoren sowie grössere Fussbodenheizungen entwickelt. Das System macht also dort weiter, wo die Anlage mit einer reinen App-Lösung unübersichtlich und schwer bedienbar wird.

Danfoss Ally™ Pro kann die smarten Einzelraumregulierungen Danfoss Icon™ 24V für Fussbodenheizungen, Danfoss Ally™ für Radiatorheizungen sowie die ECL210/310 Heizungsregler integrieren, visualisieren und parametrisieren.

Durch den einfachen Aufbau der Benutzeroberfläche lässt sich Danfoss Ally™ Pro ohne Vorkenntnisse durch z.B. den Abwart/in einer Schule oder den Rezeptionisten/in bedienen.


Temperaturanpassungen, das Erstellen von Zeitplänen und Auswertungen von Temperaturverläufen in einem Raum können kinderleicht vorgenommen werden.



Holen Sie sich Ihren kostenlosen Zugang.

Ihre Mehrwerte:

- Geringe Investition in Building Management System (BMS) Plattform
- Einfache und schnelle Installation ohne bauliche Massnahmen
- Einfache Benutzeroberfläche
- Übersicht über alle Installationen von einem Ort aus (z.B. Alarmer)
- Hohe Energieeinsparungen von bis zu 20%
- Einfache Fehlerbehebung
- Komfortkontrolle auf jeder Benutzerebene
- Keine laufenden Verpflichtungen oder Kosten gegenüber BMS-Lieferanten
- Offene API für die Integration mit vollständigem BMS

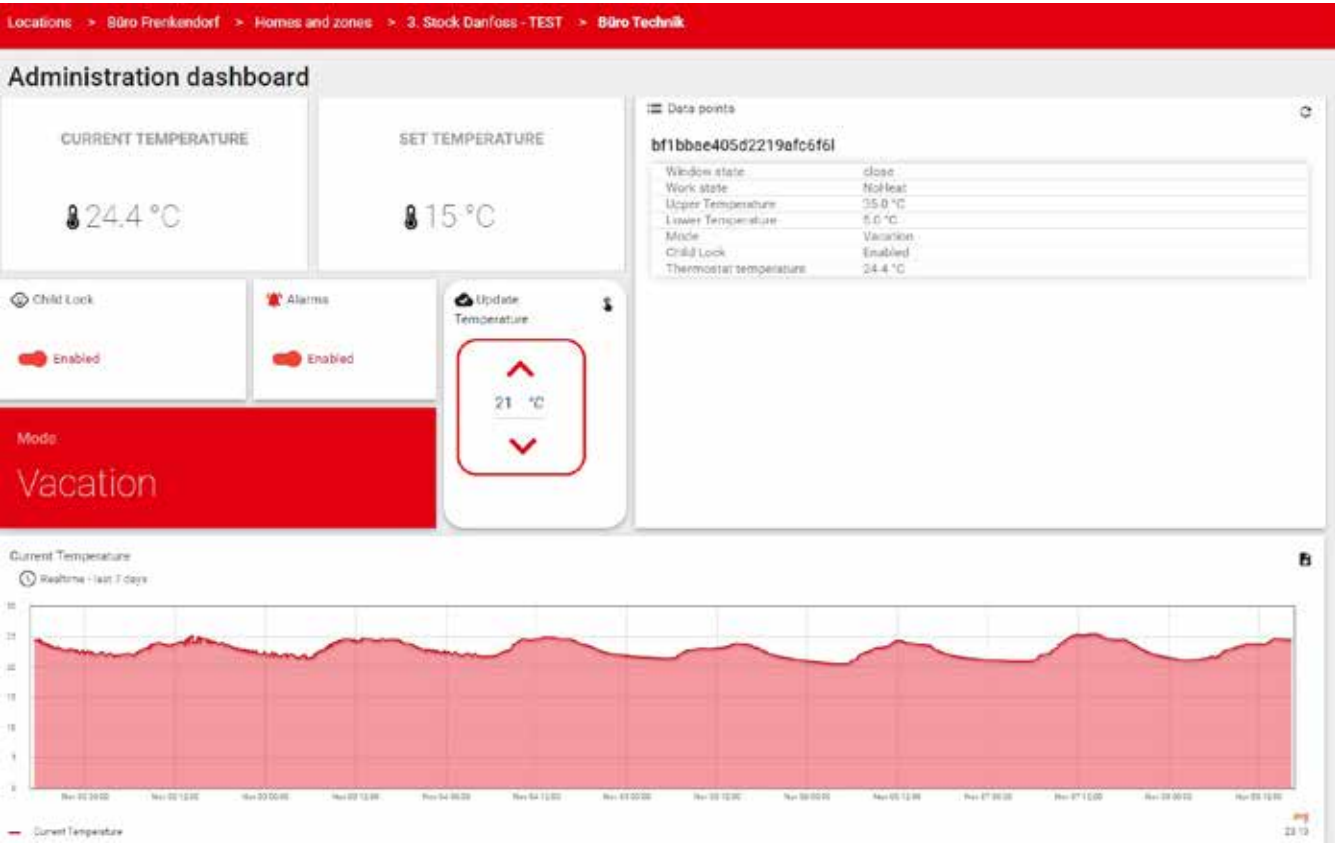


Danfoss UnoFloor Comfort Icon™ **NEU**

Vormontierte druckunabhängige Abgleichs- und Regelungseinheit für Fussbodenheizungen. Die Regeleinheit UnoFloor Comfort Icon wird verdrahtet und vormontiert ausgeliefert und ist für den Wandeinbau vorgesehen.

- Hauptregler Danfoss Icon™ 230 V
 - Stellantriebe
 - Edelstahlverteiler
 - AB-PM-Set
- Das verwendete Heizwasser muss der VDI 2035 entsprechen.

Typ	Anzahl Heizkreise	Montage links	Montage rechts	WG
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	
UnoFloor Comfort Icon™ Unterputz inkl. Tür und Rahmen	4	088X3814	088X3804	67
	5	088X3815	088X3805	
	6	088X3816	088X3806	
	7	088X3817	088X3807	
	8	088X3818	088X3808	
	10	088X3820	088X3810	
	12	088X3822	088X3812	

Anzahl der Heizkreise			
4, 5, 6	610 mm	647 mm	750 mm
7, 8	760 mm	797 mm	750 mm
10, 12	960 mm	997 mm	750 mm

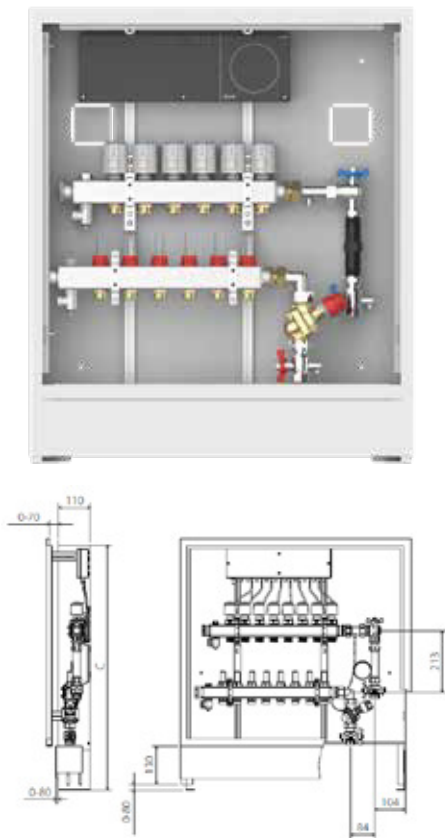


Danfoss UnoFloor EasyFit **NEU**

Vormontierte druckunabhängige abgleichs- und Regelungseinheit für Fussbodenheizungen. Die Regeleinheit UnoFloor EasyFit wird verdrahtet und vormontiert ausgeliefert und ist für den Einbau in einen Sockelkasten oder für eine Aufputz-Decken bzw. Aufputz-Wandmontage vorgesehen.

- Hauptregler Danfoss Icon™ 230 V
 - Stellantriebe
 - Edelstahlverteiler
 - AB-PM-Set
 - Montageplatte
- Das verwendete Heizwasser muss der VDI 2035 entsprechen.

Typ	Anzahl Heizkreise	Montage links	Montage rechts	WG
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	
UnoFloor EasyFit Einbau in einen Sockelkasten oder für eine Aufputz-Decken-bzw. Aufputz-Wandmontage	4	088X3834	088X3824	67
	5	088X3835	088X3825	
	6	088X3836	088X3826	
	7	088X3837	088X3827	
	8	088X3838	088X3828	
	10	088X3840	088X3830	
	12	088X3842	088X3832	

Anzahl der Heizkreise	A
4, 5, 6	791
7, 8	886
10, 12	1082

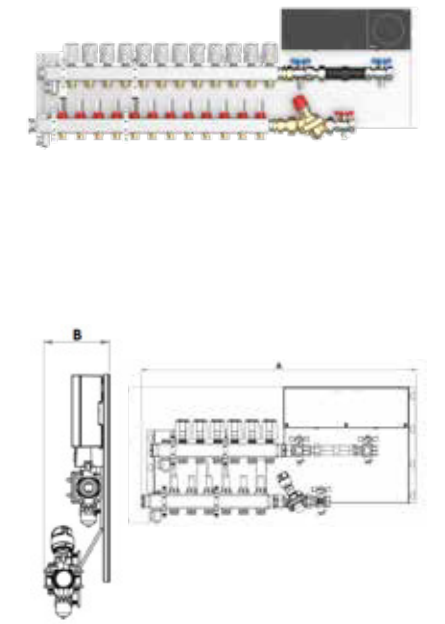

Danfoss **UnoFloor**
Vormontierte, verdrahtete
Verteilerstationen
für Fussbodenheizungen

Auspacken – anschliessen – fertig!
Die zeitsparende und installationssichere Lösung für den Einsatz in
Neubau oder Sanierung von Mehrfamilienhäusern. In Kombination mit
Danfoss Raumthermostaten die ideale Raumtemperaturregelung.



1,5 Std.
Zeiteinsparung
bei der Montage

NEUHEIT

1

Anschlussset
für alle Verteiler

- Differenzdruckregelung
- Mengenbegrenzung
- Wärmezählerpasstück
- Absperrungen



Konsequenter hydraulischer Abgleich für Fussbodenheizung **Kontinuierliche Energieeinsparung**

Die ideale Heizung in Wohngebäuden ist zuverlässig und einfach instand zu halten. Sie sollte bei niedrigen Heizkosten den Komfort erhöhen und geräuschlos arbeiten.

Das Danfoss Icon™ AB-PM Anschlussset für Fussbodenheizung passt an alle Verteiler und ist die perfekte Lösung für automatisch hydraulisch abgeglichene Fussbodenheizungsanlagen!



www.danfoss.ch

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Danfoss AG, Schweiz: heating.de.danfoss.ch • +41 61 510 00 19 • E-Mail: CS@danfoss.ch

Danfoss AG
Parkstrasse 6
4402 Frenkendorf

Bureau Suisse romande:
Chemin de la Rochette 2
1081 Montpreveyres

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und alle Danfoss Logos sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.