

## Installation Guide

## Danfoss Icon™ Display 24V

## Room Thermostat

AN289448766842bg-000201 | VIMCA244 | 088N3687 www.icon.danfoss.com

## Монтаж

Следвайте илюстрациите на фиг. 1 до 6 (за демонтаж виж фиг. 7).  
**Вижте фиг. 3:** Терморегулаторите може да се окабелят в BUS или Star конфигурация, вижте ръководството за монтаж на главен контролер за повече информация.

**Вижте фиг. 8:** Допълнителният подов сензор изисква използване на кабелопровод!

## Меню на инсталатора

Докоснете и задръжте  $\leftarrow$  за достъп до менюто „Settings“ (Настройки).  
 В менюто „Settings“ (Настройки) докоснете и задръжте  $\leftarrow$  за достъп до менюто „Installer“ (Инсталатор).

## Менюта

ME.1: Ограничение на обхвата на точката на задаване за стайна температура

ME.2: Номерът на версия/информация може да се използва за идентифициране на продукта.









ME.3: Извършете тест за връзка на връзката с главния контролер. Връща резултат като 0 – 100% (80% или повече е много силна връзка).

ME.4: Режим на подов сензор:  
 CO = Комфортен режим. Използват се въздушен и подов сензори.  
 FL = Режим на подов сензор. Крайният потребител задава желаната температура на пода.  
 dU = Двоен режим. Терморегулаторът управлява верига(и) на подово отопление и радиатор. Веригите на подовото отопление осигуряват минимална температура на пода, а радиаторът се използва за максимално натоварване.

ME.5: Мин. и макс. температура на пода, използвана в режим CO и dU.

ME.6: Референтна стая. Зададено на ON (Вкл), ако искате този терморегулатор да бъде референтен терморегулатор за превключване между охлаждане и отопление.

ME.7: Включване/изключване (ON/OFF) на охлаждането. Използва се за изключване на възможността за охлаждане, напр. в баня.

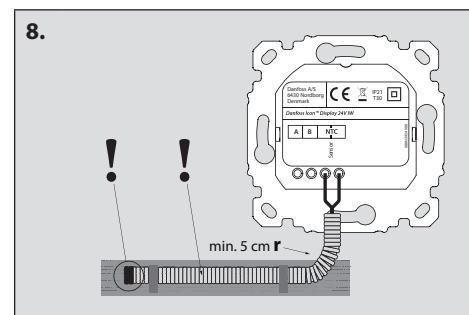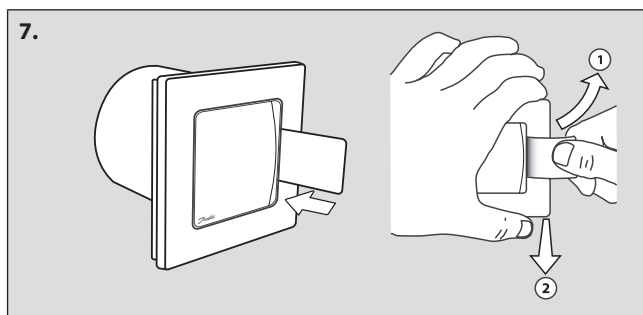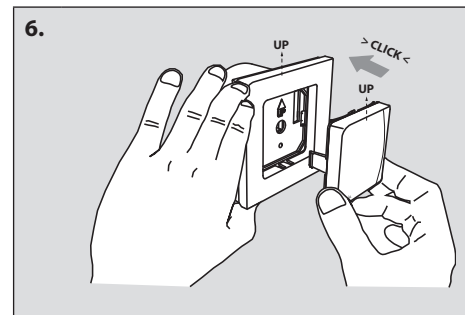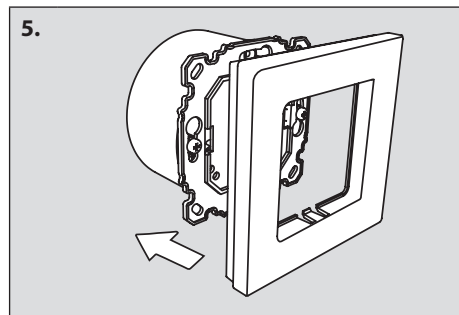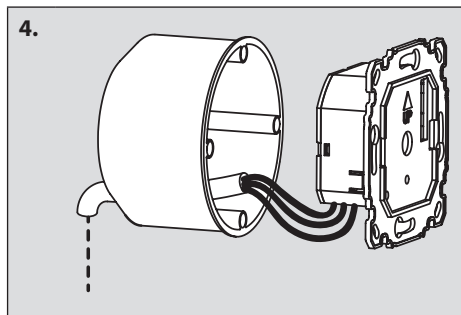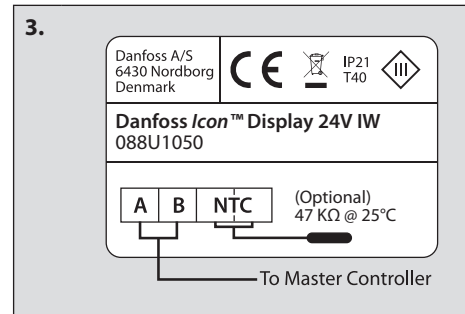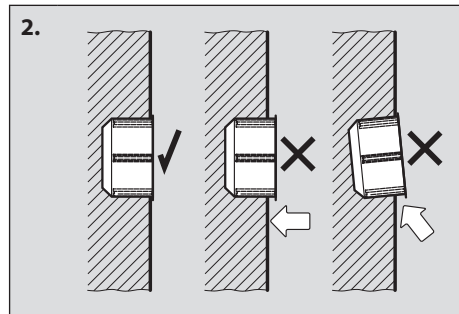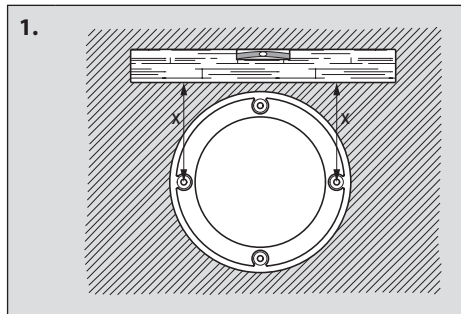

| Menu |  |                      |           |
|------|--|----------------------|-----------|
| ME.1 |  | Min. 5°C             | Max. 35°C |
| ME.2 |  | Product ID / Version |           |
| ME.3 |  | Link Test            |           |
| ME.4 |  |                      |           |
| ME.5 |  | Min. 18°C            | Max. 35°C |
| ME.6 |  | Reference Room       |           |
| ME.7 |  | Cooling ON/OFF       |           |

## Данфос ЕООД

Сегмент отопление • heating.danfoss.bg • +359 2 9424910 • E-mail: heating@danfoss.bg

Данфос не може да поеме отговорност за възможни грешки в каталози, брошури и други печатни материали. Данфос си запазва правото да променя продуктите без предизвестие. Това се отнася и за вече закупени продукти, при условие, че промените са възможни без произтичащи от това промени във вече договорените спецификации. Всички търговски марки в настоящия каталог са собственост на съответните дружества. Данфос и логото на Данфос са собственост на Danfoss A/S. Всички права запазени.