

Installation Guide

Danfoss Icon™ Display 24V

Room Thermostat

AN289455332854ro-000202 | VIMCB246 | 088N3690

www.icon.danfoss.com

Instalarea

Urmați indicațiile din figurile 1 – 9 (pentru demontare, consultați fig. 10-12)

Notă, fig. 3: termostatele pot fi conectate în configurație BUS sau stea; pentru mai multe informații, consultați Ghidul de instalare al controlerului principal.

Notă, fig. 13: pentru senzorul de podea opțional este nevoie de un tub de cabluri electrice!

Meniul de instalare

Atingeți și mențineți apăsat  pentru a accesa meniul Settings (Setări). În meniul Settings (Setări), atingeți și mențineți apăsat  pentru a accesa Meniul de instalare.

Meniuri

ME.1: Limitele intervalului de setare pentru temperatura camerei.

ME.2: Informații/număr versiune; pot fi utilizate pentru identificarea produsului.

ME.3: Efectuați testul de conexiune pentru a verifica legătura cu controlerul principal. Returnează rezultatul ca 0 – 100% (80% sau mai mult înseamnă o conexiune foarte puternică).

ME.4: Mod senzor podea:

 = Mod Confort. Se utilizează atât senzorul de aer, cât și senzorul de podea.


 = Mod senzor podea. Utilizatorul final setează temperatura dorită pentru podea.

 = Mod dual: Termostatul controlează un radiator și circuitele de încălzire în podea. Circuitele de încălzire în podea asigură temperatura minimă a podelei, iar radiatorul este folosit pentru sarcina maximă.

ME.5: Temperatura min. și max. pentru podea, utilizată în modurile  și .

ME.6: Cameră de referință. Setati la ON (Pornit) dacă doriți ca acest termostată să fie cel de referință pentru comutarea între răcire și încălzire.

ME.7: Răcire ON/OFF (Pornit/oprit). Utilizați pentru a opri capacitatea de răcire, în sălile de baie, de exemplu.

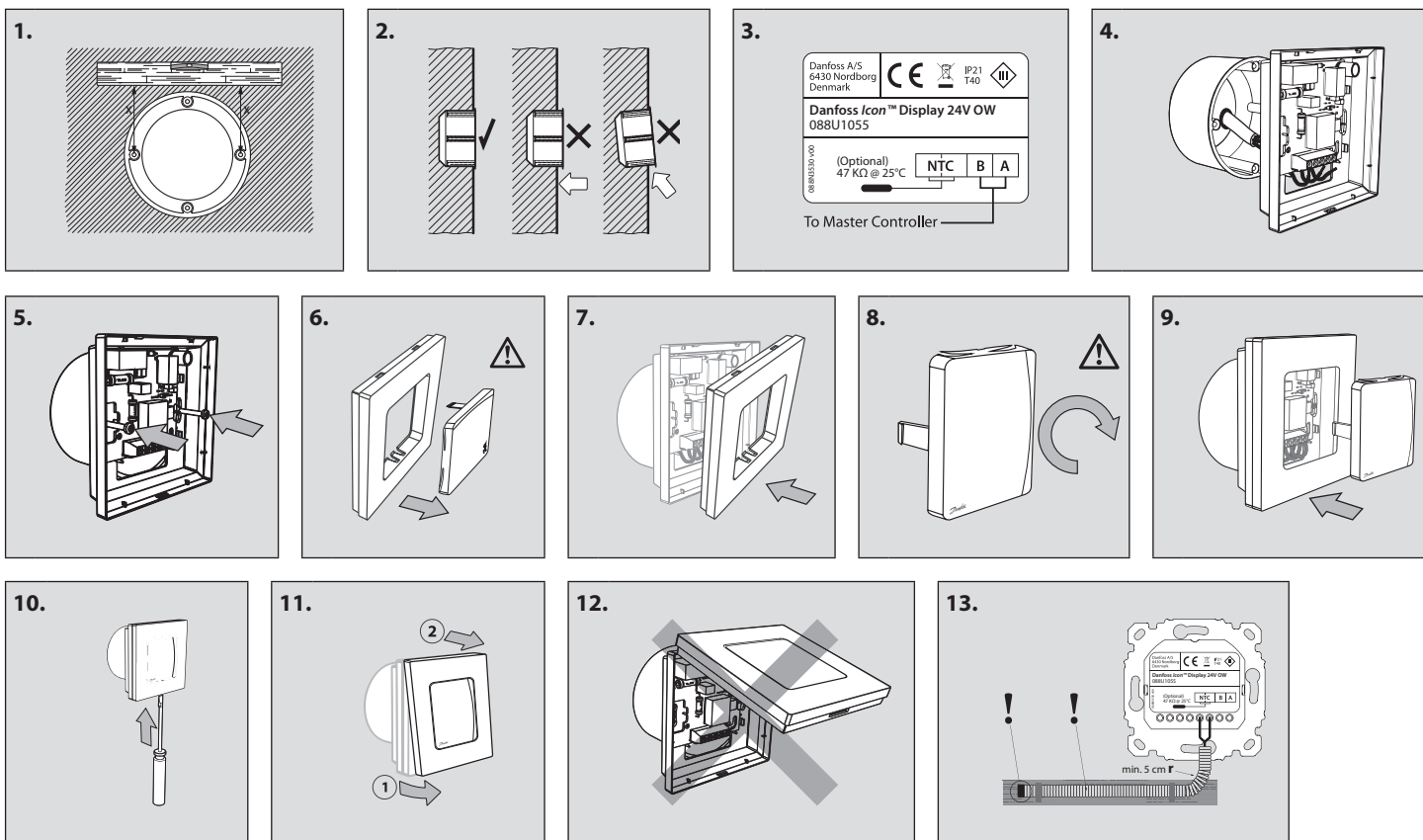

Menu		
ME.1		Min. 5°C  Max. 35°C 
ME.2		Product ID / Version
ME.3		Link Test
ME.4	  	
ME.5		Min. 18°C  Max. 35°C  
ME.6		Reference Room
ME.7		Cooling ON/OFF

S.C. Danfoss SRL • Sos. Ottenitei 208 • RO-077160, Popești-Leordeni, jud. Ilfov • Romania
Danfoss Incalzire • heating.danfoss.ro • +40 031 2222 101 • E-mail: danfoss.ro@danfoss.com
Nr. Inreg. Registrul Comertului: J23/1052/2009 • C.U.I.: RO8127710

Danfoss nu își asumă nicio responsabilitate pentru posibilele erori din cataloage, broșuri și alte materiale tipărite. Danfoss își rezervă dreptul de a modifica produsele fără nicio notificare. Aceasta se aplică, de asemenea, produselor care au fost deja comandate. Toate mărcile comerciale din acest material sunt proprietatea companiilor respective. Danfoss și logoul Danfoss sunt mărci comerciale înregistrate ale Danfoss A/S. Toate drepturile sunt rezervate.