

Automaattiset linjasäätöventtiilit **ASV-PV & ASV-BD**

Danfossin automaattiset ASV-linjasäätöventtiilit ovat yksinkertainen, luotettava ja kustannustehokas ratkaisu kaksiputkisten lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmien tasapainotukseen. Ne ratkaisevat painenvaihteluongelman, joka on juurisyy järjestelmän epätasapainoon ja ongelmiin. ASV:ssä on kaksi komponenttia: paluuputkeen asennettava paine-erosäädin ASV-PV ja menoputkeen asennettava partneriventtiili ASV-BD. Impulssiputki yhdistää venttiilit, jolloin nousun paine-eroa pystytään säätämään.

Ominaisuudet:


- Selkeä asetusasteikko
- Pieni integrointikorkeus
- Nopeampi ja helpompi huuhtelu
- Integroitu kalvo

Skannaa QR-koodi tai lue lisää [täältä!](#)



Menetelmä ASV

ASV automaattinen linjasäätö
Paine-erosäädin jokaisessa nousussa ja esisäädetyt venttiilit pattereissa.

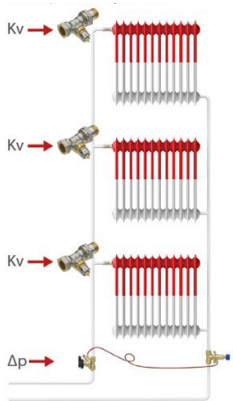

Sovellutusalue: Tyypillinen käyttöalue kerrostalot. Järjestelmät;

- joiden nousuissa paljon pattereita
- joissa käytetään pattereihin integroituja venttiilejä
- joiden pattereissa pieni deltaT tai suuri teho (suuri virtaus)
- joissa valmiina hyvin toimivat lämpöpatterit
- joiden pumpuissa on iso nostokorkeus



Tuote	LVI	Danfoss	Kuvaus
ASV-PV 15	4015552	003Z5501	DN 15, 1/2"
ASV-PV 20	4015553	003Z5502	DN 20, 3/4"
ASV-PV 25	4015554	003Z5503	DN 25, 1"
ASV-PV 32	4015555	003Z5504	DN 32, 1 1/4"
ASV-PV 40	4015556	003Z5505	DN 40, 1 1/2"
ASV-PV 50	4015072	003Z5506	DN 50, 2"
ASV-PV 65	4015073	003Z0623	DN 65 - Laippa
ASV-PV 80	4015074	003Z0624	DN 80, Laippa
ASV-PV 100	4015075	003Z0625	DN 100 - Laippa
ASV-BD 15	4015163	003Z4041	DN 15, 1/2"
ASV-BD 20	4015164	003Z4042	DN 20, 3/4"
ASV-BD 25	4015165	003Z4043	DN 25, 1"
ASV-BD 32	4015166	003Z4044	DN 32, 1 1/4"
ASV-BD 40	4015167	003Z4045	DN 40, 1 1/2"
ASV-BD 50	4015168	003Z4046	DN 50, 2"
ASV-BD 50	4015138	003Z1061	DN 50 - Laippa
ASV-BD 65	4015139	003Z1062	DN 65 - Laippa
ASV-BD 80	4015140	003Z1063	DN 80 - Laippa
ASV-BD 100	4015141	003Z1064	DN 100 - Laippa