

Manuaalinen linjasäätöventtiili


MSV-BD - LENO

Danfoss MSV-BD - LENO on uuden aikakauden manuaalinen linjasäätöventtiili virtauksen säätämiseen lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmissä. LENO on yhdistetty säätö- ja sulkuventtiili, jolla on useita ainutlaatuisia ominaisuuksia.


Ominaisuudet:

- Auki/kiinni asennot värimerkitty
- Markkinoiden tarkin
- Ei vaadi rauhoitusetäisyyksiä
- Mahdollisuus tyhjentää verkosto joko ennen tai jälkeen venttiiliin
- 360° kääntyvät mittayhteet helpottavat verkoston mittaamista ja tyhjentämistä
- Sertifioitu, nyt myös käyttöveteen soveltuva

Skannaa QR-koodi tai lue lisää [täältä!](#)

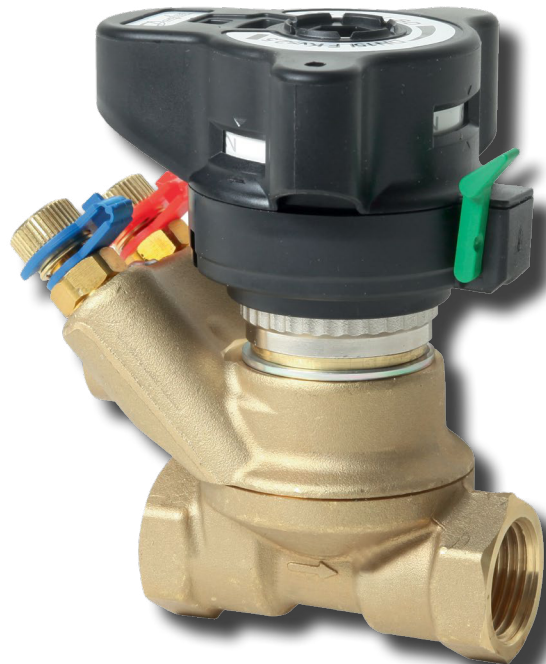


Tuote	LVI	Danfoss	Liitäntä	kvs
MSV-BD DN15 LF	4015576	003Z4000	sisäkierre ½"	2,5
MSV-BD DN15	4015577	003Z4001	sisäkierre ½"	3
MSV-BD DN20	4015578	003Z4002	sisäkierre ¾"	6,6
MSV-BD DN25	4015579	003Z4003	sisäkierre 1"	9,5
MSV-BD DN32	4015580	003Z4004	sisäkierre 1¼"	18
MSV-BD DN40	4015581	003Z4005	sisäkierre 1½"	26
MSV-BD DN50	4015582	003Z4006	sisäkierre 2"	40
MSV-BD DN15 LF	4015583	003Z4100	G ulkokierre ¾"	2,5
MSV-BD DN15	4015584	003Z4101	G ulkokierre ¾"	3
MSV-BD DN20	4015585	003Z4102	G ulkokierre 1"	6

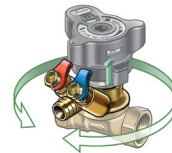


Helppo mitata




Mahdollistaa lukituksen

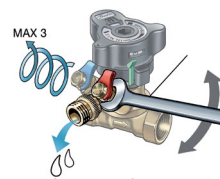


Verkoston tyhjennys

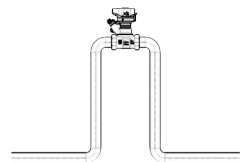

Ei vaadi "rauhoitusalueita"

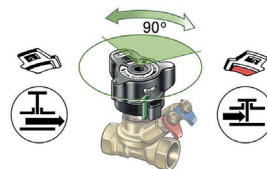

Auki/kiinni asennot värimerkitty

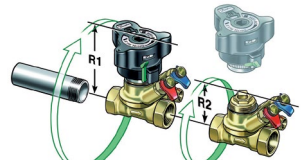

Asennettavissa ahtaisiin paikkoihin poistamalla kahva