

Manuell balanseringsventil


MSV-BD LENO

Danfoss MSV-BD LENO är en modern manuell balanseringsventil för att reglera flödet i värme-, kyl- och tappvattensystem. MSV-BD LENO är en kombinerad regler- och avstängningsventil med flera unika egenskaper.

Egenskaper:

- Färgindikator för öppen/stängd.
- Avtagbar ratt för enkel montering.
- Enkel låsning av förinställning.
- Avtappning/påfyllning möjlig på båda sidor om ventilen.
- Numerisk förinställningsskala och synlig ur era vinklar.
- 360° roterande mätuttag för enkel mätning och avtappning.
- Montage direkt mot rörböj är tillåten, då mätsträckan är rak inne i ventilen.
- Finns i PURE utförande. Vårt PURE-sortiment innehåller mindre än 0,1% bly.

[Läs mer här.](#)

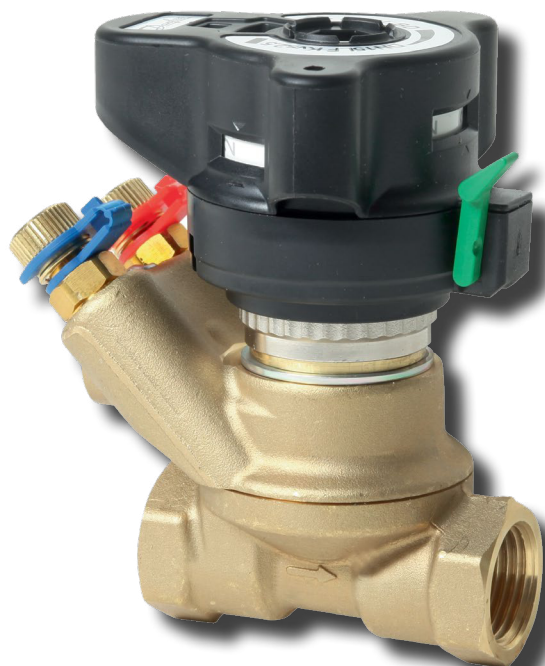

Produkt	RSK-nr	Danfoss	Beskrivning	kvs
MSV-BD PURE DN 15 LF	488 32 09	003Z9990	Rp 1/2"	2,5
MSV-BD PURE DN 15	488 32 10	003Z9991	Rp 1/2"	3,0
MSV-BD PURE DN 20	488 33 56	003Z9992	Rp 3/4"	6,6
MSV-BD PURE DN 25	488 33 57	003Z9993	Rp 1"	9,5
MSV-BD DN15 LF	489 30 94	003Z4000	Rp 1/2"	2,5
MSV-BD DN15	489 30 95	003Z4001	Rp 1/2"	3
MSV-BD DN20	489 30 96	003Z4002	Rp 3/4"	6,6
MSV-BD DN25	489 30 97	003Z4003	Rp 1"	9,5
MSV-BD DN32	489 30 98	003Z4004	Rp 1 1/4"	18
MSV-BD DN40	489 30 99	003Z4005	Rp 1 1/2"	26
MSV-BD DN50	489 31 00	003Z4006	Rp 2"	40
MSV-BD DN15 LF	489 31 01	003Z4100	G 3/4"	2,5
MSV-BD DN15	489 31 02	003Z4101	G 3/4"	3
MSV-BD DN20	489 31 03	003Z4102	G 1"	6

