

Automatiska balanseringsventiler

ASV-PV & ASV-BD

Danfoss automatiska balanseringsventiler (ASV) är en enkel, pålitlig och kostnadseffektiv lösning för att balansera två-rörs värme- eller kylsystem. De löser problemet med tryckfluktuationer, som är grundorsaken till obalans och problem i systemet. ASV består av två komponenter: ASV-PV differenstrycksregulator installerad i returledningen och ASV-BD partnerventil installerad i tilloppsledningen. Impulsröret förbinder ventilerna, vilket gör att tryckskillnaden i stammen kan justeras.


Egenskaper:

- Synlig inställningsskala.
- Låg inbyggnadshöjd.
- Snabbare, enklare och bättre spolning.
- Integrerat membran.
- Finns i PURE utförande. Vårt PURE-sortiment innehåller mindre än 0,1% bly.

[Läs mer här.](#)

Så funkar det

ASV automatisk differenstrycksregulator. Differenstrycksregulator i varje stam och förinställda ventiler vid radiatorerna.

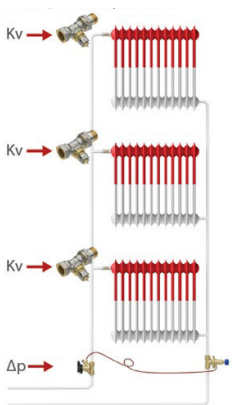

Användningsområde:

Typiskt användningsområde är flerfamiljshus.

System;

- med flera radiatorer på stammarna
- där integrerade ventiler används i radiatorerna
- med radiatorer som har litet delta T eller högt flöde
- med väl fungerande radiatorer
- med pumpar som har stor lyfthöjd



Produkt	RSK-nr	Danfoss	Beskrivning
ASV-PV PURE 15	493 70 00	003Z5621	DN 15, 1/2"
ASV-PV PURE 20	493 70 01	003Z5622	DN 20, 3/4"
ASV-PV PURE 25	493 70 02	003Z5623	DN 25, 1"
ASV-PV 15	540 09 19	003Z5601	DN 15, 1/2"
ASV-PV 20	540 09 20	003Z5602	DN 20, 3/4"
ASV-PV 25	540 09 21	003Z5603	DN 25, 1"
ASV-PV 32	540 65 57	003Z5604	DN 32, 1 1/4"
ASV-PV 40	540 65 59	003Z5605	DN 40, 1 1/2"
ASV-PV 50	540 65 60	003Z5606	DN 50, 2"
ASV-BD PURE 15	493 70 03	003Z4941	DN 15, 1/2"
ASV-BD PURE 20	493 70 04	003Z4942	DN 20, 3/4"
ASV-BD PURE 25	439 70 05	003Z4943	DN 25, 1"
ASV-BD 15	540 09 13	003Z4041	DN 15, 1/2"
ASV-BD 20	540 09 14	003Z4042	DN 20, 3/4"
ASV-BD 25	540 09 15	003Z4043	DN 25, 1"
ASV-BD 32	540 09 16	003Z4044	DN 32, 1 1/4"
ASV-BD 40	540 09 17	003Z4045	DN 40, 1 1/2"
ASV-BD 50	540 09 18	003Z4046	DN 50, 2"