


## Brugervejledning

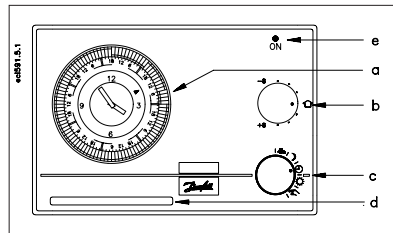

### a) Indstilling af program-uret

Rytterne skubbes mod midten, når der ønskes sparetemperatur. Aktuelt tidspunkt og eventuelt dag indstilles ud for pilen.

 




### b) Temperatur indstilling

Normal indstilling: 0


Drejes med uret (+), hæves fremløbstemperaturen.

Drejes mod uret (-), sænkes fremløbstemperaturen.

### c) Funktionsomskifter

-  Opvarmningen stoppet, men frostsikringen er aktiv.
-  Konstant sparetemperatur.
-  Automatisk skift mellem komfort- og spareperioder, som indstillet på uret.
-  Konstant komforttemperatur.
-  Regulatoren er ude af drift. Manuel betjening af ventilmotor. Pumpe i varmekreds er konstant indkoblet.


### e) Indikering af ON og evt. fejl

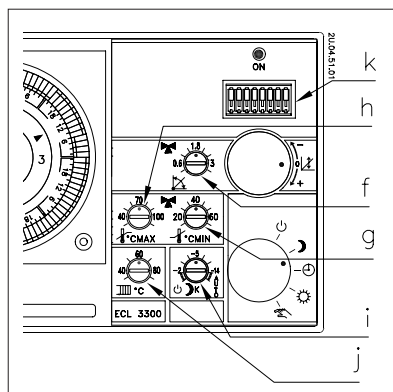

### Installatør indstillinger

Potentiometre til indstilling af:

#### f) Varmekurvens hædning

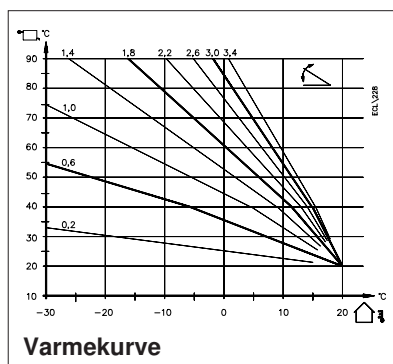


#### g) Minimum fremløbstemperatur

#### h) Maksimum fremløbstemperatur

#### i) Indstilling af natsenkning

Ved at indstille natsenkning i stilling 0-14 opnås en fast parallelforskydning af varmekurven.

I stilling "AUTO" reduceres natsenkningen, når udetemperaturen falder.

I stilling  opvarmningen stoppes, men frostsikringen er aktiv.

#### j) Returtemperaturbegrænser