

Vartotojo vadovas

„Danfoss Icon™ Display“

Kambario termostatas, 230 V

Ižanga

„Danfoss Icon™ Display“ yra specialiai grindų šildymo sistemoms skirtas kambario termostatas. Siūlomi keturi skirtingi variantai, tinkantys viso pasaulio rinkoms.

„Danfoss Icon™ Display“ naudojimas yra intuityvus ir paprastas. Tiesiog nustatykite norimą komforto temperatūrą ir termostatas kontroliuos kambario temperatūrą, atsižvelgdamas į nustatymą.


Termostato pažadinimas

Palieskite ekraną, kad pažadintumėte „Danfoss Icon™ Display“.

Rodoma faktinė kambario temperatūra. Jeigu termostatas įjungia šildymą, rodoma šildymo piktograma .

Palieskite , kad grįžtumėte į ankstesnį ekraną.

Neatlikus jokių veiksmų, ekranas išsijungia po 10 sekundžių.

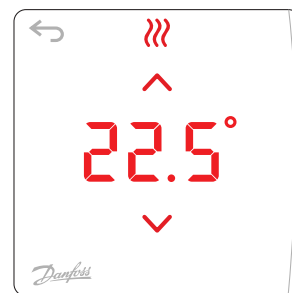


Temperatūros nustatymas

Termostato pažadinimas

Palieskite  arba , kad nustatytumėte pageidaujamą kambario temperatūrą.

Mirksinti temperatūros reikšmė reiškia, kad vyksta nustatymas.

Nustatymą patvirtinkite paliesdami .

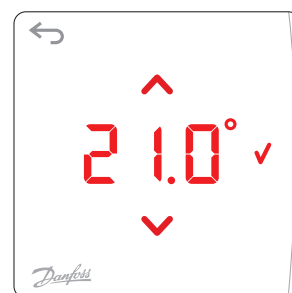

Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Vienu metu paspauskite  ir  bent 3 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte „Danfoss Icon™ Display“ numatytuosius gamyklinius nustatymus.

Ekranas persijungia iš **dE L i AL L**.

Patvirtinkite paliesdami .

Meniu


Pažadinkite termostatą.

Paspauskite  3 sekundes, kad atidarytumėte vartotojo meniu **ME. 1** ir **ME. 2**.

Perjunkite meniu naudodami  arba .

Pasirinkite meniu naudodami .

(Jei norite atidaryti montuotojo meniu **ME. 3** ir **ME. 4**, paspauskite  dar kartą ir palaikykite 3 sekundes.)

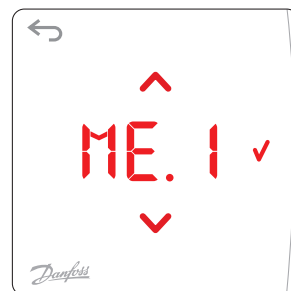

ME. 1 Temperatūros ribojimas

SE  ir **HI** perjungia temperatūrą ekrane. Nustatykite didžiausią temperatūrą naudodami  arba .

SE  ir **LO** perjungia temperatūrą ekrane. Nustatykite žemiausią temperatūrą naudodami  arba .

Pasirinkimą patvirtinkite paliesdami .

Numatytosios temperatūros diapazonas: nuo 5 iki 35 °C.

ME. 2 Gaminio identifikacinis kodas

Gaminio kodas.

3 ir 4 meniu skirti tik montuotojui

ME. 3 Pavaros tipo nustatymas

Pasirinkite Normaliai uždaryta **NC** arba Normaliai atidaryta **NO** naudodami  arba .

Patvirtinkite naudodami .

ME. 4 Grindų šilumos skleidimo charakteristikų nustatymas

Pasirinkite Greitas **FAST**, Vidutinis **ME**  arba Lėtas **SL**  šilumos skleidimo charakteristikas naudodami  arba .

Patvirtinkite naudodami .

Danfoss UAB

Smolensko g. 6 • LT-03201 Vilnius
Tel.: (8-5) 2105 740 • Faks: (8-5) 2335 355
El.p.: danfoss@danfoss.lt
<http://sildymas.danfoss.lt>

Danfoss UAB

Savanorių pr. 347-209 • LT-49423 Kaunas
Tel.: (8-37) 352100 • Faks: (8-37) 353207