

Gebruikershandleiding

Danfoss *Icon*™ Display

Kamerthermostaat, 230 Volt versie

Inleiding

Danfoss *Icon*™ Display is een kamerthermostaat die specifiek ontworpen is voor vloerverwarmings-systemen. Leverbaar in vier verschillende uitvoeringen voor verschillende markten wereldwijd.

Danfoss *Icon*™ Display werkt eenvoudig en zeer intuïtief: U hoeft enkel de gewenste comfort tempe-ratuur in te stellen, waarna de thermostaat de kamertemperatuur regelt op basis van uw instelling.


De thermostaat activeren

Raak het scherm aan om de Danfoss *Icon*™ Display te activeren.

De huidige kamertemperatuur wordt weergegeven. Het **Verwarmen**-pic-togram  wordt weergegeven als de thermostaat de verwarming heeft ingeschakeld.

Raak  aan om terug te keren naar het vorige scherm.

Het scherm wordt na 10 seconden inactiviteit uitgeschakeld.

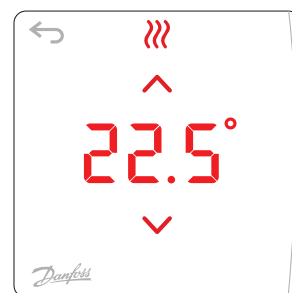


De temperatuur instellen

De thermostaat activeren

Raak  of  aan om de gewenste kamertemperatuur in te stellen.

De temperatuur knippert om aan te geven dat de instelling wordt aangepast.

Bevestig uw instelling door  aan te raken.

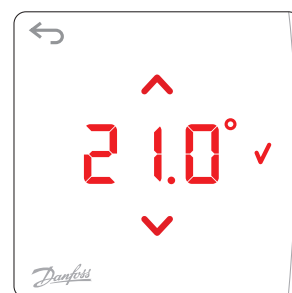

Resetten naar fabrieksinstellingen

Raak  en  tegelijkertijd minstens 3 seconden aan om de Danfoss *Icon*™ Display terug te zetten naar fabrieksinstellingen.

Het scherm geeft afwisselend **dE L** en **AL L** weer.

Bevestig door  aan te raken.

Menu's


Activeer de thermostaat.

Raak  3 seconden aan om het Gebruikersmenu **ME. 1** en **ME. 2** te openen.

Wissel tussen de menu's met  of .

Selecteer een menu met .

(Om het Installatiemenu **ME. 3** en **ME. 4** te openen, moet u  opnieuw 3 seconden aan raken.)

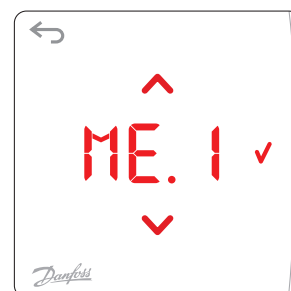

ME. 1 Temperatuurbegrenzing

SE E en **HI** worden afwisselend met de temperatuur weergegeven op het scherm. Stel de hoogste temperatuur in met  of .

SE E en **LO** worden afwisselend met de temperatuur weergegeven op het scherm. Stel de laagste temperatuur in met  of .

Bevestig uw selectie door  aan te raken.

Standaard temperatuurbereik: 5 tot 35°C.

ME. 2 Product-ID

Productiecode.

Menu 3 en 4 zijn alleen relevant voor de installateur

ME. 3 Type servomotor instellen

Selecteer Normaal gesloten (NC) **NC** of Normaal open (NO) **NO** met  of .

Bevestig met .

ME. 4 Warmte-afgifte kenmerk van de vloer instellen

Gebruik  of  om de warmte-afgifte in te stellen op **Snel** (gefreezd-25mm) **FR S**, **Gemiddeld** (zandcement-50mm) **ME d** of **Traag** (beton-75mm) **SL Q**.

Bevestig met .

Danfoss B.V.

Postbus 218 • 3100 AE Schiedam
Tel.: 010 249 2110 • Fax: 010 249 2111
www.klimaatregeling.danfoss.nl

Danfoss kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke fouten in catalogi, handboeken en andere documentatie. Danfoss behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving haar producten te wijzigen. Dit geldt eveneens voor reeds bestelde producten, mits zulke wijzigingen aangebracht kunnen worden zonder dat veranderingen in reeds overeengekomen specificaties noodzakelijk zijn. Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke bedrijven. Danfoss en het Danfoss logo zijn handelsmerken van Danfoss A/S. Alle rechten voorbehouden.