

Podręcznik użytkownika

Danfoss *Icon*™ Display

Termostat pokojowy, 230 V

Wstęp

Danfoss *Icon*™ Display jest termostatem pokojowym specjalnie zaprojektowanym do systemów ogrzewania podłogowego. Jest dostępny w czterech różnych wersjach dostosowanych do rynków na całym świecie.

Danfoss *Icon*™ Display jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Wystarczy ustawić żądaną temperaturę komfortową, a termostat będzie ją kontrolować na podstawie wprowadzonych ustawień.


Aktywowanie termostatu

Dotknij ekranu, aby aktywować Danfoss *Icon*™ Display.

Wyświetlana jest rzeczywista temperatura pokojowa. Jeżeli termostat wyłączył ogrzewanie, wyświetlona zostanie ikona **ogrzewanie** .

Dotknij , aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Ekran wyłącza się po upływie 10 sekund, jeżeli nie zostanie wykonane żadne działanie.

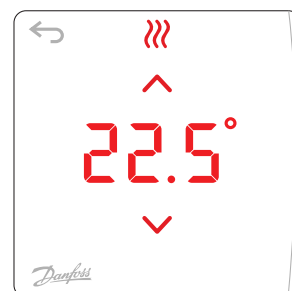


Ustawianie temperatury

Aktywowanie termostatu

Dotknij  lub , aby ustawić żądaną temperaturę pokojową.

Ikona temperatury zacznie migać, co oznacza, że ustawianie jest w toku.

Należy potwierdzić ustawienia przez dotknięcie .

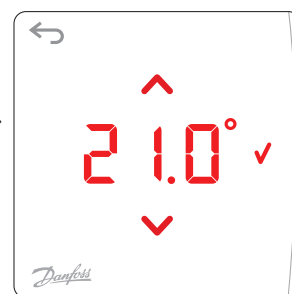

Resetowanie do ustawień fabrycznych

Należy nacisnąć jednocześnie  i  i przytrzymać przez 3 sekundy, aby zresetować Danfoss *Icon*™ Display do ustawień fabrycznych.

Wyświetlacz przechodzi z **dE L** do **AL L**.

Należy potwierdzić ustawienia, dotykając .

Menu


Należy aktywować termostat.

Nacisnąć i przytrzymać  przez 3 sekundy, aby otworzyć menu użytkownika **ME.1** i **ME.2**.

Można przejść z jednego menu do drugiego, używając  lub .

Wybrać menu, używając .

(Aby otworzyć menu instalatora **ME.3** i **ME.4**, należy ponownie nacisnąć  i przytrzymać przez 3 sekundy).

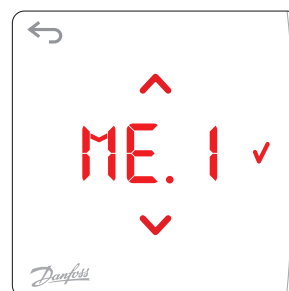

ME.1 Ograniczenie temperatur

SEŁ i **HI** dotyczą przechodzenia na ekranie z jednej temperatury, do drugiej Ustawić najwyższą temperaturę, używając  lub .

SEŁ i **LO** dotyczą przechodzenia na ekranie z jednej temperatury, do drugiej Ustawić najniższą temperaturę, używając  lub .

Następnie potwierdzić przez dotknięcie .

Domyślny zakres temperatur: od 5°C do 35°C.

ME.2 ID produktu

Kod produkcji.

Menu od 3 do 4 są przeznaczone dla instalatora

ME.3 Ustawienia typu silownika

Wybrać pomiędzy normalnie zamkniętym **NC** i normalnie otwartym **NO**, używając  lub .

Potwierdzić, używając .

ME.4 Ustawianie charakterystyki emisji ciepła podłogi

Wybrać szybką **FAST**, średnią **ME d** lub wolną **SL 0** charakterystykę emisji ciepła, używając  lub .

Potwierdzić, używając .

Danfoss Poland Sp. z o.o

ul. Chrzanowska 5 • 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Telefon: (22) 755 07 00 • Telefax: (22) 755 07 01

E-mail: info@danfoss.pl • www.danfoss.pl

Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.