

Руководство пользователя

# Danfoss Icon™ Display

## Комнатный термостат, 230 В

### Введение

Danfoss Icon™ Display — это термостат, специально разработанный для управления системами теплого пола. Он поставляется в четырех вариантах дизайна, подходящих для использования в различных странах мира.

Danfoss Icon™ Display имеет интуитивно понятное управление и прост в использовании. Просто установите комфортную для вас температуру и термостат начнет регулировать температуру в помещении в соответствии с вашим пожеланием.

### Активация термостата

Коснитесь сенсорного экрана, чтобы активировать Danfoss Icon™ Display.

На экране отображается текущая температура в помещении. Если термостат включен на отопление, отображается значок **отопления** ☰.

Для возврата к предыдущему экрану нажмите значок ↶.

Через 10 секунд бездействия экран выключается.




### Установка температуры

Активация термостата

Чтобы установить желаемую температуру в помещении, нажмите **^** или **∨**.

Цифры на экране мигают, показывая, что запущен процесс установки температуры.

Подтвердите выбранные настройки, нажав **✓**.

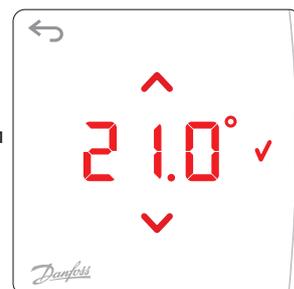

### Сброс к заводским настройкам

Для сброса Danfoss Icon™ Display к заводским настройкам нажмите **^** и **∨** одновременно и удерживайте их нажатыми не менее 3 секунд.

На дисплее попеременно отображаются надписи **dE L** и **AL L**.

Подтвердите выбранные настройки, нажав **✓**.

## Меню


Активируйте терморегулятор.

Нажмите  в течение 3 секунд, чтобы открыть меню пользователя **ME.1** и **ME.2**.

Для переключения между меню используется  или .

Для выбора меню используется значок .

(Чтобы открыть меню монтажника **ME.3** и **ME.4**, нажмите  еще раз в течение 3 секунд).

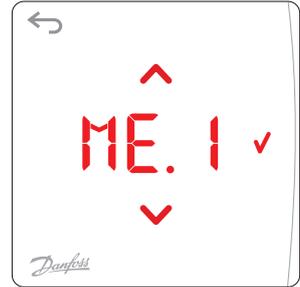

### **ME.1** Ограничение диапазона температуры

Надписи **SE** и **HI** мигают на экране попеременно с температурой. Установите максимальную температуру с помощью  или .

Надписи **SE** и **LO** мигают на экране попеременно с температурой. Установите минимальную температуру с помощью  или .

Для подтверждения нажмите .

Температурный диапазон по умолчанию: 5–35°C.

### **ME.2** Идентификатор изделия

Код изготовителя.

## Меню 3 и 4 предназначены только для монтажника

### **ME.3** Установка типа привода

Выберите **Нормально закрытый** **NC** или **Нормально открытый** **NO** с помощью  или .

Подтвердите изменение с помощью .

### **ME.4** Установка характеристик теплового излучения пола

Выберите скорость теплового излучения (быстрое **FAST**, среднее **ME** или медленное **SLD**) с помощью  или .

Подтвердите изменение с помощью .

## ООО "Данфосс"

**Главный офис**  
Россия, 143581, Московская обл.  
Истринский р-н,  
Павловская Слобода,  
Лешково, 217  
Тел.: (095) 792 57 57  
Факс: (095) 792 57 58  
(095) 792 57 59/60  
E-mail: info@danfoss.ru  
Адрес в интернет: <http://www.danfoss.com>

**ЗАО "Данфосс" Филиал**  
Россия, 197342,  
Санкт-Петербург,  
ул.Торжковская 5, офис 525  
Телефон: (812) 327 87 88  
Телефакс: (812) 327 87 82  
E-mail: spb@danfoss.ru

**ЗАО "Данфосс" Филиал**  
Россия, 644042, Омск,  
проспект Маркса, 18  
Телефон: (3812) 30 22 06  
Телефакс: (3812) 31 02 12  
E-mail: veretennikov@danfoss.ru

**ЗАО "Данфосс" Филиал**  
Россия, 420139, Казань,  
ул. Фучика, 34, офис 73  
Телефон: (8432) 68 45 21  
Телефакс: (8432) 68 45 21  
E-mail: kornilov@danfoss.ru

**ЗАО "Данфосс" Филиал**  
Россия, 603060,  
Нижний Новгород  
ул. Горького, 115 офис 903  
Телефон: (8312) 37 51 21  
Телефакс: (8312) 37 51 21  
E-mail: bazankov@danfoss.ru

**ЗАО "Данфосс" Филиал**  
Россия, 630075, Новосибирск,  
ул. Б. Хмельницкого, 2  
Телефон: (3832) 73-45-71  
Телефакс: (3832) 73-45-71  
E-mail: pissarev@danfoss.ru

**ЗАО "Данфосс" Филиал**  
Россия, 410600, Саратов,  
ул. Ульяновская, д. 27/35,  
офис 154  
Телефон: (8452) 52-26-57  
Телефакс: (8452) 52-26-57  
E-mail: soldatenkov@danfoss.ru

**ЗАО "Данфосс" Филиал**  
Россия, 443100, Самара,  
ул. Галактионовская, 132  
офис 400А  
Тел./Факс: (8462) 33 70 94  
E-mail: zolotarev@danfoss.ru

**ЗАО "Данфосс" Филиал**  
Россия, 620027, Екатеринбург,  
ул. Восточная, (трест  
"Свердловсктражданстрой"),  
офис 204а  
Тел./Факс: (3432) 56 13 27  
E-mail: poturaiko@danfoss.ru

Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления. Это относится также к уже заказанной продукции, если только вносимые изменения не требуют соответствующей коррекции уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в данном документе являются собственностью соответствующих компаний. Название и логотип Danfoss являются собственностью компании Danfoss A/S. Все права защищены.