

用户指南

Danfoss Icon™ Display

房间温控器, 230 V

介绍

Danfoss Icon™ Display 是一款专为地面采暖系统设计的房间温控器。为满足全球市场需求, 它分为四种设计。

Danfoss Icon™ Display 非常直观且使用简易。只需设定您所需的舒适温度, 温控器将根据您的设置控制室温。


唤醒温控器

接触屏幕唤醒 Danfoss Icon™ Display。

所显示的为当前室温。如果温控器已经开启供暖系统, 则显示供暖图标 。

接触  返回前一屏幕。

如果没有操作, 屏幕会在 10 秒钟后关闭。

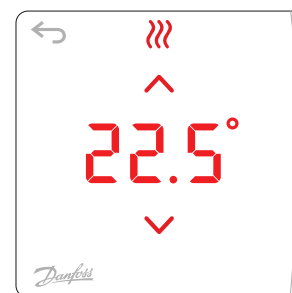


设定温度

唤醒温控器

接触  或  设定所需室温。

温度闪烁, 以指示正在设置。

接触  确认设置。

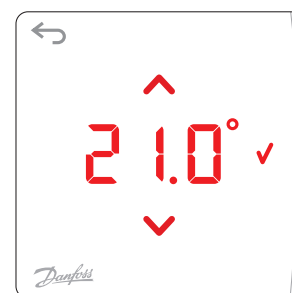

重置为默认出厂设置

同时按下  与  至少 3 秒钟, 将 Danfoss Icon™ Display 重置为默认出厂设置。

显示屏在 dE L 与 AL L 之间切换。

接触  进行确认。

菜单


唤醒温控器。

按下  3 秒钟, 打开用户菜单 **ME.1** 与 **ME.2**。

使用  或  切换菜单。

使用  选择菜单。

(如要打开安装人员菜单 **ME.3** 和 **ME.4**, 请再次按下  3 秒钟)。

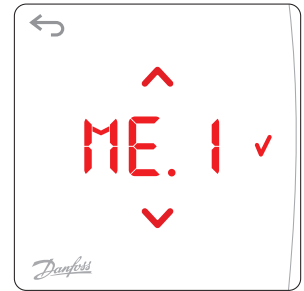

ME.1 温度限制

通过 **SEt** 和 **HI** 与屏幕上的切换温度。使用  或  设定最高温度。

通过 **SEt** 和 **LO** 与屏幕上的切换温度。使用  或  设定最低温度。

使用  确认您的选择。

默认温度范围: 5° C 至 35° C。

ME.2 产品 ID

生产代码。

菜单 3 与 4 仅与安装人员有关

ME.3 设置驱动器类型

使用  或  在常闭 **NC** 和常开 **NO** 之间选择。

使用  确认。

ME.4 设置地面的散热特性

使用  或  在快速 **FAS**、中速 **MEd** 和慢速 **SLD** 散热特点之间选择。

使用  确认。

丹佛斯自动控制管理(上海)有限公司
地址: 上海市宜山路900号科技大楼C楼22层
邮编: 200233
电话: +86 21 61513000
传真: +86 21 61513100
<http://cn.heating.danfoss.com>

Danfoss 对目录、产品手册和其他印刷材料中的可能错误恕不负责。Danfoss 保留修改其产品的权利, 恕不通知。这包括已订购的产品, 如果这些修改不会导致需要对已商定的规格进行后续更改的话。本材料包含的所有商标均为其各自公司所有。Danfoss 和 Danfoss 徽标是 Danfoss A/S 的商标。保留所有权利。