

Kullanım Kılavuzu

Danfoss Icon™ Display

Oda Termostatı, 230 V

Giriş

Danfoss Icon™ Display, özellikle döşemeden ısıtma sistemleri için tasarlanmış bir oda termostatıdır. Dünya çapında piyasalara uyum için dört farklı tasarımla sunulur.

Danfoss Icon™ Display kullanımı oldukça sezgisel ve kolaydır: Sadece istediğiniz konfor sıcaklığını ayarlayın; termostat oda sıcaklığını ayarınıza uygun olarak kontrol eder.

Termostatı uyandırma

Danfoss Icon™ Display uyandırmak için ekrana dokununuz.

Gerçek oda sıcaklığı görüntülenir. Termostat ısıtmayı açıtıysa, ısıtma simgesi  görüntülenir.

Önceki ekrana dönmek için  düğmesine dokununuz.

Herhangi bir eylem olmazsa ekran 10 saniye sonra kapanır.




Sıcaklığı ayarlama

Termostatı uyandırma

İstenilen oda sıcaklığını ayarlamak için  veya  düğmesine dokununuz.

Sıcaklık ayar yapıldığını göstermek için yanıp söner.

Ayarınızı  düğmesine dokunarak onaylayınız.

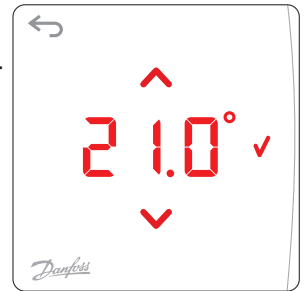

Varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlama

Danfoss Icon™ Display varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamak için  ve  düğmelerine aynı anda en az 3 saniye basın.

Ekran **dE L** ve **AL L** arasında geçiş yapar.

 düğmesine dokunarak onaylayınız.

Menüler


Termostatı uyandırın.

↩ düğmesine 3 saniye basarak **ME. 1** ve **ME.2** Kullanıcı menülerini açın.

^ veya v ile menüler arasında geçiş yapın.

v ile menüyü seçin.

(**ME.3** ve **ME.4** Kurulum menülerini açmak için, ↩ tuşuna yine 3 saniye kadar basın).

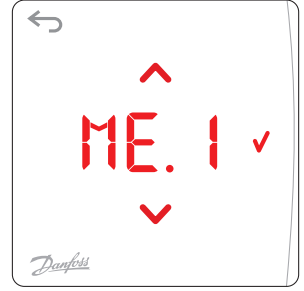

ME. 1 Sıcaklığı sınırlama

SE E ve **HI** ekrandaki sıcaklığı değiştirir. En yüksek sıcaklığı ^ veya v ile ayarlayın.

SE E ve **LO** ekrandaki sıcaklığı değiştirir. En düşük sıcaklığı ^ veya v ile ayarlayın.

Seçiminizi v ile onaylayın.

Varsayılan sıcaklık aralığı: 5 - 35° C.

ME.2 Ürün No

Üretim kodu.

Menü 3 ve 4 sadece kurulumu gerçekleştiren kişiyi ilgilendirir

ME.3 Aktüatör tipini ayarlama

Normalde Kapalı **NC** ya da Normalde Açık **NO** arasında ^ veya v ile seçim yapın.

v ile onaylayın.

ME.4 Zeminin ısı emisyonu karakteristik özelliklerini ayarlama

Hızlı **FR S**, Orta **ME d** veya Yavaş **SL O** ısı emisyonu karakteristik özelliklerini ^ ya da v ile seçin.

v ile onaylayın.

Danfoss Otomasyon ve Kontrol Ürünleri

Danfoss Otomasyon ve Kontrol Ürünleri Limited Şirketi
Pakdil Sok.No:5 Bir Plaza B Blok, Yukaridudullu
İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 600 50 50 (PBX)
Faks: +90 216 600 50 60
E-mail: danfoss@danfoss.com.tr
Web: www.danfoss.com.tr

Ankara Bölge Müdürlüğü

Birlik Mah 428cd 8/B
Çankaya/Ankara
Türkiye
Telefon: +90 312 448 09 41
Faks: +90 312 448 09 44