


Danfoss Icon™ Display 24V

Room Thermostat

BC296536912420bg-000101 | VUMCA144 | 088N3691 | www.icon.danfoss.com

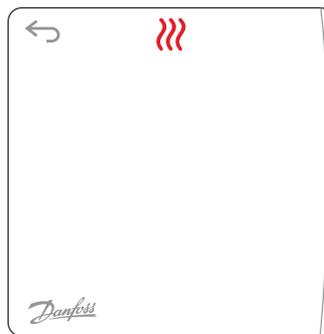

фиг. А



фиг. В

Събуждане на терморегулатора

Докоснете екрана – показва се действителната стайна температура (фиг. А).

Иконата за отопление се показва, ако отоплението е включено, а иконата за охлаждане се показва, ако охлаждането е включено.

Екранът се изключва след 10 секунди.

Задаване на температурата

Събудете терморегулатора. Докоснете или , за да зададете температурата (температурата мига, за да укаже изпълняваната настройка).

Докоснете , за да потвърдите новата настройка.

Отворете менюто „Settings“ (Настройки)

Събудете терморегулатора. Докоснете и задръжте , за да отворите менюто (фиг. В).

Превключете менюто с или , потвърдете с .

Докоснете , за да се върнете назад в менюто.

Менюта

- : Ограничение на температурата, напр. разрешена настройка за обхват на стайна температура.
- : ИД на продукт – вашият продукт може да бъде идентифициран с този код.
- : Извършете тест за връзка, ако терморегулаторът е преместен. Проверете сигнала, резултат от 80% или повече се равнява на „силна връзка“.
- : Задайте минимална и максимална температура на подовата повърхност (менюто се показва само ако терморегулаторът има подов сензор).

Забележка! Менюта 4, 6 и 7 са налични само за инсталатора.

Данфос ЕООД

Сегмент отопление • heating.danfoss.bg • +359 2 9424910 • E-mail: heating@danfoss.bg

Данфос не може да поеме отговорност за възможни грешки в каталози, брошури и други печатни материали. Данфос си запазва правото да променя продуктите без предизвестие. Това се отнася и за вече завършени продукти, при условие, че промените са възможни без произтичащи от това промени във вече договорените спецификации. Всички търговски марки в настоящия каталог са собственост на съответните дружества. Данфос и логото на Данфос са собственост на Danfoss A/S. Всички права запазени.