



Danfoss Icon™ Display 24V

Room Thermostat

BC296536912420et-000101 | VUMCA126 | 088N3691 | www.icon.danfoss.com

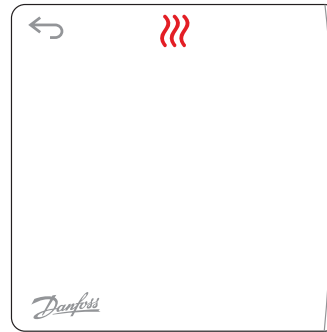

joonis A

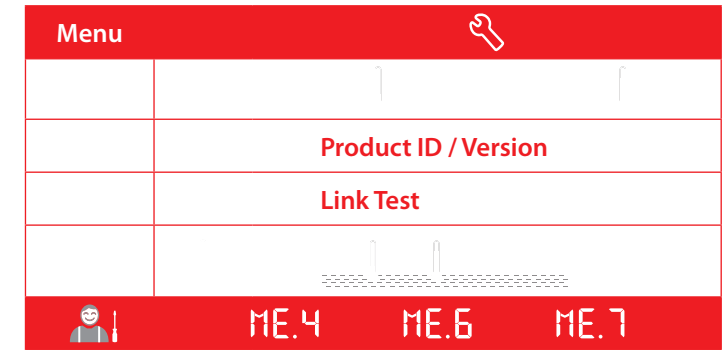

joonis B

Termostaadi aktiveerimine

Puudutage ekraani – kuvab tegelik ruumitemperatuur (joonis A). Kui küte on sisse lülitatud, kuvab kütte ikoon ja kui jahutus on sisse lülitatud, kuvab jahutuse ikoon . Ekraan lülitub välja 10 sekundi möödumisel.

Temperatuuri seadistamine

Termostaadi aktiveerimine. Temperatuuri seadistamiseks (temperatuuri vilkumine näitab, et seadistamine on pooleli) vajutage või .

Uue seadistuse kinnitamiseks vajutage .

Seadete menüü avamine

Termostaadi aktiveerimine. Menüü avamiseks vajutage ja hoidke see all (joonis B).

Menüüs liikumiseks vajutage või , kinnitamiseks vajutage .

Menüüs tagasi liikumiseks vajutage .

Menüüd

- : Temperatuuri piiramine, st ruumitemperatuuri lubatud seadevahemik.
- : Toote ID – selle koodi järgi saab teie toote tuvastada.
- : Ühenduse testi tegemine, kui termostaadi asukohta on muudetud. Kontrollige signaali, 80% või suurem tulemus tähendab tugevat ühendust.
- : Põrandapinna min ja max temperatuuri seadistamine (see menüü kuvab ainult siis, kui termostaadil on põrandaandur).

NB! Menüüd 4, 6 ja 7 on saadaval ainult paigaldajale.