

## User Guide

## Danfoss Icon™ Display 24V

## Room Thermostat

BC296536912420sk-000101 | VUMCA129 | 088N3691 www.icon.danfoss.com

## Zapnutie termostatu

Dotknite sa obrazovky – zobrazí sa aktuálna izbová teplota (obr. A). Ikona vykurovania  sa zobrazí, ak je zapnuté vykurovanie, zatiaľ čo ikona chladenia sa zobrazí , ak je zapnuté chladenie. Obrazovka sa po 10 sekundách vypne.

## Nastavenie teploty

Zapnite termostat. Teplotu nastavíte stlačením tlačidiel  alebo  (blikanie označuje, že prebieha nastavovanie teploty). Nové nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla .


## Otvorenie ponuky Settings (Nastavenia)

Zapnite termostat. Ponuku otvoríte stlačením a podržaním tlačidla  (obr. B). Ponuku môžete prepínať pomocou tlačidiel  alebo , výber potvrdíte tlačidlom . Stlačením tlačidla  sa v rámci ponuky presuniete späť.


## Ponuky

- : Obmedzenie teploty, t. j. povolený rozsah nastavenia pre izbovú teplotu.
- : ID produktu – váš produkt je možné identifikovať na základe tohto kódu.
- : Vykonajte test pripojenia, ak došlo k premiestneniu termostatu. Skontrolujte signál, výsledok 80 a viac % znamená „silný signál pripojenia“.
- : Nastavte min. a max. teplotu podlahovej plochy (ponuka sa zobrazí len v prípade, ak je termostat vybavený podlahovým snímačom).

Upozornenie! Ponuky 4, 6 a 7 sú dostupné len inštaláčnemu technikovi.

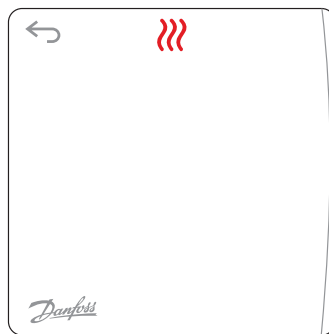

obr. A

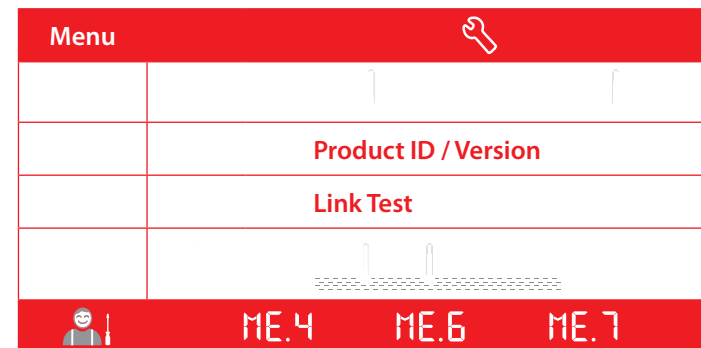

obr. B