

## User Guide

## Danfoss Icon™ Display 24V

## Room Thermostat

BC296536912420hr-000101 | VUMCA137 | 088N3691

www.icon.danfoss.com

**Pokretanje termostata**

Dodirnite zaslon, prikazat će se stvarna temperatura prostorije (sl. A).

Prikazuje se ikona grijanja ako je uključeno grijanje, a ikona hlađenja ako je uključeno hlađenje.

Zaslon se isključuje nakon 10 sekundi.

**Postavljanje temperature**

Pokrenite termostat. Dodirnite ili kako biste postavili temperaturu (temperatura treperi kako bi označila da je postupak postavljanja u tijeku).

Dodirnite ili kako biste potvrdili novu postavku.

**Otvaranje izbornika Postavke**

Pokrenite termostat. Dodirnite i držite kako biste otvorili izbornik (sl. B).


Izbornik se prebacuje pomoću ili , potvrđuje pomoću .

Dodirnite kako biste se vratili u izbornik.

**Izbornici**

- : Ograničenje temperature, odnosno dopušteni raspon postavljanja za temperaturu prostorije.
- : ID proizvoda: proizvod se može identificirati pomoću ovog koda.
- : Provedite ispitivanje veza ako je termostat pomaknut. Provjerite signal, rezultat od 80 % ili više označava „jaku vezu”.
- : Postavite minimalnu i maksimalnu temperaturu površine poda (izbornik se prikazuje isključivo ako je termostat opremljen podnim osjetnikom).

*Napomena! Izbornici 4, 6 i 7 dostupni su isključivo instalateru.*

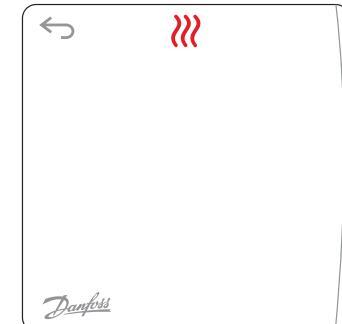

sl. A



sl. B