

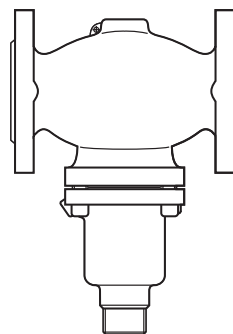


Instructions VFG 2, VFG 21, VFG 27, VFG 25, VFGS 2 DN 15 - 125

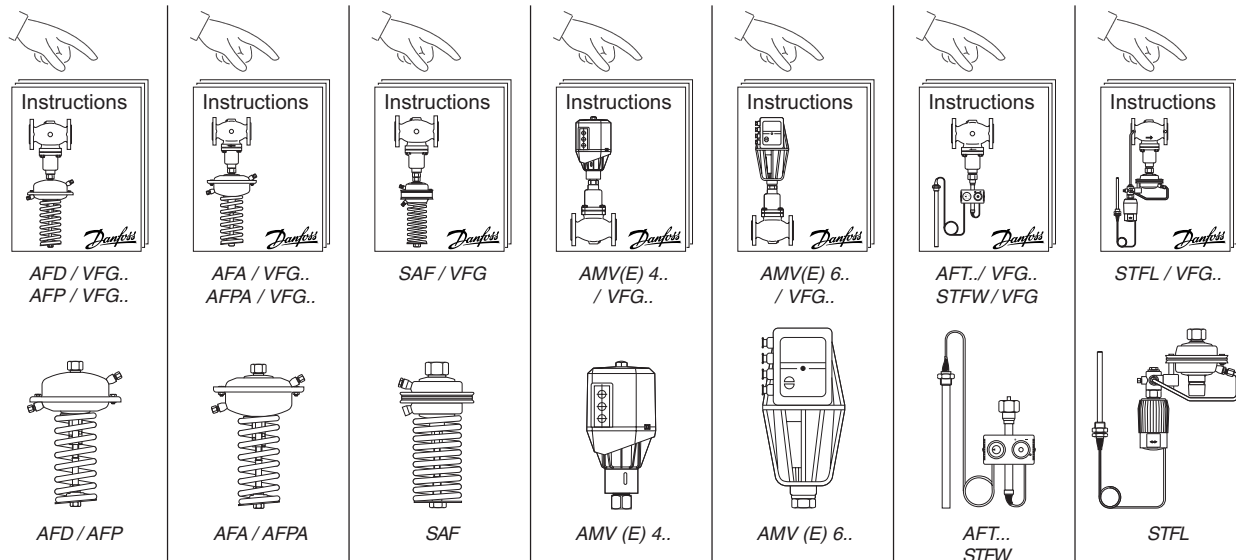


VFG 2
VFG 21
VFG 27
VFG 25
VFGS 2

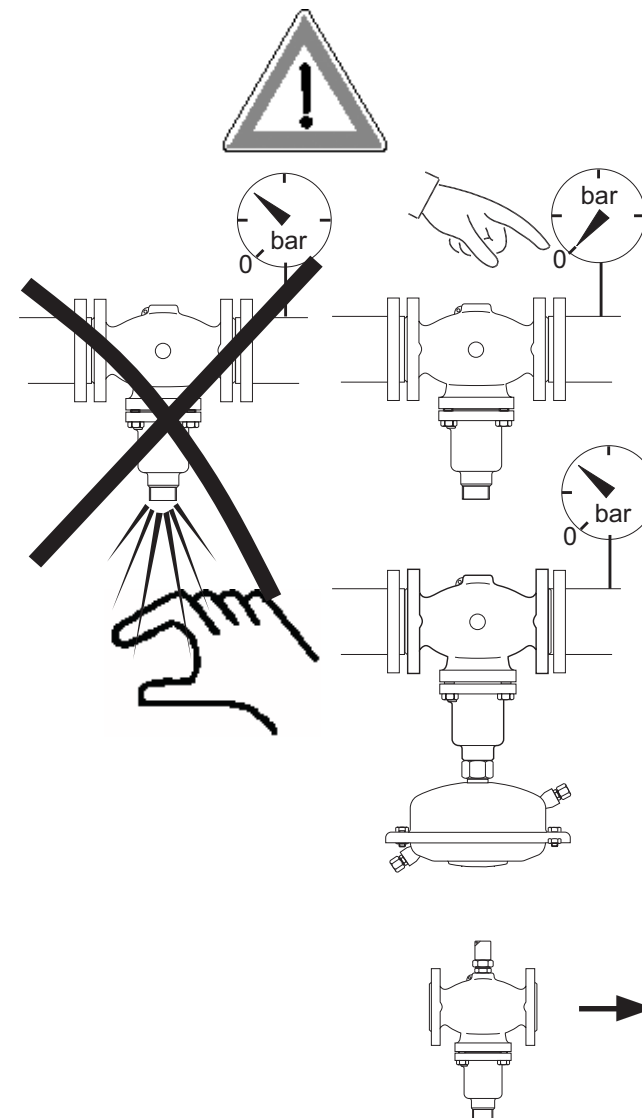


Instructions

VFQ 2, VFQ 21 DN 15 - 125


Danfoss

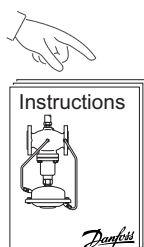

AFQ / VFQ..

 


AFQ

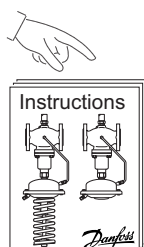


AFPB (-F) / VFQ..



 AFPB-F




AFP

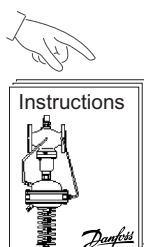

AFPQ (4) / VFQ..



AFPQ,
AFPQ 4

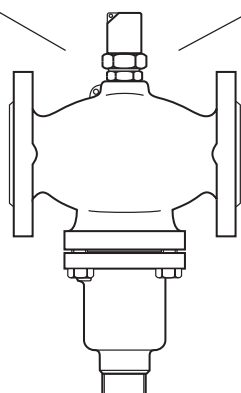

VFQ 2
VFQ 21

