



Operating Guide / Инструкция


APT DN 15-50

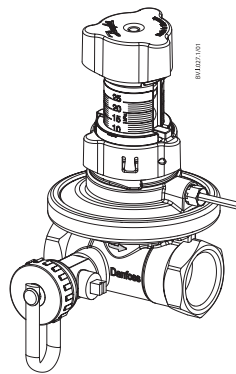






DN 15-25

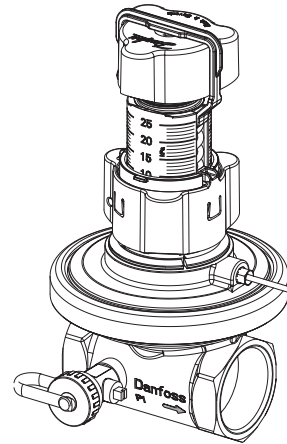


DN 32-50

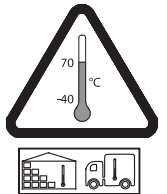

Installation / Монтаж

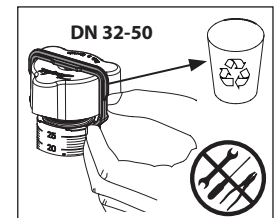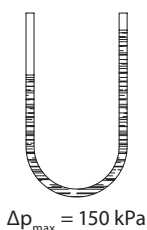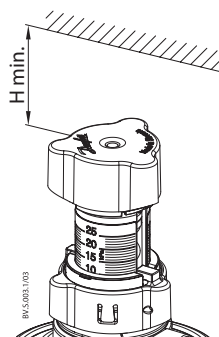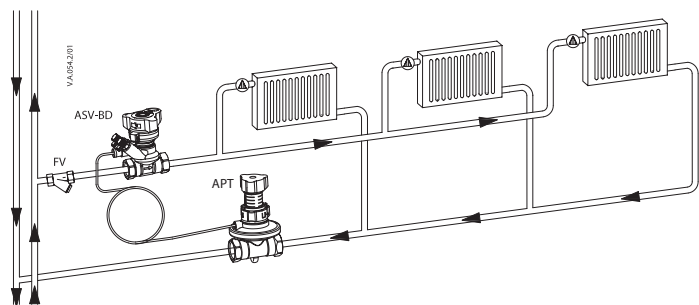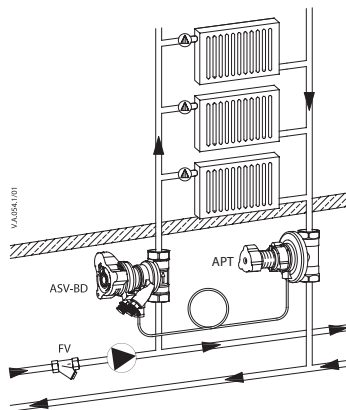

DN	H min.	Int. thread / Внутр. резьба ISO 7/1	Ext. thread / Наруж. резьба ISO 228/1
15	80	Rp ½	G¾ A
20	80	Rp ¾	G1 A
25	100	Rp 1	G1¼ A
32	150	Rp 1½	G1½ A
40	150	Rp 1½	G1¾ A
50	150	Rp 2	G2 ¼ A

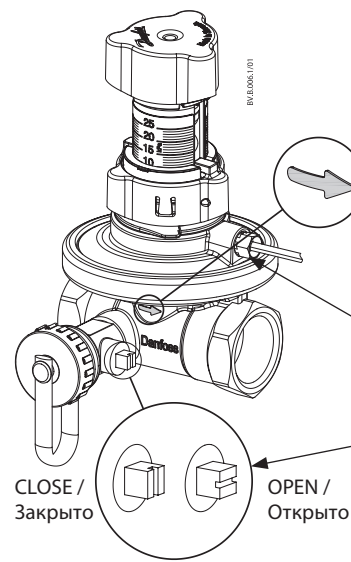

	5-8 Nm	☐
	8 mm	


	5 mm	☐
	3.5 - 4.5 mm × 0.7 mm	

CLOSE /
Закрыто


OPEN /
Открыто

APT DN 15-50

Shut off / Отключение

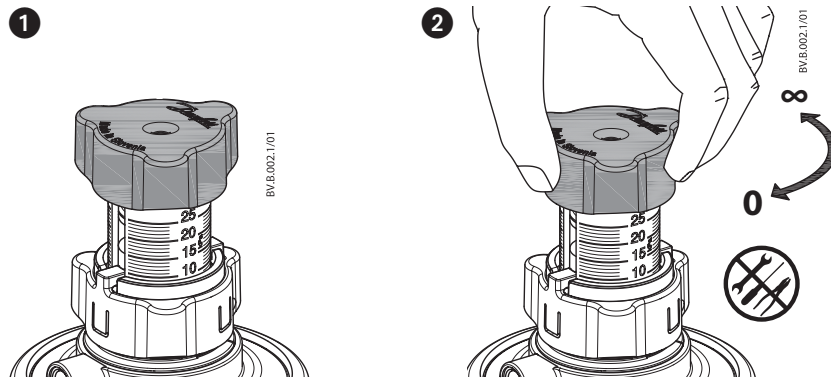

Setting / Настройка

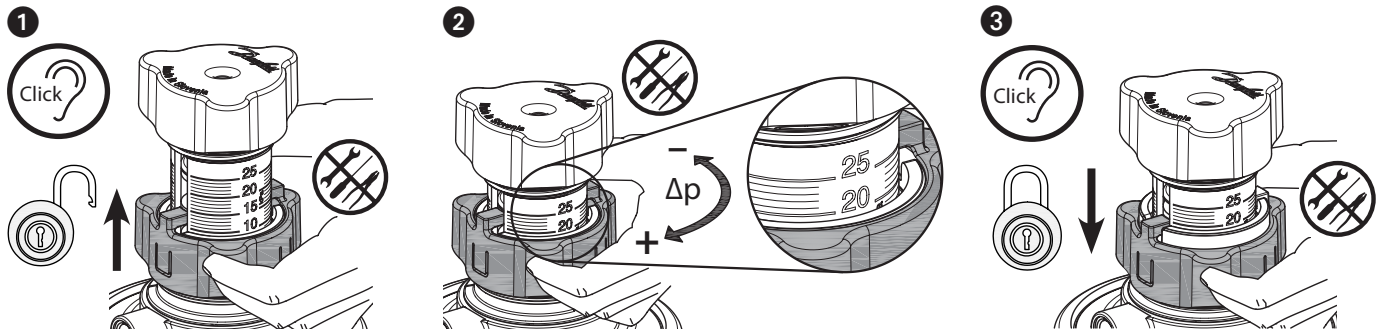

Flushing / Промывка

