



## DEVliceguard™ 18

DEVliceguard™ este un cablu de încălzire paralel cu autolimitare, utilizat pentru topirea gheții și zăpezii de pe acoperișuri și din jgheaburi și conducte descendente.

Capacitatea de autolimitare a cablului asigură creșterea sau scăderea puterii de încălzire a cablului în funcție de temperatura ambiantă.

Cablul de încălzire este flexibil și ușor de instalat, putând fi tăiat la lungime la locație și instalat direct pe acoperiș sau în sistemul de jgheaburi.

### Beneficii:

- Simplu de instalat
- Se taie la lungime la locație.
- Lungimi prestabilite
- Garanție DEVIwarranty™ 5 ani

### Conformitatea cu standardele:

- DEVLiceguard™ respectă cerințele standardului SS 4242411
- Aprobare de tip terță parte de la SEMKO




Tip	Valoare
Tensiune de funcționare	230 V CA
Putere de ieșire	18 W/m la 10 °C
Temperatura max. de utilizare permisă	65 °C, alimentat 85 °C, nealimentat
Temperatura minimă de utilizare	- 51 °C
Dimensiuni cablu	11,8 mm × 5,8 mm
Înveliș exterior	Poliiolefină
Acoperire minimă împletitură	80%
Rezistență maximă împletitură de protecție	14,8 Ω/km
Rază de încovoiere	32 mm (rază în interiorul benzii)
Lungime max. de instalare – cu întrerupător de circuit de 16 A	
10 °C	82 m
-15 °C	60 m
-20 °C	50 m

### Tipuri

Nr. produs	Tip	Descriere	Nr. EAN
98300860	DEVliceguard™ 18	Negru, tambur 100 m	5703466213483
98300861	DEVliceguard™ 18	Negru, tambur 250 m	5703466213490
98300862	DEVliceguard™ 18	Negru, tambur 750 m	5703466213506
98300844	DEVliceguard™ 18	Tăiați la lungimea potrivită	5703466213926
98300835	DEVliceguard™ 18 la lungime prestabilită, 2 m	36 W la 10 °C	5703466202678
98300836	DEVliceguard™ 18 la lungime prestabilită, 4 m	72 W la 10 °C	5703466202685
98300837	DEVliceguard™ 18 la lungime prestabilită, 6 m	108 W la 10 °C	5703466202692
98300838	DEVliceguard™ 18 la lungime prestabilită, 8 m	144 W la 10 °C	5703466202708
98300839	DEVliceguard™ 18 la lungime prestabilită, 10 m	180 W la 10 °C	5703466202715
98300840	DEVliceguard™ 18 la lungime prestabilită, 15 m	270 W la 10 °C	5703466202722
98300841	DEVliceguard™ 18 la lungime prestabilită, 23 m	414 W la 10 °C	5703466202739
98300842	DEVliceguard™ 18 la lungime prestabilită, 30 m	540 W la 10 °C	5703466202746
98300843	DEVliceguard™ 18 la lungime prestabilită, 50 m	900 W la 10 °C	5703466202753

### Construcție

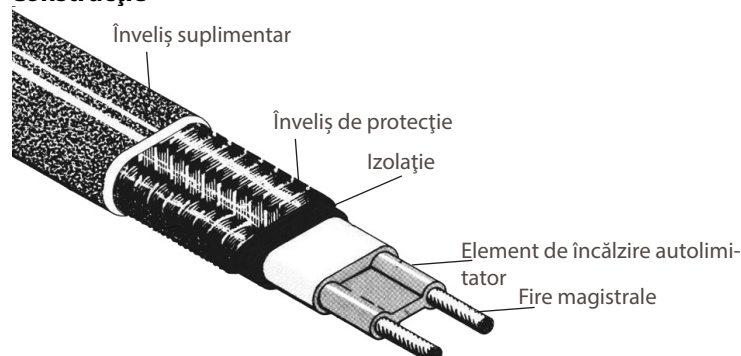

- Fire din cupru acoperite cu nichel de 1,3 mm<sup>2</sup>
- Matrice încălzire semiconductor cu legare încrucișată radiații
- Izolație primară dielectrică cu legare încrucișată radiații
- Împletitură din cupru cositorit
- Înveliș suplimentar din poliiolefină