


Montaža

Termostatska radiatorska glava RAS-CK je posebej oblikovana za radiatorje oz. radiatorske ventile s priključkom M30x1,5 - Korado, Kermi, Purmo, Radson, DiaNorm itd.




Glava se najlažje montira pri nastavitvi 5 - maksimum.

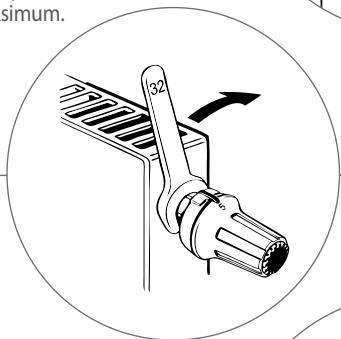

Glavo nataknete na ventil in s ključem M32 pritrdite navojni priključek.

Omejitev temperature

Glave RAS-CK so opremljene s pripomočkom za omejitev temperature, ki omogoča nastavitev poljubne maksimalne in minimalne vrednosti.

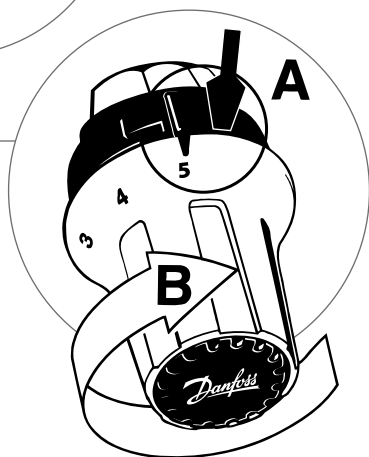

Danfoss Trata d.o.o.

Ulica Jožeta Jame 16, 1210 Ljubljana - Šentvid

Tel.: 01 582 04 30, 01 582 04 22, Fax: 01 519 23 61

E-mail: danfoss.si@danfoss.com, ogrevanje.danfoss.com

Črno na belem in najširša možnost izbire




Danfoss je vodilni svetovni proizvajalec in inovator termostatskih radiatorskih glav in ventilov. Ponujamo radiatorske glave s tekočinskim (tip RAE) in plinskim (tip RA) polnjenjem, kakor tudi najnovjšo generacijo digitalnih (living eco®) termostatskih radiatorskih glav.

Zahvaljujoč dolgoletnim izkušnjam in obsegu proizvodnje, ponujamo visoko kakovostne izdelke najnovjših tehnologij po atraktivnih cenah.

5,00 EUR
Radiatorska
termostatska
glava RAS-CK.
Kataloška cena
brez DDV.





Danfoss termostatske glave za radiatorje z ventilom M30 x 1,5

	Opis		Koda artikla	Kataloška cena (EUR) brez DDV
Z uporabo termostatskih radiatorskih glav se dosega natančno regulacijo prostorske temperature. Living eco® je digitalna in programabilna termostatska glava. Digitalni zaslon omogoča serijo nastavitvev za čim krajši odzivni čas in maksimalno natančnost.	RAS-CK termostatska glava s tekočinskim polnjenjem.		013G5025	5,00
	RAE-K termostatska glava s tekočinskim polnjenjem, možnost popolnega zaprtja pretoka in protizamrzovalne zaščite.		013G5134	13,80
	living eco® digitalna, programabilna termostatska glava.		014G0051	50,80

Danfoss seti za radiatorje z ventilom M30 x 1,5

	Opis		Koda artikla	Kataloška cena (EUR) brez DDV
	Za radiatorje proizvajalcev KORADO, KERMI, PURMO, RADSON, DIANORM itd. in z vgrajenim ventilom M30 x 1,5			
	RAS-CK – termostatska glava za ventile z navojnimi M30 x 1,5 priključki ter RLV-KS – zaporni (ravni) ventil z možnostjo popolnega zaprtja. Priključek proti napeljavi 3/4" ZN , priključek proti ogrevalu 1/2" ZN .		013G5275	17,00
	RAS-CK – termostatska glava za ventile z navojnim M30 x 1,5 priključkom ter RLV-KS – zaporni (kotni) ventil z možnostjo popolnega zaprtja. Priključek proti napeljavi 3/4" ZN , priključek proti ogrevalu 1/2" ZN .		013G5276	17,00

Danfoss RA-N radiatorski termostatski ventili s prednastavitvijo

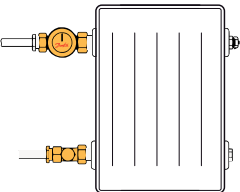	Opis		Artikel	Koda artikla	Kataloška cena (EUR) brez DDV
	RA-N ponikljani termostatski radiatorski ventili s prednastavitvijo , ki se nastavi ročno, brez potrebe po dodatnem orodju. Priključek proti napeljavi ima notranji navoj (NN), priključek proti ogrevalu pa zunanji navoj (ZN). Za dvocevne ogrevalne sisteme.		RA-N 10, kotni	013G0011	11,30
			RA-N 10, ravni	013G0012	11,30
			RA-N 15, kotni	013G0013	12,60
			RA-N 15, ravni	013G0014	12,60
			RA-N 20, kotni	013G0015	16,00
			RA-N 20, ravni	013G0016	16,00
			RA-N 10, kotni desni	013G0231	14,10
			RA-N 10, kotni levi	013G0232	14,10
			RA-N 15, kotni desni	013G0233	15,70
			RA-N 15, kotni levi	013G0234	15,70

Danfoss RLV-S radiatorski zaporni ventili

	Opis		Artikel	Koda artikla	Kataloška cena (EUR) brez DDV
	RLV-S zaporni ventili na povratku. Priključek proti napeljavi ima notranji navoj (NN), priključek proti ogrevalu pa zunanji navoj (ZN). Za dvocevne ogrevalne sisteme.		RLV-S 10, kotni	013L0121	6,00
			RLV-S 10, ravni	013L0122	6,00
			RLV-S 15, kotni	013L0123	6,50
			RLV-S 15, ravni	013L0124	6,50
			RLV-S 20, kotni	013L0125	8,40
			RLV-S 20, ravni	013L0126	8,40