


# UnoFloor

Vormontierte Verteilerstationen für Fußbodenheizungen.  
Steckerfertig verdrahtet geliefert.

## UnoFloor Basic

### Produktbeschreibung

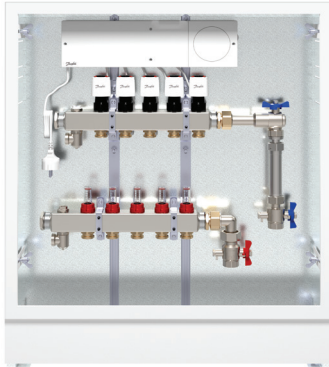

Vormontierte Verteilerstation UnoFloor Basic für Fußbodenheizungen beinhaltet:

- Hauptregler Danfoss Icon™ 230V;
- Thermostellantrieb TWA;
- Edelstahl Verteiler;
- Wärmezähleranschlussset;
- Verteilerschrank;
- Max. Differenzdruck 0,6 bar;
- Nenndruck PN 6;
- Max. Temperatur 90 °C.

Ausführung für links- oder rechtsseitige Montage

### Artikelbez.


### Bestellnr.

### Bestellm.

Basic 4L	088X3104	
Basic 5L	088X3105	
Basic 6L	088X3106	
Basic 7L	088X3107	
Basic 8L	088X3108	
Basic 10L	088X3110	
Basic 12L	088X3112	
Basic 4R	088X3124	
Basic 5R	088X3125	
Basic 6R	088X3126	
Basic 7R	088X3127	
Basic 8R	088X3128	
Basic 10R	088X3130	
Basic 12R	088X3132	

## UnoFloor Comfort

### Produktbeschreibung

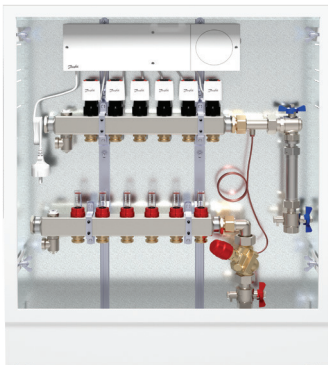

Druckunabhängige vormontierte Verteilerstation UnoFloor Comfort für Fußbodenheizungen beinhaltet:

- Hauptregler Danfoss Icon™ 230V;
- Thermostellantrieb TWA;
- Edelstahl Verteiler;
- AB-PM-Anschlussset;
- Verteilerschrank;
- Nenndruck PN 6;
- Max. Temperatur 90 °C.

Ausführung für links- oder rechtsseitige Montage

### Artikelbez.


### Bestellnr.

### Bestellm.

Comfort 4L	088X3204	
Comfort 5L	088X3205	
Comfort 6L	088X3206	
Comfort 7L	088X3207	
Comfort 8L	088X3208	
Comfort 10L	088X3210	
Comfort 12L	088X3212	
Comfort 4R	088X3224	
Comfort 5R	088X3225	
Comfort 6R	088X3226	
Comfort 7R	088X3227	
Comfort 8R	088X3228	
Comfort 10R	088X3230	
Comfort 12R	088X3232	

## UnoFloor Control

### Produktbeschreibung

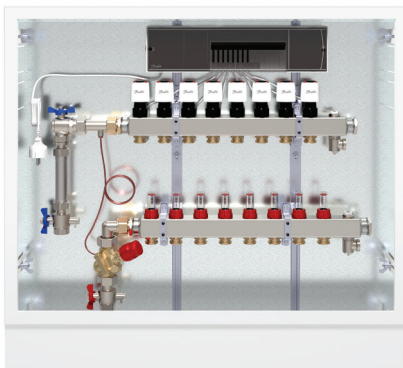

Druckunabhängige vormontierte Verteilerstation UnoFloor Control für Fußbodenheizung mit automatischem hydraulischen Abgleich beinhaltet:

- Hauptregler Danfoss Icon™ 24V;
- Thermostellantrieb TWA;
- Edelstahl Verteiler;
- AB-PM-Anschlussset;
- Verteilerschrank;
- Nenndruck PN 6;
- Max. Temperatur 90 °C.

### Artikelbez.

### Bestellnr.

### Bestellm.

Control 4L	088X3604	
Control 5L	088X3605	
Control 6L	088X3606	
Control 7L	088X3607	
Control 8L	088X3608	
Control 10L	088X3610	
Control 12L	088X3612	
Control 4R	088X3624	
Control 5R	088X3625	
Control 6R	088X3626	
Control 7R	088X3627	
Control 8R	088X3628	
Control 10R	088X3630	
Control 12R	088X3632	

Ausführung für links- oder rechtsseitige Montage  
TÜV-Zertifikat für Icon™ 24V



\* Listenpreis in Brutto ohne MwSt.