

# Bepaal de juiste inregelstand met de 'Installer App' op uw smartphone

## Download de App



### Open de Danfoss Installer App

Druk op snelle hulpmiddelen onderaan het scherm



In het volgende scherm 'Hulpmiddelen' kiest u voor: 'Voorinstelling van de radiator'.



Hierna kunt u de systeem-eigenschappen invullen.

Scan de QR-code en download de app!



## Basisgegevens



### Richtwaarden cv-systeem:

*Woning met een hoog rendement ketel (fabrieksinstelling)*  
 Aanvoertemperatuur 80°C  
 Retourtemperatuur 60°C


*(Goed geïsoleerde) woning met (hybride) warmtepompstelsel*  
 Aanvoertemperatuur 55°C  
 Retourtemperatuur 45°C

*Woning aangesloten op een stadswarmtenet*  
 Aanvoertemperatuur 70°C  
 Retourtemperatuur 40°C

### Drukverschil?

Indien bekend vult u hier het aangeboden drukverschil vanuit uw cv-ketel, warmtepomp of stadswarmte unit in. Wanneer u geen exacte gegevens beschikbaar heeft kunt u 10 kPa aanhouden als richtwaarde.

## Selectie van producten

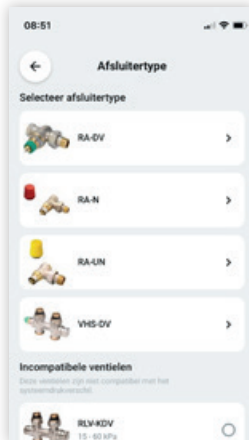


### Selectie afsluiter en regelement:

Na het selecteren van het type radiatorthermostaat wordt u gevraagd om de maat van de radiatorthermostaat te selecteren.


DN10 = 3/8"  
 DN15 = 1/2"  
 DN20 = 3/4"  
 DN25 = 1"

Hierna selecteert u welk regelement u op de afsluiter gaat monteren.

### Voorbeeld paneelradiatortypen:

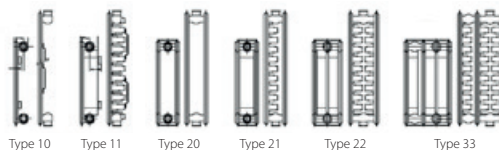

## Vermogen radiator

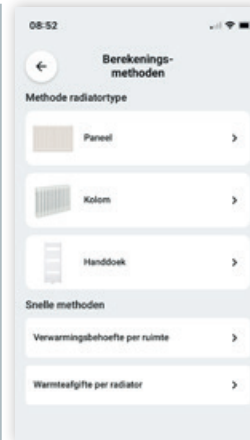

### De juiste inregelstand:

Wanneer u het radiatortype selecteert welke u herkent op de afbeelding, vult u hoogte, lengte en type in. Als het type radiator niet voorkomt, kunt u ook de bekende afgifte van de radiator of convector invullen.

Houd rekening met de door de radiatorfabrikant opgegeven afgiftes bij een standaard 75/65/20 temperatuurtraject en het daadwerkelijke temperatuurtraject van uw cv-systeem (bijv. 80/60/20)!

Raadpleeg dan de correctietabel van de radiatorfabrikant.

## Instellen op de afsluiter

 


### De juiste stand instellen:

De voorinstelling laat zien welke stand nodig is voor deze radiator. U kunt dit instellen *zonder gereedschap*.

### Verstelling RA-DV

De cijfers op het groene kroontje staan voor de voorinstelling. Draai het cijfer met de gewenste voorinstelling naar de pijl, in de richting van de radiator.



### Verstelling RA-N

De cijfers op het chromen kroontje staan voor de voorinstelling. Til het kroontje op en draai het cijfer met de gewenste voorinstelling naar het streepje in het messing gedeelte, in de richting van de radiator.

