

UnoFloor

Unité de distribution

Prémonté et câblé prêt à être connecté

- **Installation rapide, simple, permettant de gagner du temps**

Tous les composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres

- **Évite les erreurs lors du montage**

Collecteur en acier inoxydable avec débitmètre et inserts de vanne pré réglables pour la régulation du débit

- **Répartition correcte de la température**

Modèle/variantes à gauche et à droite


- **Raccordement facile des différents circuits de chauffage au collecteur**

Coffret encastré pour un montage à fleur de surface

- **Construction peu volumineuse**

Pré-monté avec précision:

Des produits de qualité Danfoss et des solutions éprouvées pour la fiabilité et la facilité de fonctionnement

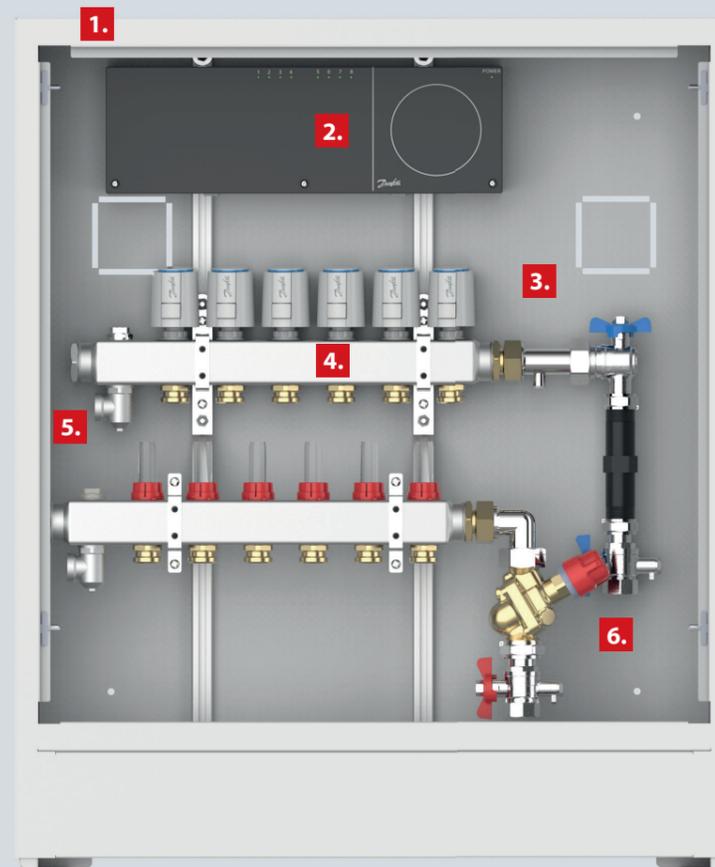

1. Armoire encastrée avec pieds réglables, découpes pour les raccordements de chauffage et portes discrètes en RAL9016
2. Régulateurs principaux Danfoss Icon™ 230 V les plus modernes
3. Servomoteur thermique Danfoss Icon™ ABN 230V, NC,1W
4. Collecteur en acier inoxydable avec lames d'arrêt et de débit individuelles
Collecteur de retour avec vanne de pré réglage
5. Supports verticaux avec inserts en caoutchouc Entraxe décalé et correct entre l'aller et le retour
6. Danfoss Icon™ AB-PM Set de régulateur de pression différentielle et de limiteur de débit Avec pièce d'adaptation pour calorimètres et robinets à boisseau sphérique

Danfoss AG, Schweiz
danfoss.ch • +41 61 510 00 19 • E-Mail: CS@danfoss.ch

Danfoss n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures ou autres documentations écrites. Dans un souci constant d'amélioration, Danfoss se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses produits, y compris ceux se trouvant déjà en commande, sous réserve, toutefois, que ces modifications n'affectent pas les caractéristiques déjà arrêtées en accord avec le client. Toutes les marques de fabrique de cette documentation sont la propriété des sociétés correspondantes. Danfoss et le logotype Danfoss sont des marques de fabrique de Danfoss A/S. Tous droits réservés.

AD319438869462fr-CH0101

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Danfoss UnoFloor

Stations de distribution prémontées et câblées pour le chauffage par le sol

Déballer - raccorder - c'est prêt!

La solution qui permet de gagner du temps et de sécuriser l'installation dans les constructions ou la rénovation d'immeubles collectifs. En combinaison avec les thermostats d'ambiance Danfoss, la régulation idéale de la température ambiante.



1,5h
Gain de temps
au montage

NOUVEAUTÉ

danfoss.ch

Danfoss UnoFloor:

Simple, rapide, sûr

Déballer - raccorder - c'est prêt!

L'étude de projet et l'installation ne peuvent être plus simples d'une régulation au sol ne peut pas être plus simple. Des stations de distribution Danfoss préfabriquées, montées, prêtes à être raccordées et branchées câblées, facilitent la tâche de l'artisan spécialisé le travail.

Le temps, c'est de l'argent

C'est vrai lors de la planification, de la commande, mais aussi sur le chantier. Le choix rapide de la station de distribution Danfoss UnoFloor approprié grâce au grand choix de modèles facilite le processus de planification. Un gain de temps de 1,5 heure lors du montage offre des avantages décisifs.

Une sécurité éprouvée

Prévention des erreurs sur le chantier grâce au montage en usine de tous les composants. Adaptation parfaite préfabrication des collecteurs en acier inoxydable avec les kits de raccordement ainsi que le câblage complet des servomoteurs assurent une sécurité maximale lors de la régulation par le sol.

Couverture anti-poussière

Le couvercle anti-poussière fourni protège la station de distribution pendant la phase de construction. Le fait que l'unité complète soit livrée dans un seul emballage, ce qui permet d'optimiser le flux de matériel et les déchets d'emballage sont réduits.

Caractéristiques principales

Variante de modèle


Équilibrage hydraulique

Thermostats d'ambiance adaptés

(non inclus dans la livraison inclus)

Particularité

UnoFloor **Comfort ICON**

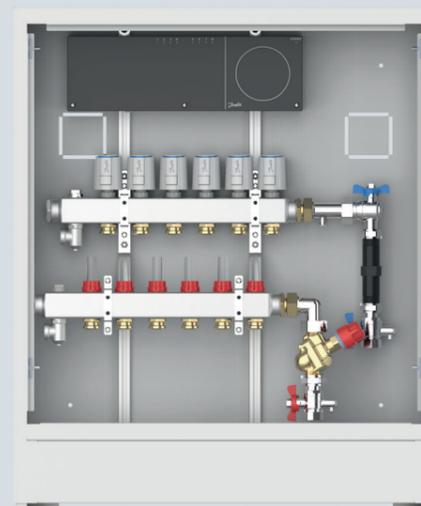

Unité de distribution encastrée prémontée et précâblée 230 V Icon™ Régulateur principal pour thermostats d'ambiance Icon™ 230 V câblés ; Raccords verticaux, y compris kit AB-PM (régulateur de pression différentielle, limiteur de débit, calorimètre), montage à droite ou à gauche au choix

Comfort ICON

- Equilibrage hydraulique dynamique avec régulation locale de la pression différentielle (AB-PM)




230 V Danfoss Icon™ incl. original cadre d'interrupteur Feller Edizio:

Bouton rotatif 088U1002
Display 088U1012
Programmable 088U1022

Couverture anti-poussière
Sécurité de planification
Réduction du temps de montage

UnoFloor **EasyFit**

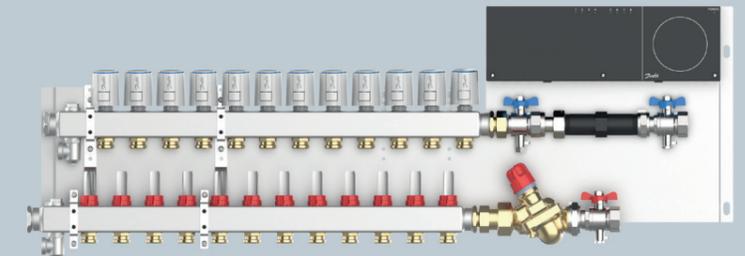

Optimisé pour l'utilisation dans un caisson de socle (à fournir par le client), y compris régulateur principal 230 V Icon™ pour thermostats d'ambiance câblés Icon™ 230 V ; raccords horizontaux y compris kit AB-PM (régulateur de pression différentielle, limiteur de débit, calorimètre), montage à droite ou à gauche au choix

EasyFit

- Equilibrage hydraulique dynamique avec régulation locale de la pression différentielle (AB-PM)



230 V Danfoss Icon™ incl. original cadre d'interrupteur Feller Edizio:

Bouton rotatif 088U1002
Display 088U1012
Programmable 088U1022

Optimisé pour une utilisation dans un boîtier de socle ou en montage apparent au plafond