

ENGINEERING
TOMORROW



Danfoss Product Store Tienda Online

store.danfoss.es




DANFOSS PRODUCT STORE

PLATAFORMA ONLINE


Nueva **plataforma online mejorada** donde los usuarios puedan **buscar, comparar y realizar pedidos** de todos los productos Danfoss, una vez iniciada su sesión de forma **rápida y sencilla**.

Una experiencia altamente relevante.

store.danfoss.es

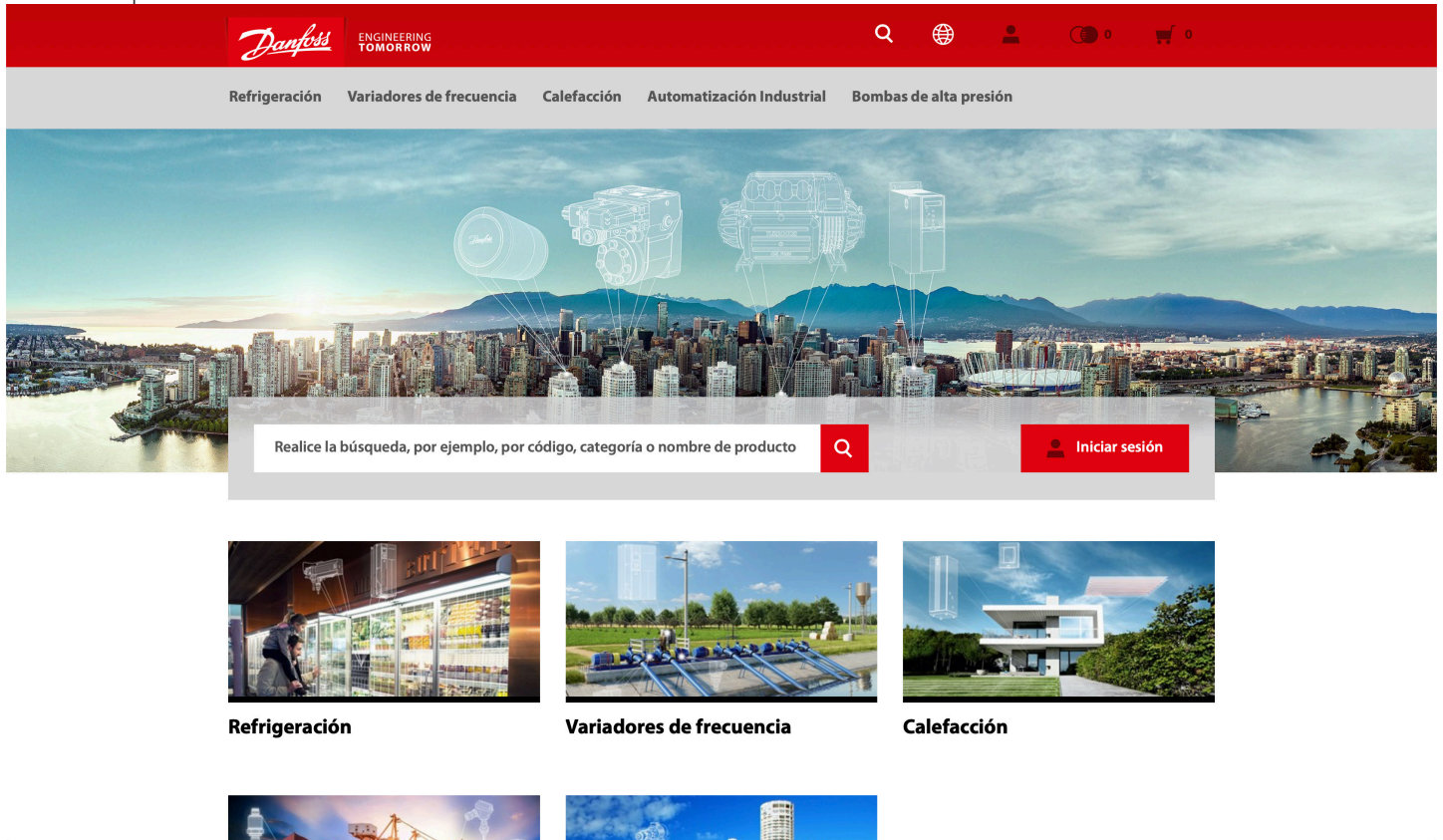

DANFOSS PRODUCT STORE explicado en 50 segundos

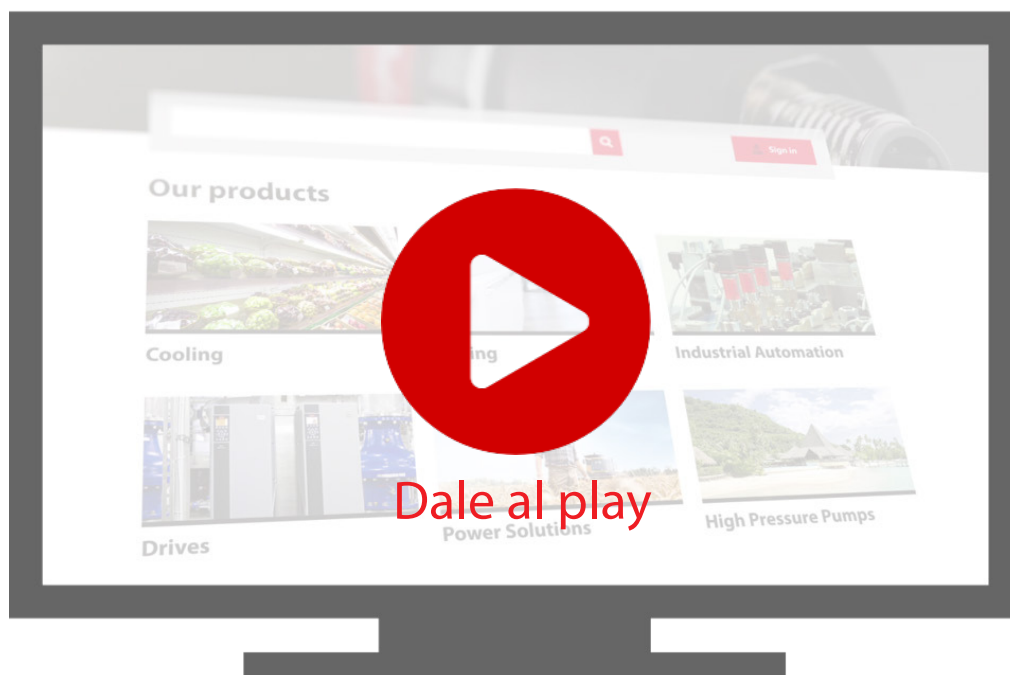

DANFOSS PRODUCT STORE

Múltiples beneficios:




COMPRA FÁCIL

Autoservicio 24 horas, los 7 días a la semana, lo que facilita a nuestros clientes comprar en Danfoss



BÚSQUEDA DE PRODUCTO

Busque y explore de forma intuitiva el código o la categoría del producto

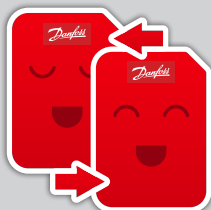

COMPARE PRODUCTOS

Compare productos de forma visual para una elección óptima



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, SOFTWARE & PLANOS

Compruebe y descargue documentación técnica actual, planos y software




MI LISTA DE PRODUCTOS

Compre fácilmente aunque no sea cliente directo de Danfoss



PRECIO & DISPONIBILIDAD

Consulte precio y disponibilidad, así como su historial de pedidos, vea su estado y haga **seguimiento**

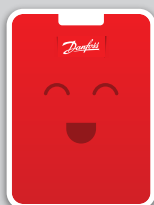


APTA PARA MÓVILES

Accesible desde móviles, tablets y portátiles, lo que facilita su uso a los clientes en movimiento





BÚSQUEDA DE PRODUCTO


Búsqueda avanzada y filtros según especificaciones técnicas hacen que la selección del producto sea rápida y sencilla.

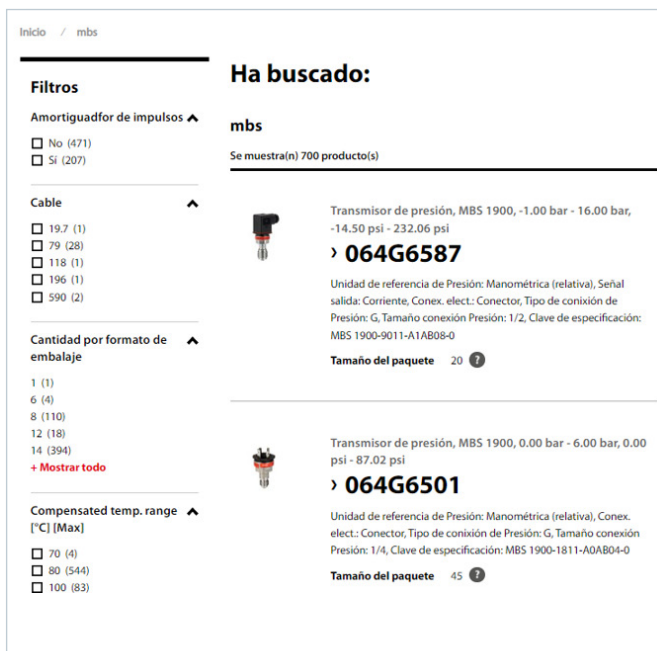

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, SOFTWARE & PLANOS

Toda información relevante del producto como documentos, especificaciones, imágenes, respuestos y accesorios, softwares, etc, disponible para su descarga.

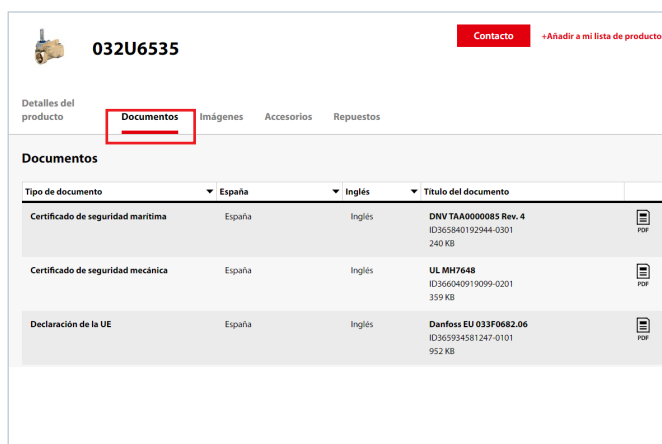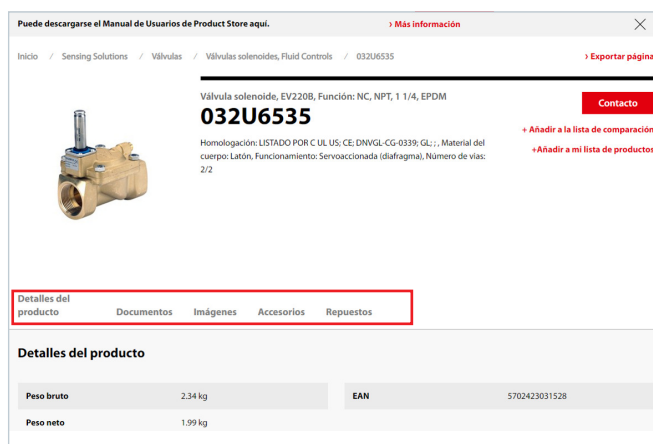

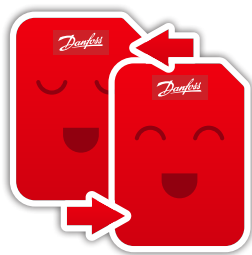

COMPARACIÓN DE PRODUCTOS

La funcionalidad de comparar productos facilita la comparación de diferentes variantes de un producto.

Inicio / Climate Solutions - heating / Cabezales termostáticos de radiador / Sensores de radiador / Sensor de ambiente mTRV

Sensor de ambiente mTRV

+ Añadir 21 a Mi lista de productos

Se muestra(n) 21 producto(s) Ordenar por: Relevancia

Filtros

Tipo

Busque en los valores de filtro:

- ☐ RA 2000 Sensores (5)
- ☐ RA con ajuste remoto (3)
- ☐ RAS-C2 Sensores (1)
- ☐ RTW-K Sensores (1)
- ☐ Sensores RA/V (2)

+ Mostrar todo

Tipo de sensor

- ☐ Incorporado (2)
- ☐ Regulador de temp. a distancia (3)
- ☐ Sensor incorporado (10)
- ☐ Sensor remoto (6)

Diseño del sensor

- ☐ RA 2000 (8)
- ☐ RA/V 2000 (2)

RA 2000 Sensores, RA 2910, Gas, Tipo de sensor: Sensor incorporado, 5 °C - 26 °C, RA

> 013G2910

Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, conexión con anillo de fijación y tornillo Allen

Contacto

+ Añadir a la lista de comparación

+ Añadir a mi lista de productos

RA 2000 Sensores, RA 2920, Gas, Tipo de sensor: Sensor incorporado, 5 °C - 26 °C, RA

> 013G2920

Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, tamperproof, conexión con anillo de fijación y tornillo Allen

Contacto

+ Añadir a la lista de comparación

+ Añadir a mi lista de productos


[> Mostrar solo diferencias](#)

[> Exportar página](#)

+ Añadir 3 a Mi lista de productos

	RA 2000 Sensores, RA 2910, Gas, Tipo de sensor: Sensor incorporado, 5 °C - 26 °C, RA	RA 2000 Sensores, RA 2920, Gas, Tipo de sensor: Sensor incorporado, 5 °C - 26 °C, RA	RA 2000 Sensores, RA 2922, Gas, Tipo de sensor: Sensor remoto, 5 °C - 26 °C, RA
	> 013G2910	> 013G2920	> 013G2922
	+ Añadir a mi lista de productos	+ Añadir a mi lista de productos	+ Añadir a mi lista de productos
	Contacto	Contacto	Contacto
> Eliminar todos			

Peso bruto	0.14 kg	0.16 kg	0.23 kg
Peso neto	0.14 kg	0.16 kg	0.23 kg
EAN	5702420054728	5702420048215	5702420048222
Color	RAL 9016 en blanco	RAL 9016 en blanco	RAL 9016 en blanco
Descripción	Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, conexión con anillo de fijación y tornillo Allen	Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, tamperproof, conexión con anillo de fijación y tornillo Allen	Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, tamperproof, conexión con anillo de fijación y tornillo Allen
Diseño del sensor	RA 2000	RA 2000	RA 2000
Función de cierre	No	No	No

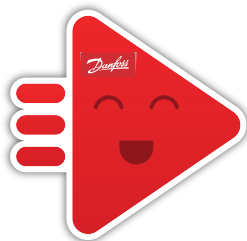

MI LISTA DE PRODUCTOS

¿No tiene acceso a Product Store? ¿No es cliente directo de Danfoss?=> Puede crear **su lista de productos en Danfoss Product Store** y compartirla con su distribuidor Danfoss para que se puedan gestionar rápidamente el pedido.

Inicio / Climate Solutions - cooling / Compresores / Compresores para refrigeración / Compresores alternativos Maneurop para refrigeración

Filtros

Tipo

- ☐ MT (84)
- ☐ MTZ (107)
- ☐ NTZ (28)

Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz]

Busque en los valores de filtro:

- ☐ 200-230/3/60 (50)
- ☐ 208-230/1/60 (22)
- ☐ 220-240/1/50 (17)
- ☐ 230/3/50 (25)
- ☐ 380/3/60 (26)

+ Mostrar todo

Formato de empaquetado

- ☐ Paquete individual (156)
- ☐ Paquete industrial (63)

Número de modelo

Busque en los valores de filtro:

Compresores alternativos Maneurop para refrigeración

+ Añadir 219 a mi lista de productos

Se muestra(n) 219 producto(s) Ordenar por: Relevancia



Compresor alternativo, NTZ048A4LR1B
➤ **120F0226**
Refrigerantes: R404A; R452A; R454C; R455A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz]: 400/3/50 460/3/60

Contacto
+ Añadir a la lista de comparación
+ Añadir a mi lista de productos



Compresor alternativo, NTZ048A4LR1B
➤ **120F0227**
Refrigerantes: R404A; R452A; R454C; R455A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz]: 400/3/50 460/3/60

Contacto
+ Añadir a la lista de comparación
+ Añadir a mi lista de productos

My Product List

Exportar la lista Iniciar sesión para guardar la lista

Total de productos: 2
Fecha de caducidad: 19/10/2022 Extender fecha de caducidad

Esta lista se generó a partir de Danfoss Product Store y se hizo inicialmente para Francia. Tenga en cuenta que esta lista siempre está validada por el portafolio del país en el que se encuentra. Si la abre en una tienda de otro país, el estado del producto puede cambiar.

La lista puede ser compartida con otros mediante un link y si usted es un usuario registrado puede salvar la lista.

Desplegar

Seleccionar todo	Código de Material	Descripción	Cantidad	Comentarios	Estado del producto
☐	013G2770	TA Sensores, RA 2770, Líquido, Tipo de sensor: Sensor incorporado, 8 °C - 21 °C	1	Añadir comentarios	No encontrado en el portafolio
☐	120F0226	Compresor alternativo, NTZ048A4LR1B	1	Añadir comentarios	En el portafolio

Eliminar

Compartir lista

Compartir lista

Por favor, copie este enlace para compartir la lista con cualquier persona que desee. Tenga en cuenta que esta lista solo estará disponible hasta 19/10/2022.

<https://store.danfoss.com/es/es/product-list/00008FGC/870939855>

Copiar el enlace

Terminado



Pedido rápido, avanzado y recurrente para realizar pedidos de forma más fácil y sencilla.

Opciones de pedido avanzadas

Subir archivo o copiar y pegar pedido

- Examinar**

Artículos del pedido

Volver a				
☒ solicitar	Código	Descripción	Cantidad	Precio total
☒	10 ▼ 131L9872	FC- 101P22KT4E20H2XXC00XS000AX8XC00X XDX	1	

Peso neto Total (kg): 9,5 ?
Peso bruto Total (kg): 10,76

[Volver a solicitar artículos seleccionados](#)

Historial de pedidos y seguimiento de transporte para que pueda verificar el estado de sus pedidos 24/7.

Envíos

Código	Descripción	Cantidad
10 084H4521	Sensor de nivel de líquido, AKS 4100 U, Versión con cable 280800400018	1

Dirección de envío:

Fecha de envío: 11/07/2022

Empresa de transporte: DACHSER (Parcel)

Identificador de seguimiento: 200

Número de factura: > 6100

Número de albarán: 200

Estado: Cerrado




PRECIO & DISPONIBILIDAD

(sólo para clientes directos de Danfoss)

Consulte precio y disponibilidad de uno o varios artículos.




Grupo	Código	Descripción	Cantidad	Fecha de envío estimada	Precio Neto unitario	Precio total
▼	120F0226	Compresor alternativo, NTZ048A4LR1B	1	01/09/2022	€	€
▼	120F0227	Compresor alternativo, NTZ048A4LR1B	12	08/09/2022	€	€

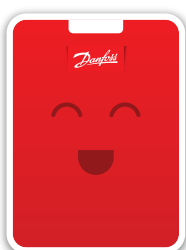

APTA PARA MÓVILES

Diseñada para una experiencia optimizada en teléfonos móviles, tabletas o ordenadores.

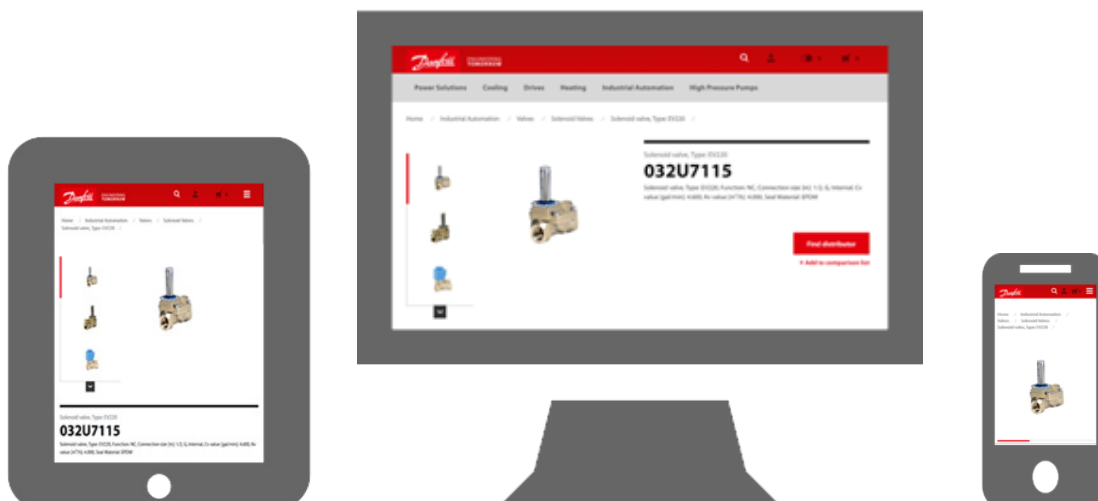

DANFOSS PRODUCT STORE

Nuestro soporte online

Para cualquier consulta o Soporte necesario, por favor contacte con nuestro

Customer Service Center:

Email: csciberia@danfoss.com

Teléfono: +34 91 198 61 00



Oficinas centrales de Danfoss Iberia:

Danfoss S.A.
Caléndula 93, El Soto de la Moraleja
Edificio I Miniparc III,
28109 Alcobendas
España
Tel: +34916586688

Danfoss SA, delegación
C/ Colom, 406-C Pol. Ind. Santa Margarida
08223 Terrassa
España
Tel. +34938774506

Danfoss SA, delegación
Solsonés, 2, esc. B, local C2
08820 El Prat de Llobregat
España
Tel. +34916586688

Danfoss S.A. delegación
Gran Vía 19-21- 2ª planta.
Oficina 201
48001 Bilbao
España
Tel. +34916586688

Cualquier información, incluida, entre otras, la información sobre la selección del producto, su aplicación o uso, el diseño del producto, el peso, las dimensiones, la capacidad o cualquier otro dato técnico presente en los manuales de los productos, descripciones de catálogos, anuncios, etc., independientemente de si se ofrece por escrito, oralmente, electrónicamente, en línea o mediante descarga, se considera información de carácter informativo y solo será vinculante en la medida en que se haga referencia explícita a dicha información en un presupuesto o confirmación de pedido. Danfoss no acepta ninguna responsabilidad por posibles errores que pudieran aparecer en sus catálogos, folletos, vídeos y otros materiales. Danfoss se reserva el derecho a modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a los productos solicitados pero no entregados, siempre que dichas alteraciones puedan realizarse sin cambios en la forma, el ajuste o la función del producto. Todas las marcas comerciales que aparecen en este material son propiedad de Danfoss A/S o de empresas del grupo Danfoss. Danfoss y el logotipo de Danfoss son marcas comerciales de Danfoss A/S. Todos los derechos reservados.