 

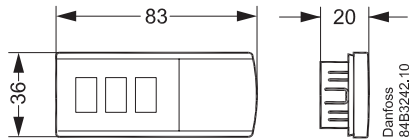
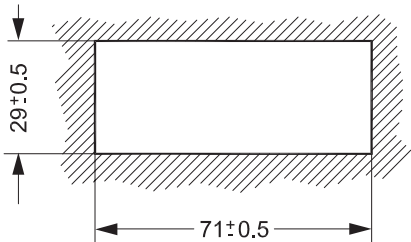
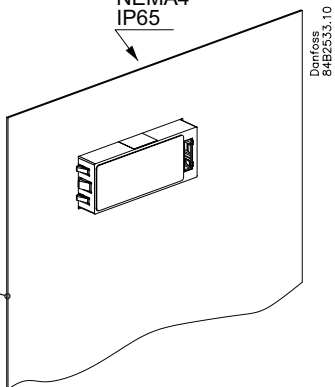
 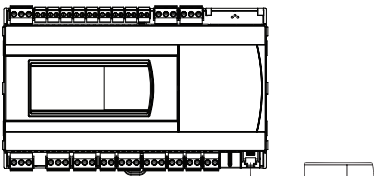

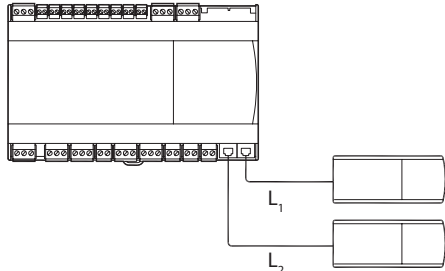


Installationsanleitung

AK-UI55 Info

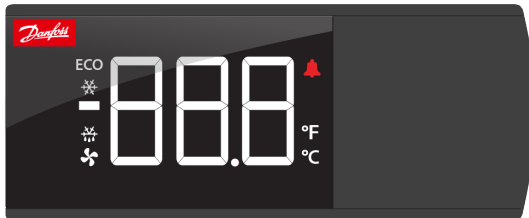

AN324531493969de-000101

Kennzeichnung 	Abmessungen  CE
Montage  Danfoss 84B3279.10 $t_{amb} = 0 - 55^{\circ}\text{C}$ $32 - 130^{\circ}\text{F}$ Nicht kondensierend	NEMA4 IP65  Danfoss 84B253.10 0.5 - 3.0 mm
Anschluss  L MAX. = 100 m	RJ 12  AK-UI-Kabel, 3 m: 084B4078 AK-UI-Kabel, 6 m: 084B4079  $L_1 + L_2 : \text{MAX.} = 100 \text{ m}$
AK-UI55 Info Leuchtet im Fall von: Energieoptimierung Kühlung Abtauung Lüfterbetrieb  Leuchtet im Fall von: Alarm Bei Start / Verbindung mit einem Regler leuchtet das Display „im Kreis“ auf, während Daten vom Regler abgerufen werden. Das Display kann folgende Meldungen anzeigen: -d- Abtauung wird durchgeführt - Err Die Temperatur kann aufgrund einer Fühlerstörung nicht angezeigt werden - Lüfter Die Kühlmöbelreinigung wurde gestartet. Die Lüfter drehen sich - OFF Die Kühlmöbelreinigung wurde aktiviert und das Gerät kann gereinigt werden - OFF Der Hauptschalter ist in Stellung „Off“ - SEr Der Hauptschalter ist in der Stellung für Wartung / manuellen Betrieb - CO₂ Blinkt: Wird bei Ausgabe eines Kältemittelalarms angezeigt, jedoch nur, wenn CO₂ als Kältemittel verwendet wird	