 

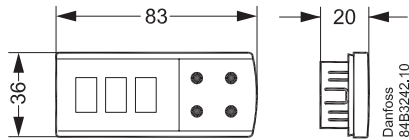
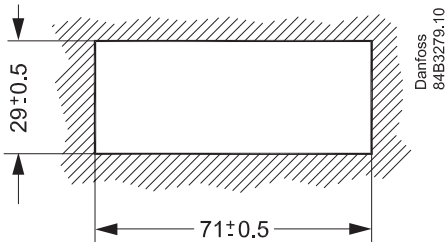
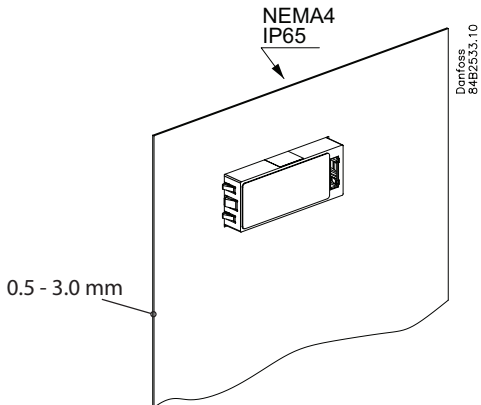
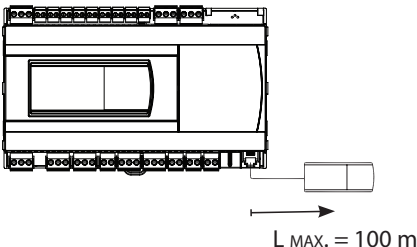


Installationsanleitung

AK-UI55 Set

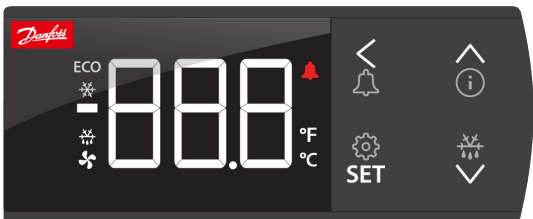

AN324552979007de-000101

Kennzeichnung 	Abmessungen  
Montage  $t_{amb} = 0 - 55^{\circ}\text{C}$ $32 - 130^{\circ}\text{F}$ Nicht kondensierend	
Anschluss 	RJ 12  AK-UI-Kabel, 3 m: 084B4078 AK-UI-Kabel, 6 m: 084B4079
AK-UI55 Set Display während des Betriebs Die Werte werden mit drei Ziffern angegeben, und es kann eingestellt werden, ob die Temperatur in °C oder in °F angezeigt wird. Leuchtet bei einem Alarm auf – Alarmtaste drücken – Alarmrelais wird zurückgesetzt – Alarmcode wird angezeigt – z. B. „A1“ Leuchtet im Fall von: Energieoptimierung Kühlung Abtauung Lüfterbetrieb  Alarmcodes: Siehe Benutzerhandbuch des entsprechenden Reglers. Halten Sie die Taste gedrückt (3 Sekunden), um auf das Infomenu „Inf“ zuzugreifen. Pfeiltaste oben / Pfeiltaste unten / Pfeiltaste links: Navigation im Menü und Einstellung der Werte. Halten Sie die Taste gedrückt (3 Sekunden), um mit dem Abtauen zu beginnen, „dEF“ wird angezeigt. SET: Halten Sie die Taste gedrückt (3 Sekunden), um auf das Menü „SEt“ zuzugreifen. Wenn der Betrieb mit einem Passwort geschützt ist, wird „PS“ angezeigt. Geben Sie den Code ein. Zeigt die Einstellung für einen gewählten Parameter / speichert die geänderte Einstellung. Drücken Sie die Taste kurz, um den Abschalttoleranz-Grenzwert des Thermostats einzugeben.	