

Montagezubehör

Merkblatt

DEVI[®] 
by Danfoss

Make it easy
make it **DEVI**





Zubehör

Merkblatt

Make it easy
make it DEVI

Index

- 
- | | | |
|----|--|----|
| 1. | Befestigungen für Fallrohre | 4 |
| 2. | Befestigungen für Dach und Dachrinnen | 6 |
| 3. | Befestigungen | 8 |
| 4. | Befestigungen für Boden- und Betonkonstruktionen | 9 |
| 5. | Klebebänder / Kleber | 11 |

1. Befestigungen für Fallrohre

DEVIfast™ Doppelt DEVIsnow 25m



Art. Nr. **19808185**
EAN-Nr. **5703466240397**

Metallisches Befestigungsband für DEVIsnow.

Breite	50 mm
Länge	25 m
Befestigungsabstand	10 cm (auf einer Seite)
Kabelabstand C-C	30-35 mm
Material	Verzinkter Stahl
Mindestbestellmenge	1 Rolle mit 25 m
Geeignete Produkte	DEVIsafe™, DEVIsnow™

DEVIfast™ Doppelt für DEVliceguard 18 25m



Art. Nr. **19808183**
EAN-Nr. **5703466240380**

Befestigungsband aus Metall für selbstbegrenzende Heizbänder.

Breite	65 mm
Länge	25 m
Befestigungsabstand	15 cm (auf einer Seite)
Kabelabstand C-C	40-45 mm für DEVliceguard 18
Material	Verzinkter Stahl
Mindestbestellmenge	1 Rolle mit 25 m
Geeignete Produkte	DEVliceguard™ 18

Kabelbefestigung für Fallrohrkette



Art. Nr. **19805258**
EAN-Nr. **5703466003763**

Befestigungselemente aus Kunststoff für die Befestigung des Widerstandsheizkabels an der Fallrohrkette

Abmessungen	37 x 20 x 6 mm
Lochgröße der Kette	8 mm
VPE	1 Beutel mit 25 Stück.
Mindestbestellmenge	1 Beutel mit 25 Stück.
Geeignete Produkte	DEVIsafe™, DEVIsnow™

Entlastungsseil



Art. Nr. **19406016**
EAN-Nr. **5703435003022**

Seil zur Befestigung der Entlastungsschelle in Fallrohren

Durchmesser	500 x 15 x 1 mm
Schnittlänge	1 m
Mindestbestellmenge	1 m
Geeignete Produkte	Entlastungsschelle für Fallrohre V2A

Metallkette



Art. Nr. **19805241**
EAN-Nr. **5703435003060**

Kette für Befestigungselemente aus Kunststoff

Abmessungen	Kettengliedgröße 16 x 32 mm
Lochgröße der Kette	8 mm
Schnittlänge	1...25 m
Mindestbestellmenge	1 m
Geeignete Produkte	DEVIsafe™, DEVIsnow™, DEVliceguard™

Traverse V2A



Art. Nr. **19805449**
EAN-Nr. **5703435003077**

Traverse zur Befestigung von Kette und Seil

Abmessungen	288 x 25 x 5 mm
Mindestbestellmenge	1 Stk.
Geeignete Produkte	Kette, Entlastungsseil

Entlastungsschelle für Fallrohre



Art. Nr. **19406008**
 EAN-Nr. **5703435003015**

Entlastungsschelle zur Befestigung des
 Widerstandsheizkabels am Seil

Abmessungen 50 x 10 x 10 mm

Mindestbestellmenge 10 Stk.

Geeignete Produkte **DEVIsafe™, DEVIsnow™**

Entlastungsschelle einfach für Fallrohre



Art. Nr. **19406007**
 EAN-Nr. **5703466154229**

Entlastungsschelle zur Befestigung des
 Widerstandsheizkabels am Seil

Abmessungen 35 x 10 x 10 mm

Mindestbestellmenge 10 Stk.

Geeignete Produkte **DEVIsafe™, DEVIsnow™**



Abb. 1

Fallrohre mit DEVIfast™ Double für DEVIsafe™, DEVIsnow™ und DEVIceguard™

2. Befestigungen für Dach- und Dachrinnenheizungen

DEVIfast™ Double für DEVIsafe™ und DEVIsnow™



Art. Nr. **19808185**
EAN-Nr. **5703466240397**

DEVIfast™ Double für DEVliceguard™



Art. Nr. **19808183**
EAN-Nr. **5703466240380**

Befestigungsband aus Metall für DEVIsafe™ und DEVIsnow™.

Breite	50 mm
Länge	25 m
Befestigungsabstand	10 cm (auf einer Seite)
Kabelabstand C-C	30-35 mm
Material	Verzinkter Stahl
Mindestbestellmenge	1 Rolle mit 25 m
Geeignete Produkte	DEVIsafe™ DEVIsnow™

Metallisches Befestigungsband für DEVliceguard™

Breite	65 mm
Länge	25 m
Befestigungsabstand	15 cm (auf einer Seite)
Kabelabstand C-C	40-45 mm
Material	Verzinkter Stahl
Mindestbestellmenge	1 Rolle mit 25 m
Geeignete Produkte	DEVliceguard™ 18

DEVIfast™ Kupfer



Art. Nr. **19808238**
EAN-Nr. **5703466214695**

DEVIfast™ Kupfer für Dachrinnen aus Kupfer

Länge	25 m
Breite	21 mm
Material	Kupfer.
Mindestbestellmenge	25 m
Kabelabstand C-C	25 mm
Geeignete Produkte	DEVIsafe™, DEVIsnow™

DEVliclip™ Dachhaken



Art. Nr. **19805192**
EAN-Nr. **5703466134757**

Befestigungsmaterial für diverse Dachtypen

Dachhaken	25 Stk.
Kabelbinder	25 Stk.
Mindestbestellmenge	1 Beutel mit 25 Stück.
Geeignete Produkte	DEVIsafe™ DEVIsnow™, DEVliceguard™ 18

DEVliclip™ Schutzgitterhaken Bausatz



Art. Nr. **19805193**
EAN-Nr. **5703466145470**

Befestigungsmaterial für diverse Dachtypen

Grundelemente	20 Stück.
Winkel	10 Stk.
Kabelbinder	30 Stk.
Mindestbestellmenge	1 Beutel mit 20/10/30 Stk.
Geeignete Produkte	DEVIsafe™ DEVIsnow™, DEVliceguard™ 18


Dachrinnenhalter mit Gelenk




Art. Nr. **140F1511**
EAN-Nr. **5703466229897**

Befestigungselemente für DEVIsafe™ und DEVIsnow™

Mindestbestellmenge	1 Beutel mit 25 Stück.
Geeignete Produkte	DEVIsafe™, DEVIsnow™

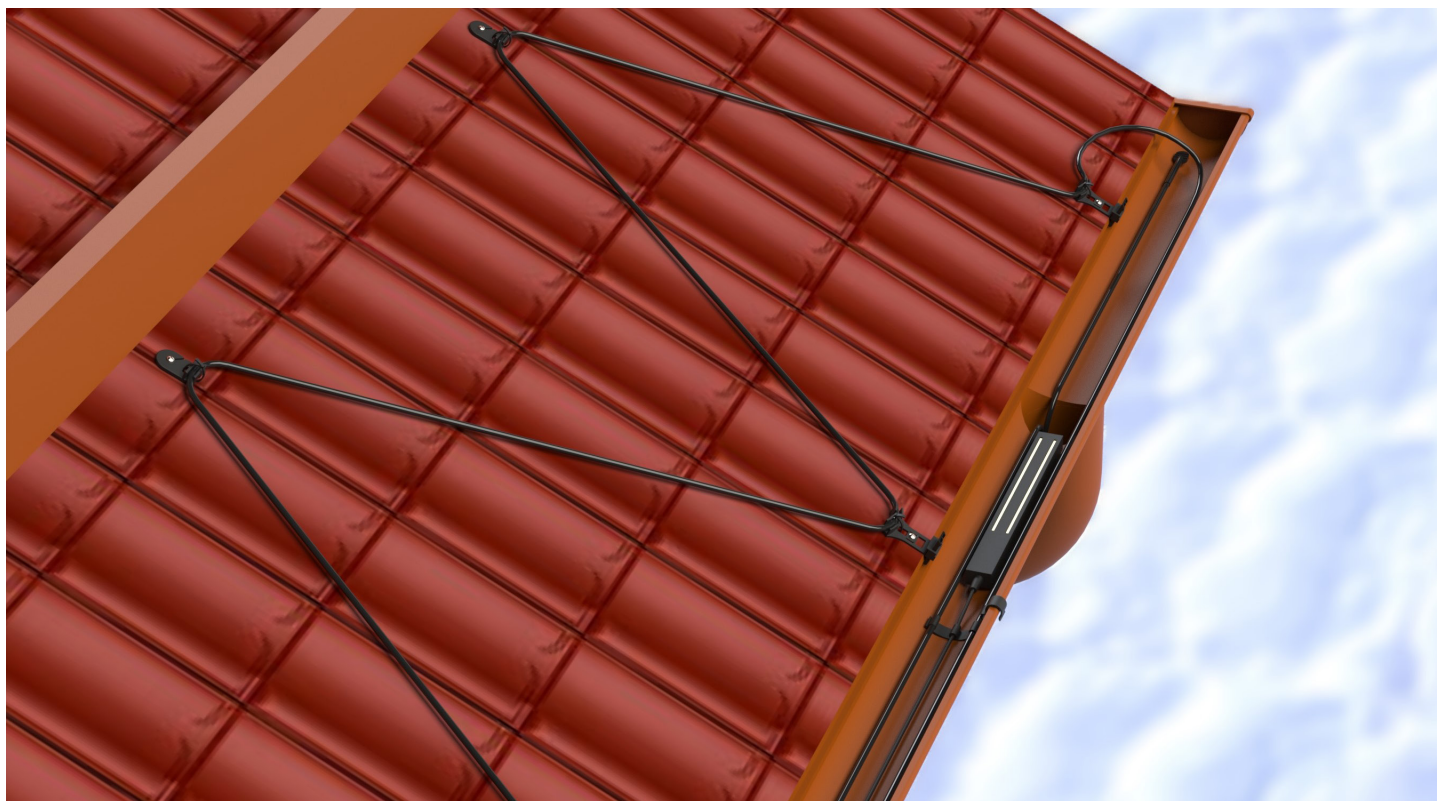**Abb. 2**

Dachkanten, Schneefanggitter und Dachrinnen mit DEVIClip™ Dachhaken, Schutzgitterhaken, und DEVIfast™ Double.

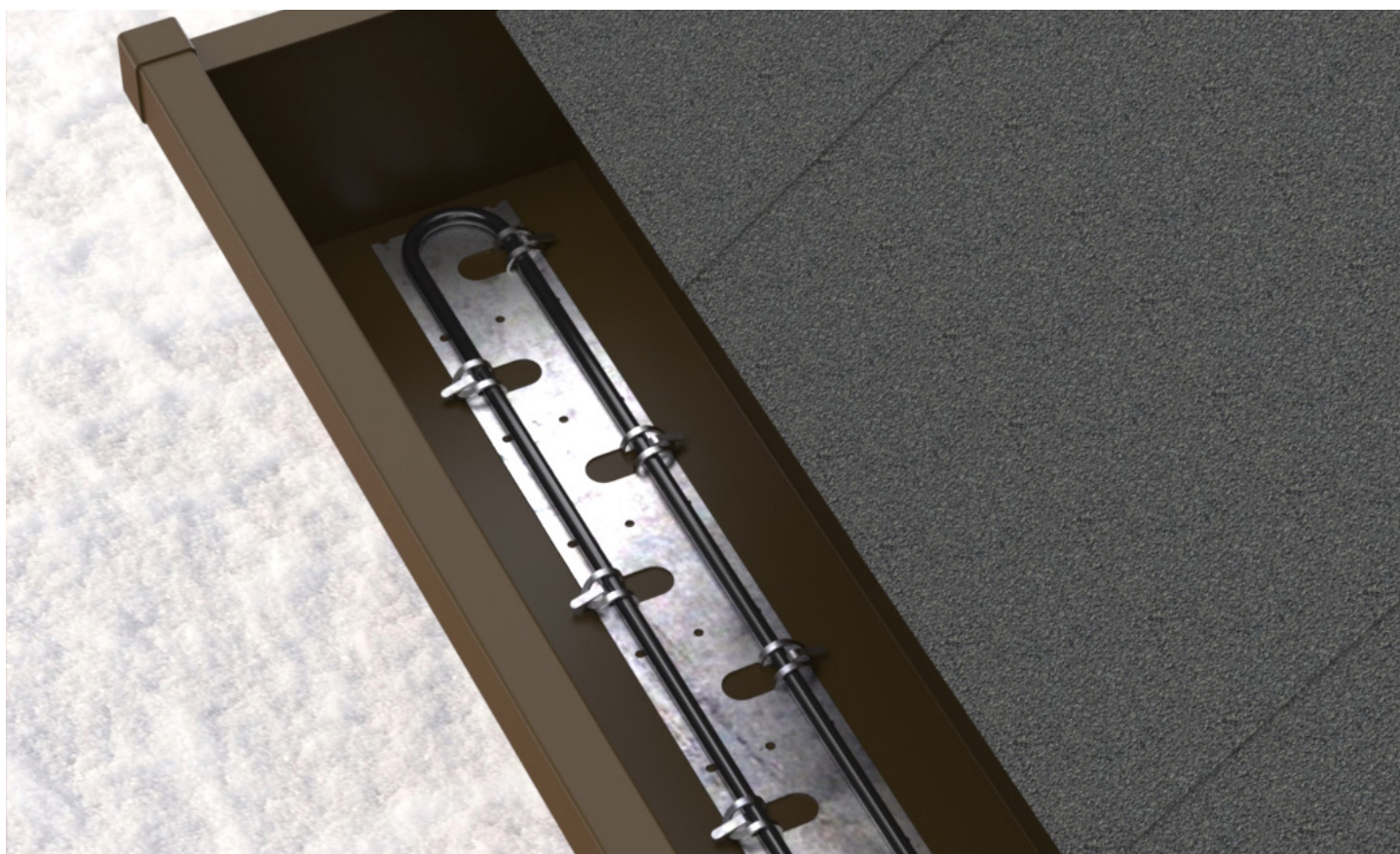

3. Befestigungen

Heizbandhalter V2A Lochabstand 10 cm



Art. Nr. **19805300**
EAN-Nr. **5703466075104**

Abstandshalter V2A	
Abmessungen	1000 mm x 30 mm
Lochabstand	10 cm
Mindestbestellmenge	1 Stk.
Geeignete Produkte	DEVIsafe™ DEVIsnow™ DEVliceguard™ 18

Heizbandhalter V2A Lochabstand 15 cm



Art. Nr. **19805301**
EAN-Nr. **5703466195789**

Abstandshalter V2A	
Abmessungen	1000 mm x 30 mm
Lochabstand	15 cm
Mindestbestellmenge	1 Stk.
Geeignete Produkte	DEVIsafe™ DEVIsnow™ DEVliceguard™ 18

Kantenschutz



Art. Nr. **19805746**
EAN-Nr. **5703435010501**

Abmessungen	300 x 30 x 1,5 mm
Material	V2A
Lochabstand	8 cm
Mindestbestellmenge	1 Stk.
Geeignete Produkte	DEVIsafe™ DEVIsnow™ DEVliceguard™ 18

Kabelbinder



Art. Nr. **00109004**
EAN-Nr. **5703466090282**

Kabelbinder	
Abmessungen	187 x 4,7 x 1,5 mm
Mindestbestellmenge	1 Beutel mit 100 Stk.
Geeignete Produkte	Alle Arten von Heizkabeln

4. Befestigungen für Boden- und Betonkonstruktionen

DEVclip™ Montagesteg



Art. Nr. **19805220**
EAN-Nr. **5703466173213**

Montagestege aus Kunststoff zur Befestigung von Heizkabeln und zur Gewährleistung des richtigen C-C-Abstands

Abmessungen 500 x 46 x 10 mm

Kabelabstand 10 mm

Mindestbestellmenge 20 Stück. im Beutel.

Geeignete Produkte **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

DEVICLIP™ TWISTO



Art. Nr. **19805236**
EAN-Nr. **5703466172117**

Verwendet mit Bewehrungsmatten bis zu 6 mm

Mindestbestellmenge Plastikbeutel mit 1000 Stück.

Geeignete Produkte **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

DEVifast™ 5 m



Art. Nr. **19808234**
EAN-Nr. **5703466214671**

DEVifast™ zur Befestigung von Heizkabeln

Länge 5 m

Breite 21 mm

Material Verzinkter Stahl

Kabelabstand C-C 25 mm

Mindestbestellmenge 1 Karton mit 5 m

Geeignete Produkte **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™, DEViasphalt™**

DEVifast™ 25 m



Art. Nr. **19808236**
EAN-Nr. **5703466214688**

DEVifast™ zur Befestigung von Heizkabeln

Länge 25 m

Breite 21 mm

Material Verzinkter Stahl

Kabelabstand C-C 25 mm

Mindestbestellmenge 1 Karton mit 5 m

Geeignete Produkte **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™, DEViasphalt™**



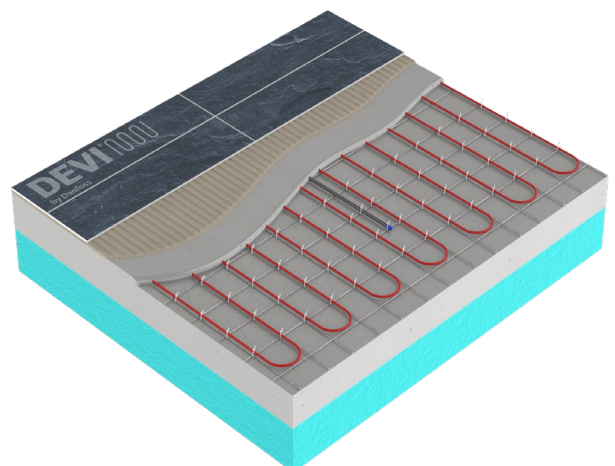


Abb. 3

Betoninstallationen mit DEVifast™ Metall und DEVICLIP™ Twisto für Bewehrungsmatten.

4. Befestigungen für Fußboden- und Betonkonstruktionen

Montagestege Typ 5,6-6,5 mm - 25mm

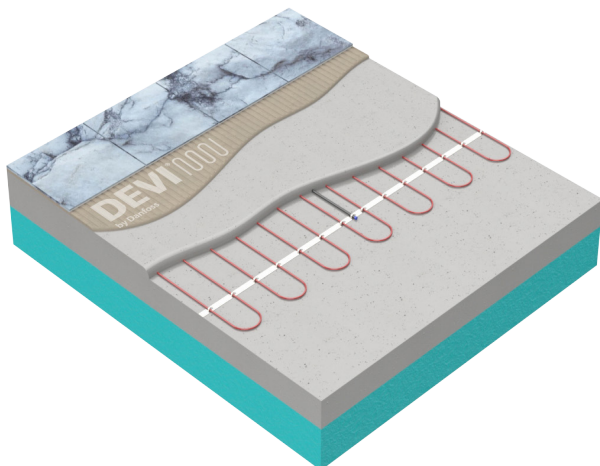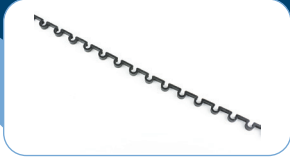

Art. Nr. **109030**
EAN-Nr. **5703466134740**

Montagestege aus Kunststoff zur Befestigung von Heizkabeln und zur Gewährleistung des richtigen C-C-Abstands

Abmessungen 980 x 10 x 10 mm

Kabelabstand C-C 25 mm

Mindestbestellmenge 1 Stück

Geeignete Produkte **DEVlbasic™, DEVlflex™, DEVlsnow™, DEVlsafe™**

Montagestege Typ 6,6-8,0 mm - 25mm



Art. Nr. **19805266**
EAN-Nr. **5703435009222**

Montagestege aus Kunststoff zur Befestigung von Heizkabeln und zur Gewährleistung des richtigen C-C-Abstands

Abmessungen 980 x 10 x 10 mm

Kabelabstand C-C 25 mm

Mindestbestellmenge 1 Stück

Geeignete Produkte **DEVlflex™, DEVlsnow™, DEVlsafe™**

Kunststoffnägel



Art. Nr. **19805907**
EAN-Nr. **5703466249536**

Kunststoffnägel für die Befestigung von Heizmatten auf dem Unterboden

Mindestbestellmenge 1 Karton mit 40 Stück.

Geeignete Produkte **DEVlmat™, DEVlcomfort™**

5. Klebeband / Kleber

Gewebeband 15 mm x 50 m (Textilklebeband)



Art. Nr. **19405877**
EAN-Nr. **5703435002971**

Starkes, acrylbeschichtetes Gewebeband für fast alle Anwendungen mit hoher Haftung auch auf rauen Oberflächen, z.B. zur Befestigung auf Rohren.

Abmessungen	15 mm x 50 m
Farbe	grau
Trägermaterial	acrylbeschichtetes Gewebe
Gesamtdicke	310 µm
Art des Klebstoffs	naturkautschuk
Haftung auf Stahl	3.3 N/cm
Zugfestigkeit	100 N/cm
Temperaturbeständigkeit	130 °C (30 min)
Mindestbestellmenge	1 Plastikbeutel mit 50 m
Geeignete Produkte	Alle Arten von Heizkabeln

Aluklebeband 38 mm x 50 m



Art. Nr. **19805076**
EAN-Nr. **5703435003053**

Selbstklebend, mit 2-farbigem Warntext, max. 160 °C

Abmessungen	38 mm x 50 m
Material	Aluminiumfolie
Kleber	Acrylat auf Wasserbasis
Trennmaterial	Monosilikonisiertes Papier
Haftung/Stahl	8 N/ 38 mm
Zugfestigkeit	57,5 N/ 38 mm
Gesamtdicke	60 µm
Mindestbestellmenge	1 Plastikbeutel mit 50 m
Geeignete Produkte	Selbstlimitierende Heizbänder

Alufolie selbstklebend mit Warschrift 25 mm x 25 m



Art. Nr. **19805078**
EAN-Nr. **5703466130469**

Selbstklebend, mit 2-farbigem Warntext, max. 160 °C.

Abmessungen	25 mm x 25 m
Material	Alufolie selbstklebend mit Warschrift
Kleber	Acrylat auf Wasserbasis
Trennmaterial	Monosilikonisiertes Papier
Haftung/Stahl	8 N/ 25 mm
Zugfestigkeit	57,5 N/ 25 mm
Gesamtdicke	60 µm
Mindestbestellmenge	1 Kunststoffbeutel mit 25 m
Geeignete Produkte	Widerstands-Heizkabel

Heißklebestifte



Art. Nr. **18055351**
EAN-Nr. **5703466114940**

Heißklebestifte zur Befestigung von Widerstandsheizkabeln am Boden

Abmessungen	170 x 250 x 20 mm
Mindestbestellmenge	1 Beutel mit 25 Stück.
Geeignete Produkte	Widerstands-Heizkabel

Warnaufkleber für Rohrverfolgung



Art. Nr. **140F7003**
EAN-Nr. **5703466253595**

Selbstklebend, mit zweifarbigem Warnhinweis.

Abmessungen	70 mm x 260 mm
Mindestbestellmenge	1 Rolle mit 50 Etiketten
Geeignete Produkte	Alle Arten von Heizkabeln

Danfoss GmbH Bereich DEVI, Deutschland: DEVI • devi.de • +49 69 8088 5400 • cs@danfoss.de

Danfoss Ges.m.b.H. Bereich DEVI, Österreich: DEVI • devi.at • +43 720 548 000 • cs@danfoss.at

Alle Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen zur Auswahl von Produkten, ihrer Anwendung bzw. ihrem Einsatz, zur Produktgestaltung, zum Gewicht, den Abmessungen, der Kapazität oder zu allen anderen technischen Daten von Produkten in Produkthandbüchern, Katalogbeschreibungen, Werbungen usw., die schriftlich, mündlich, elektronisch, online oder via Download erteilt werden, sind als rein informativ zu betrachten, und sind nur dann und in dem Ausmaß verbindlich, als auf diese in einem Kostenvoranschlag oder in einer Auftragsbestätigung explizit Bezug genommen wird. Danfoss übernimmt keine Verantwortung für mögliche Fehler in Katalogen, Broschüren, Videos und anderen Drucksachen. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen. Dies gilt auch für bereits in Auftrag genommene, aber nicht gelieferte Produkte, sofern solche Anpassungen ohne substantielle Änderungen der Form, Tauglichkeit oder Funktion des Produkts möglich sind.
Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum von Danfoss A/S oder Danfoss-Gruppenunternehmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.