

DEVIhotwatt™

DEVIhotwatt™ er en selvbegrensende varmekabel som brukes til bibeholdelse av varmtvannstemperaturer, og andre flytende væsker som trenger en gitt temperatur.

Kabelens selvbegrensende evne gjør at effekten økes eller reduseres i forhold til omgivelsestemperaturen.

DEVIhotwatt™ gir varmt vann i alle kraner uten at man trenger en sirkulasjonspumpe.



Kabelen er ikke godkjent for bruk i drikkevannsrør.

Fordeler:

- Lengden tilpasses på stedet
- Inneholder ikke PVC

Godkjenninger:



Type	Verdi
Driftsspenning	230V AC
Nominell effekt (min-maks): DEVIhotwatt™ 55 DEVIhotwatt™ 70	9 W/m @ 55 °C (8,5-15,8 W/m @ 45 °C) 12 W/m @ 70 °C (11,5-19,0 W/m @ 45 °C)
Ytterkappe: DEVIhotwatt™ 55 DEVIhotwatt™ 70	Grønn, TPE Rød, TPE
Maks. tillatte brukstemperatur	80 °C, tilkoblet 100 °C, frakoblet
Min. installasjonstemperatur	-50°C
Kabeldimensjoner	11,8 mm x 5,8 mm
Skjerm Tinnnet kobberflett, 1,25 mm ²	70%
Maks. motstandsbeskyttelse	18,2 Ω/Km
Bøyeradius	Min. 50 mm Ø
Maks. installasjonslengde ved 10A	55 m
IP klasse	IPX7


DEVIhotwatt™ 55

Varenummer	Lengde	Min. - maks. lengde pr. trommel	GTIN-nummer	Elnummer
140F8509	Metervare	1 m	5703466251652	10 352 96

DEVIhotwatt™ 70

Varenummer	Lengde	Min. - maks. lengde pr. trommel	GTIN-nummer	Elnummer
140F8510	Metervare	1 m	5703466251669	10 352 97

DEVIhotwatt™ varmeavgivelse

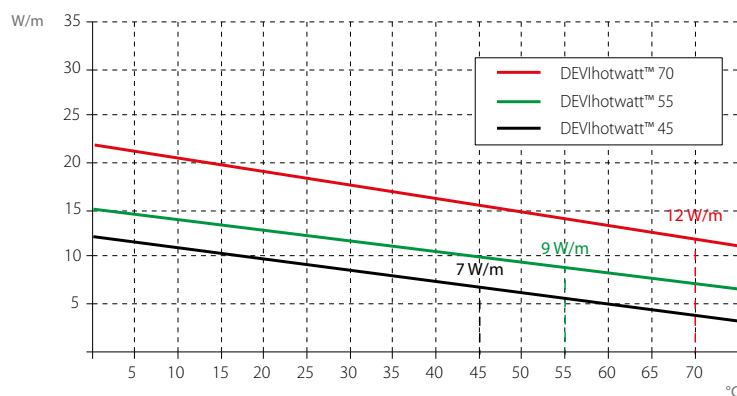

Konstruksjon

