

Selectiekaart

# Radiator- en inregelappendages voor 2-pijps verwarmingsinstallaties


## Inregelappendages individuele woonhuisinstallaties



**1** MSV-BD inregelafsluiter



**2** AVDO overstortregelaar

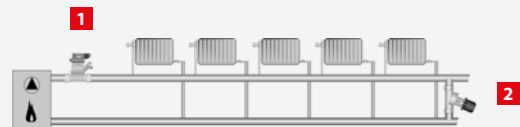

### Inregelafsluiters met binnendraad **1**

Type	Kv-waarde	Aansl.	Artikelnr.
MSV-BD 15LF	2,5	R 1/2" inw.	003Z4000
MSV-BD 15	3	R 1/2" inw.	003Z4001
MSV-BD 20	6,6	R 3/4" inw.	003Z4002
MSV-BD 25	9,5	R 1" inw.	003Z4003

### Inregelafsluiters met buitendraad **1**

Type	Kv-waarde	Aansl.	Artikelnr.
MSV-BD 15LF	2,5	G 3/4" uitw.	003Z4100
MSV-BD 15	3	G 3/4" uitw.	003Z4101
MSV-BD 20	6,6	G 1" uitw.	003Z4102
Knelset 16 x 2 Alupex		G 3/4" inw.	013G4186
Knelset 20 x 2 Alupex		G 3/4" inw.	013G4190
Knelset 15mm koper en staal		G 3/4" inw.	013G4125
Knelset 22mm koper en staal		G 1" inw.	013U0135

### AVDO Overstortregelaar binnen-/buitendraad **2**

Type	Instelbereik	Aansluiting	Artikelnr.
AVDO 15	5-50 kPa	R 1/2" inw./uitw.	003L6018
AVDO 20	5-50 kPa	R 3/4" inw./uitw.	003L6023
AVDO 25	5-50 kPa	R 1" inw./uitw.	003L6028

### AVDO Overstortregelaar buiten-/buitendraad **2**

Type	Instelbereik	Aansluiting	Artikelnr.
AVDO 15	5-50 kPa	G 3/4" uitw.	003L6020
AVDO 20	5-50 kPa	G 1" uitw.	003L6025
AVDO 25	5-50 kPa	G 1 1/4" uitw.	003L6030
Knelset 16 x 2 Alupex		G 3/4" inw.	013G4186
Knelset 20 x 2 Alupex		G 3/4" inw.	013G4190
Knelset 15mm koper en staal		G 3/4" inw.	013G4125
Knelset 22mm koper en staal		G 1" inw.	013U0135
Knelset 28mm koper en staal		G 1 1/4" inw.	013U0140


## Inregelappendages collectieve installaties



**1** ASV-PV drukverschilregelaar



**2** ASV-BD partner-/inregelafsluiter

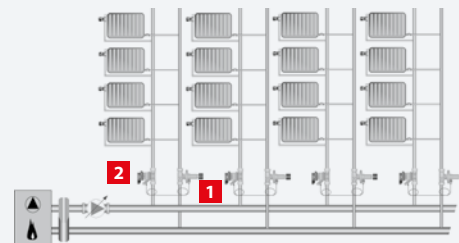

### ASV-PV Drukverschilregelaar 5-25 kPa met binnendraad **1**

Type	Kv-waarde	Aansl.	Artikelnr.
ASV-PV 15	1,6	R 1/2" inw.	003L7601
ASV-PV 20	2,5	R 3/4" inw.	003L7602
ASV-PV 25	4	R 1" inw.	003L7603
ASV-PV 32	6,3	R 1 1/4" inw.	003L7604
ASV-PV 40	10	R 1 1/2" inw.	003L7605

### ASV-BD Partner-/inregelafsluiter met binnendraad **2**

Type	Kv-waarde	Aansl.	Artikelnr.
ASV-BD 15	3	R 1/2" inw.	003Z4041
ASV-BD 20	6,6	R 3/4" inw.	003Z4042
ASV-BD 25	9,5	R 1" inw.	003Z4043
ASV-BD 32	18	R 1 1/4" inw.	003Z4044
ASV-BD 40	26	R 1 1/2" inw.	003Z4045

### Set van inregel- en kogelafsluiter (Alternatief op ASV-PV en ASV-BD)

In situaties waarbij geen keuze kan worden gemaakt voor de ASV-PV met ASV-BD oplossing, bijvoorbeeld in situaties waarbij de aanvoer- en retourleiding verder van elkaar zijn verwijderd dan de lengte van de capillaire en waar kans op vandalisme aanwezig is, biedt de set van MSV-BD met de MSV-S kogelafsluiter een goede oplossing.

Type	Kv-waarde	Aansl.	Artikelnr.
MSV-BD/S 15	3	R 1/2" inw.	003Z4051
MSV-BD/S 20	6,6	R 3/4" inw.	003Z4052
MSV-BD/S 25	9,5	R 1" inw.	003Z4053
MSV-BD/S 32	18	R 1 1/4" inw.	003Z4054
MSV-BD/S 40	26	R 1 1/2" inw.	003Z4055
MSV-BD/S 50	40	R 2" inw.	003Z4056

## Traditionele radiatoraansluiting



RA-N voorinstelbare radiatorafsluiters



RLV voetventiel



Upgrade oude RAV-L en RAV radiatorafsluiters

### Radiatorafsluiters

Type	Uitvoering	Artikelnr.
1/2" RA-N set	recht+ bocht en knelset	013G3363
1/2" RA-N radiatorafsluiter	recht O-ring afdichting	013G0116
1/2" RA-N radiatorafsluiter	recht verkort O-ring afdichting	013G0114
1/2" RA-N radiatorafsluiter	haaks O-ring afdichting	013G0115
1/2" RA-N radiatorafsluiter	haaks verkort O-ring afdichting	013G0113
1/2" RA-N radiatorafsluiter	haaks UK O-ring afdichting	013G0117
1/2" RA-N radiatorafsluiter	dubbel haaks rechts	013G0233
1/2" RA-N radiatorafsluiter	dubbel haaks links	013G0234

### Voetventiel

1/2" RLV voetventiel	recht O-ring afdichting	003L0344
1/2" RLV voetventiel	haaks O-ring afdichting	003L0343

### Upgrade oude RAV/L en RAV afsluiters naar RA-N

RAV/L binnenwerk 3/8" - 1/2"	26mm nek, periode '71 - '88	013G4011
RAV/L binnenwerk 3/4"	26mm nek, periode '71 - '88	013G4012
RAV/8 binnenwerk 3/8" - 3/4"	34mm nek, periode '75 - heden	013G4013

## Ventiel- en 6-punts radiatoraansluiting



RA-N radiatorinsert



RLV-KS H-blok voetventiel

### Radiator inserts

Type	Artikelnr.
RA-N model T voor Thermrad T6 radiatoren	013G7360
RA-N model D voor Brugman, Thermrad en VEHA radiatoren	013G7370
RA-N model B voor Henrad, Hudevad en Radson radiatoren	013G7380
RA-N model H voor Stelrad en Superia radiatoren	013G7390

### H-Blok voetventiel Recht

Type	Rad. aansl.	Artikelnr.
RLV-KS	R 1/2" (uitw.)	003L0220
RLV-KS	G 3/4" (inw.)	003L0221

### H-Blok voetventiel Haaks

RLV-KS	R 1/2" (uitw.)	003L0222
RLV-KS	G 3/4" (inw.)	003L0223

## Onderblokaansluiting

RA-K Onderbloksets



### Onderblokset Recht

RA-K set bestaande uit:  
1/2" RA-N radiatorafsluiter recht + bocht,  
2 stuks 1/2" x 15mm knelset  
t.b.v. verbindingbuis RA-K onderblok  
met vloeraansluiting

Artikelnr.  
013G3342

### Onderblokset Haaks

RA-K set bestaande uit:  
1/2" RA-N radiatorafsluiter haaks + bocht 2 stuks 1/2" x 15mm knelset  
t.b.v. verbindingbuis RA-K onderblok met wandaansluiting

013G3344

## Knelsets

Knelset



### Knelsets 3/4" RA-K onderblokken en H-blok voetventielen

Knelset 3/4" inwendig voor	Artikelnr.
14 x 2 kunstof buis Alupex	013G4184
16 x 2 kunstof buis Alupex	013G4186
15mm koper en staal	013G4125

### Knelsets 1/2" RA-N Radiatorafsluiters

Knelset 1/2" uitwendig voor 15mm koper en staal	013G4115
---	----------

## Bedienende elementen



RA 2980 thermostatisch regelement



RAE 5054 thermostatisch regelement



RA-X thermostatisch regelement

### Standaard regelement

Standaard regelement	Artikelnr.
RA2980 ingebouwde voeler	013G2980
RA2982 voeler op afstand	013G2982
RA5062 voeler en bediening op afstand	013G5062

### Design regelement

RA-X wit RAL9016	013G6070
------------------	----------

### Project regelement

RAE 5054	013G5054
----------	----------



RA 5002 handknop

### Handknop

RA5002	013G5002
--------	----------