


Schéma zapojení

Regulátor teploty pro
chladirny a mrazirny
Typ **AK-RC 205C**




A: InI= 1, 4, 11

- 1: Jenom InI=1
2: Jenom InI=1 a 4

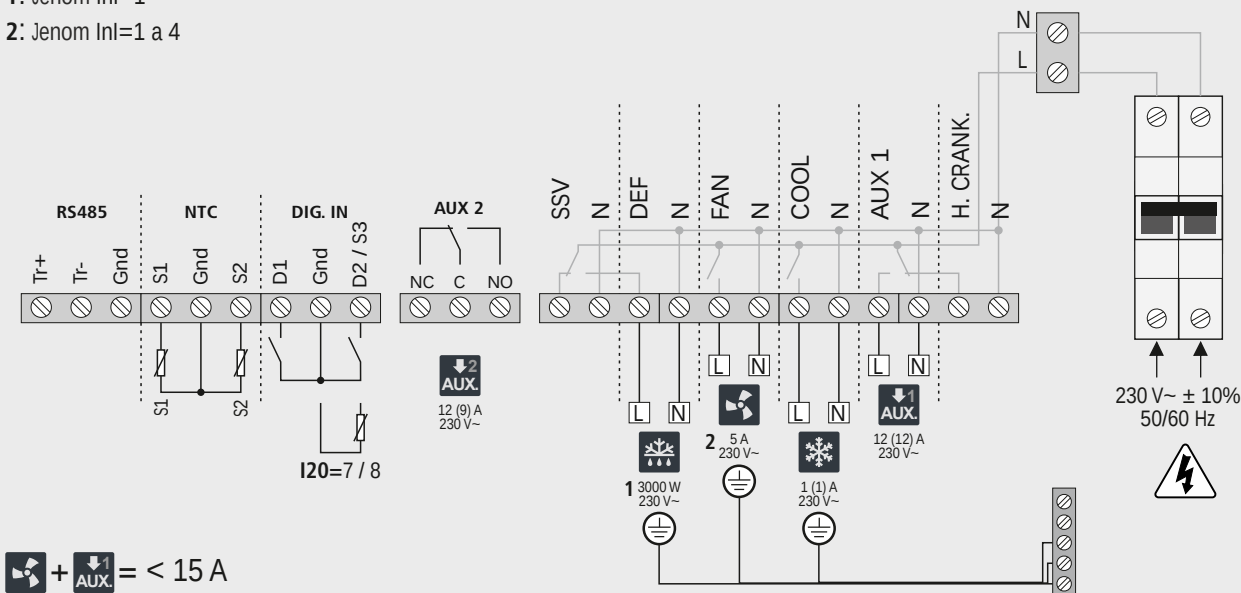

B: InI= 2, 3, 5, 6, 12, 13

- 1: Jenom InI=2 a 3
2: Jenom InI=2, 3, 5 a 6

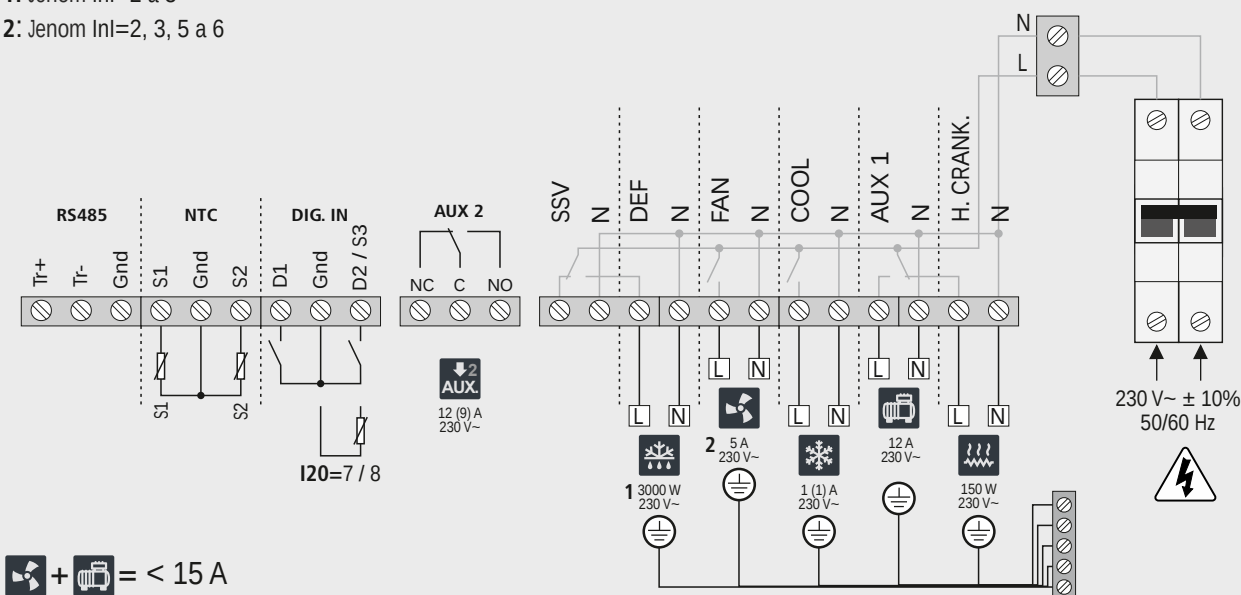

KOMPRESOR



REZISTOR KLIKOVÉ SKŘÍNĚ



VENTILÁTOR



ROZMRAZOVACÍ REZISTOR



SOLENOID



HORKÝ PLYNOVÝ VENTIL



SOLENOID KONDENZÁTORU
PRO HORKÝ PLYN



4-CESTNÝ INVERTOROVÝ VENTIL



POMOCNÉ RELÉ 1



POMOCNÉ RELÉ 2



REGULÁTOR VYSOKÉHO A
NÍZKÉHO TLAKU




VYSOKOTLAKÝ REGULÁTOR




NÍZKOTLAKÝ REGULÁTOR


C: InI= 7, 8

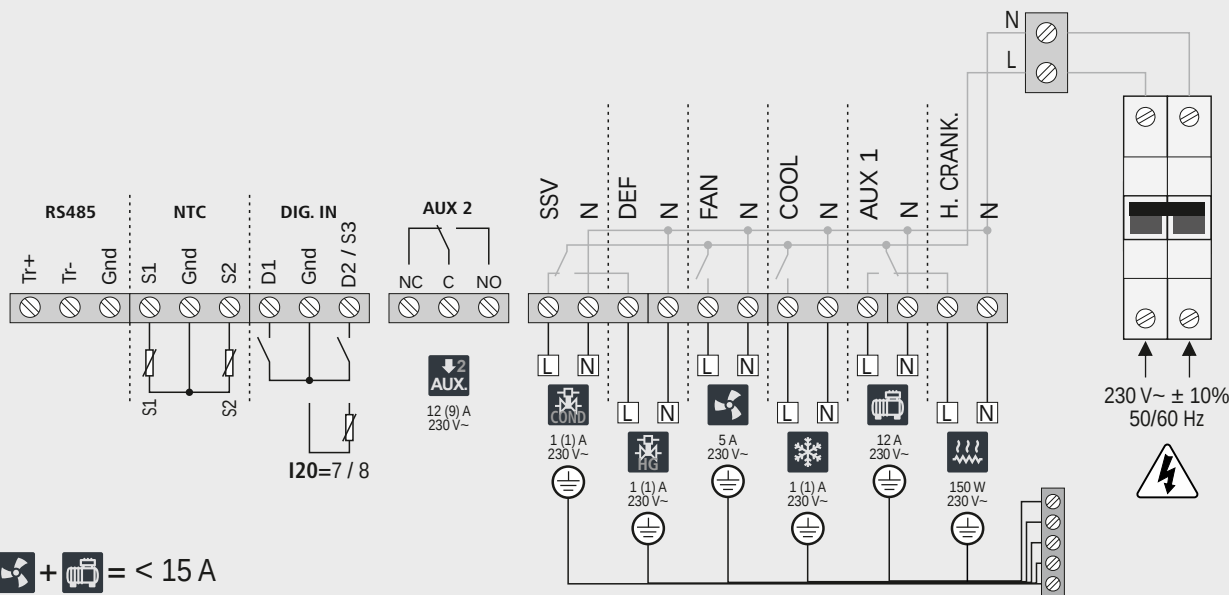


D: InI= 9, 10

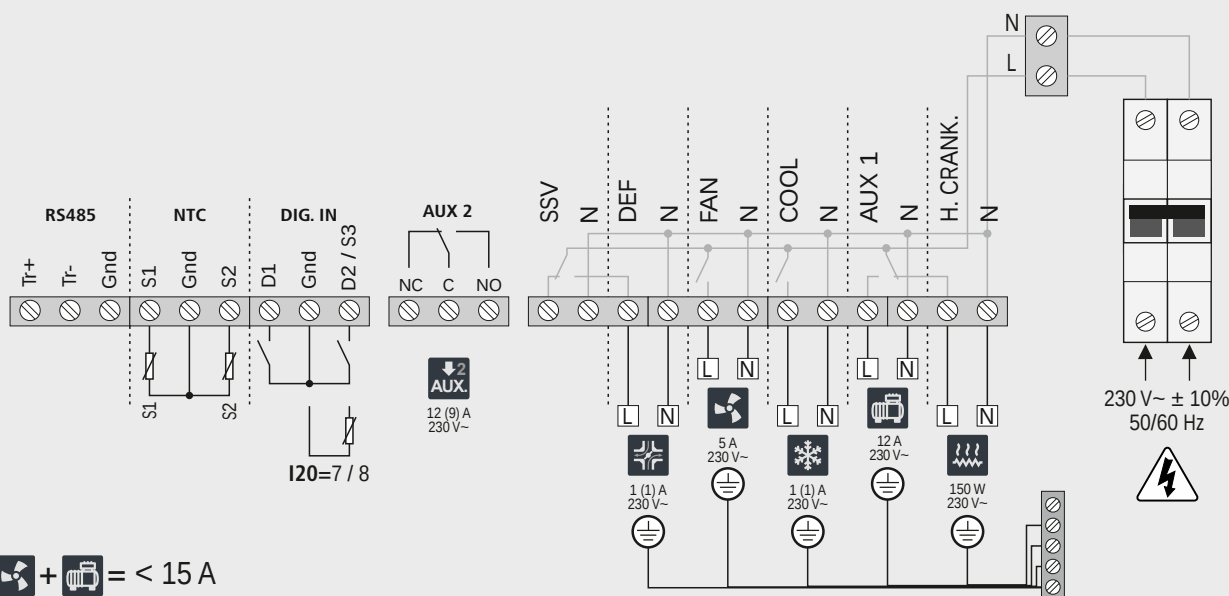


InI= 2, 5, 7, 9, 12

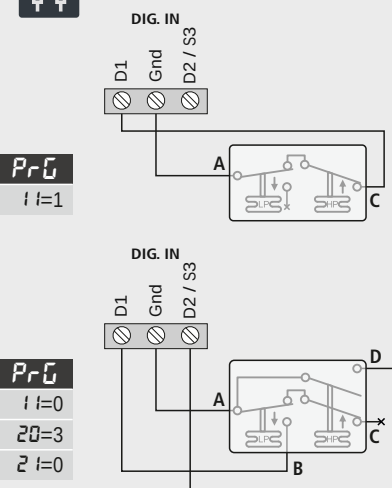

InI= 2, 5, 7, 9, 12

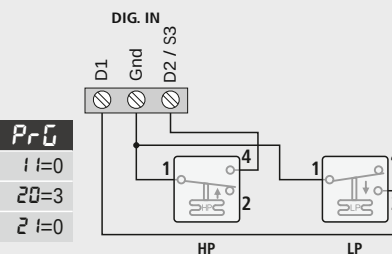

InI= 7, 8
HOT GAS

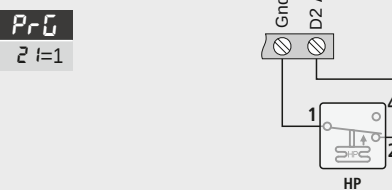

- KOMPRESOR
- REZISTOR KLIKOVÉ SKŘÍNĚ
- VENTILÁTOR
- ROZMRAZOVACÍ REZISTOR
- SOLENOID
- HORKÝ PLYNOVÝ VENTIL
- SOLENOID KONDENZÁTORU PRO HORKÝ PLYN
- 4-CESTNÝ INVERTOROVÝ VENTIL
- POMOCNÉ RELÉ 1
- POMOCNÉ RELÉ 2
- REGULÁTOR VYSOKÉHO A NÍZKÉHO TLAKU
- VYSOKOTLAKÝ REGULÁTOR
- NÍZKOTLAKÝ REGULÁTOR