



Regulátor teploty pro chlazení a mrazírný Typ **AK-RC 305W-SD**

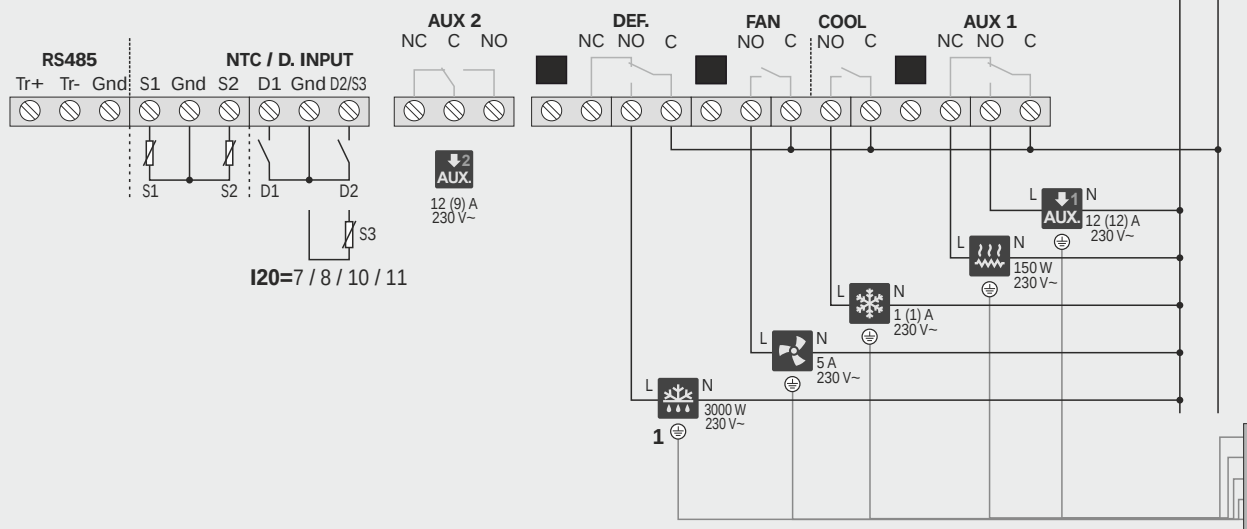


1: Jenom Inl=1



1: Jenom Inl=2 a 3

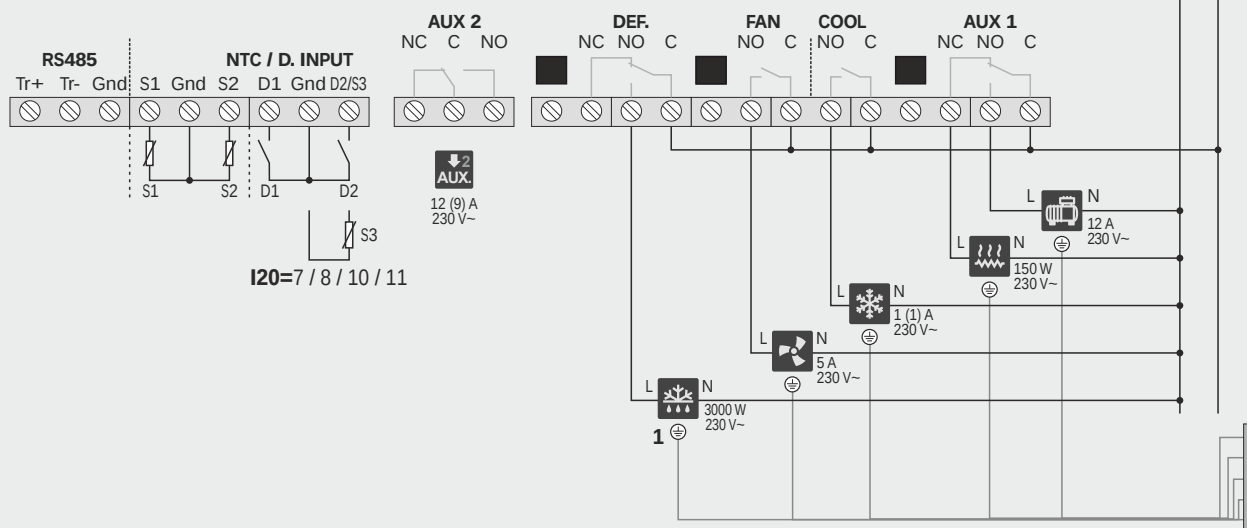

C: InI= 7, 8

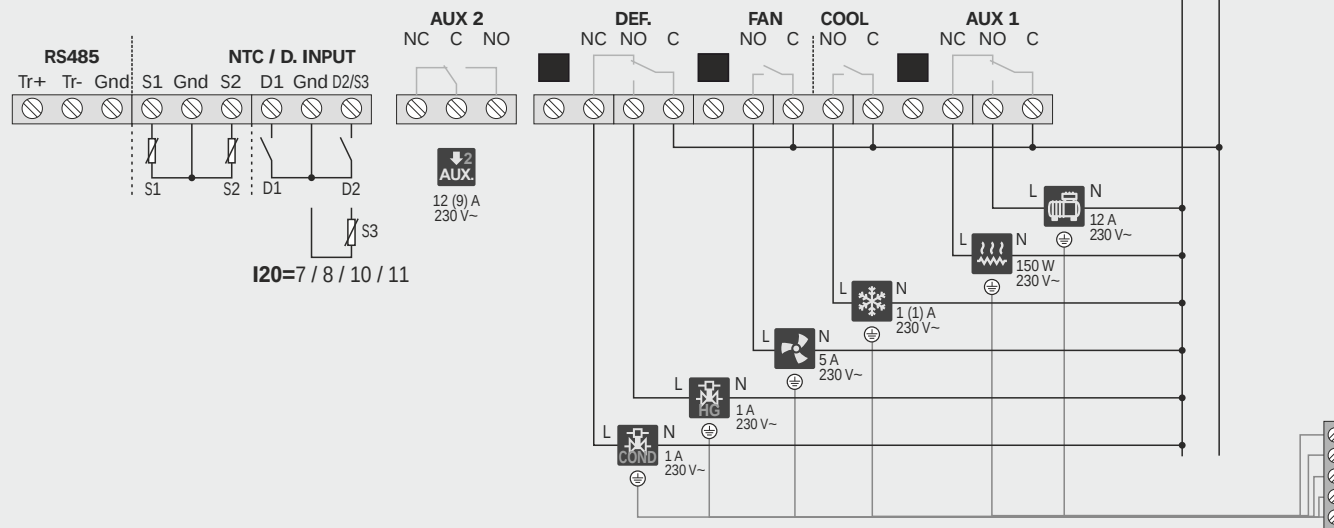

KOMPRESOR



REZISTOR KLIKOVÉ SKŘÍŇE



VENTILÁTOR



ROZMRAZOVACÍ REZISTOR



SOLENOID



HORKÝ PLYNOVÝ VENTIL



SOLENOID KONDENZÁTORU PRO HORKÝ PLYN



POMOCNÉ RELÉ 1



POMOCNÉ RELÉ 2



REGULÁTOR VYSOKÉHO A NÍZKÉHO TLAKU




VYSOKOTLAKÝ REGULÁTOR



NÍZKOTLAKÝ REGULÁTOR




InI= 2, 5, 7,

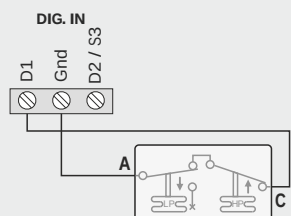



InI= 2, 5, 7

PrG
1 I=0
2 Q=3
2 I=0

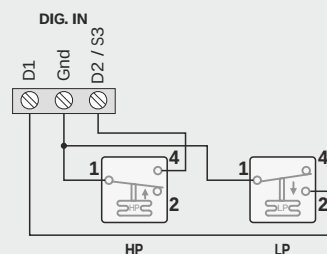

ODVOD ODVODU NEBO ODPORU ZÁRUBNĚ

 PrG
Q I Q=4 / 8

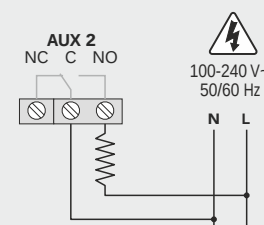


PrG
1 I=0
2 Q=3
2 I=0



InI= 7, 8
HOT GAS

PrG
2 I=1

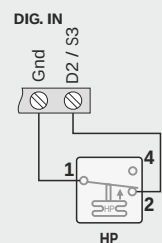

SVĚTLO STUDENÉ MÍSTNOSTI

PrG
Q I Q=2

